

在庫
495アイテム

ヘックスローブレンチ(セミロング)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

ドライバー・六角棒レンチ

トラスコ
Hex Lobe Wrench



Hex Lobe Wrench

ヘックスローブレンチ



同商品群
在庫数 59 アイテム

.Com
図面



特長 ●ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
●ニッケルクロムモリブデン鋼
●表面処理:黒染め
製造国 ●台湾

先端形状



発注単位1本

トラスコ中山株[706280]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	刃先	首下寸法(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
389-6668	THR-6H	¥214	¥250	T 6H	16	75	50	6.30	1472(129)
389-6676	THR-7H	¥223	¥260	T 7H	16	80	50	6.65	130(133)
389-6684	THR-8H	¥223	¥260	T 8H	16	80	50	6.65	1966(144)
389-6692	THR-9H	¥240	¥280	T 9H	16	83	50	6.85	168(267)
389-6706	THR-10H	¥249	¥290	T10H	17	86	50	7.12	5144(98)
389-6714	THR-15H	¥257	¥300	T15H	18	90	50	7.47	263(103)
389-6722	THR-20H	¥266	¥310	T20H	19	95	50	12.30	8765(173)
389-6731	THR-25H	¥274	¥320	T25H	20	100	50	18.70	1769(180)
389-6749	THR-27H	¥283	¥330	T27H	22	105	50	19.83	135(191)
389-6757	THR-30H	¥300	¥350	T30H	24	114	50	29.31	1489(141)
389-6765	THR-40H	¥334	¥390	T40H	26	124	40	41.37	1183(50)
389-6773	THR-45H	¥437	¥510	T45H	29	133	30	70.73	67(160)
389-6781	THR-50H	¥471	¥550	T50H	32	152	20	80.18	41(98)

セット 付属品 ●ホルダ

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	セット内容	セット内容(本)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
389-6790	THR-9S	¥2,734	¥3,190	T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T50H	9	6	250	405(83)
389-6803	THR-12S	¥3,394	¥3,960	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H	12	6	366	1171(115)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ラチェット式ドライバー

トラスコ
Hex Lobe Wrench




Hex Lobe Wrench

ヘックスローブレンチ



同商品群
在庫数 59 アイテム

.Com
図面

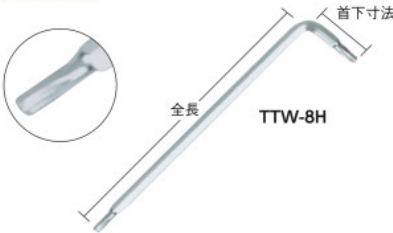

特長 ●普及品と比べ高トルク、耐久力、耐摩耗性が抜群に優れています。
●いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
●マットクロムメッキです。
●ニッケルクロムモリブデン鋼
●表面処理:ニッケルメッキ
製造国 ●台湾



使用例
トラスコ中山株[706280]

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	刃先	首下寸法(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
445-3565	TTW-8H	¥351	¥410	T 8H	16	80	50	6.7	48(155)
445-3573	TTW-10H	¥377	¥440	T10H	17	86	50	7.2	36(56)
445-3581	TTW-15H	¥394	¥460	T15H	18	90	50	7.5	105(245)
445-3590	TTW-20H	¥403	¥470	T20H	19	95	50	12.0	66(130)
445-3603	TTW-25H	¥429	¥500	T25H	20	100	50	19.0	56(122)
445-3611	TTW-27H	¥446	¥520	T27H	22	105	50	20.0	15(63)
445-3620	TTW-30H	¥471	¥550	T30H	24	114	50	29.0	21(60)
445-3638	TTW-40H	¥514	¥600	T40H	26	124	40	42.0	22(105)
445-3646	TTW-50H	¥729	¥850	T50H	32	152	20	80.0	17(107)

セット 付属品 ●ホルダ

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	セット内容	セット内容(本)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
301-1364	TTW-9S	¥4,243	¥4,950	T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T50H	9	5	250	518(97)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

六角棒レンチ

六角棒レンチ

ヘックスローブレンチ

トラスコ
Ball-point Hexagon Lobe Wrench



Ball-point Hexagon Lobe Wrench

ボールポイントヘックスローブレンチ



同商品群
在庫数 59 アイテム

.Com
図面



特長 ●いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
●ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。
●ニッケルクロムモリブデン鋼
●表面処理:黒染め
製造国 ●台湾



発注単位1本

トラスコ中山株[706280]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	刃先	首下寸法(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
445-5223	TBHR-6H	¥273	¥318	T 6H	16	16	75	50	3.90	46(89)
445-5231	TBHR-7H	¥283	¥330	T 7H	16	16	80	50	4.11	8(37)
445-5240	TBHR-8H	¥283	¥330	T 8H	16	16	80	50	6.65	23(53)
445-5258	TBHR-9H	¥293	¥342	T 9H	16	16	83	50	6.85	14(78)
445-5126	TBHR-10H	¥311	¥363	T10H	17	17	86	50	7.12	1368(810)
445-5142	TBHR-15H	¥291	¥340	T15H	18	18	90	50	7.47	87(88)
445-5151	TBHR-20H	¥300	¥350	T20H	19	19	95	50	12.38	89(89)
445-5169	TBHR-25H	¥317	¥370	T25H	20	20	100	50	18.75	98(121)
445-5177	TBHR-27H	¥326	¥380	T27H	22	22	105	50	19.83	17(68)
445-5185	TBHR-30H	¥343	¥400	T30H	24	24	114	50	29.31	86(200)
445-5193	TBHR-40H	¥360	¥420	T40H	26	26	124	50	41.73	18(95)
445-5207	TBHR-45H	¥480	¥560	T45H	29	29	133	50	70.73	22(88)
445-5215	TBHR-50H	¥523	¥610	T50H	32	32	152	50	80.18	20(200)

セット 特長 ●ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。 付属品 ●ホルダ

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	セット内容	セット内容(本)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
445-5266	TBHR-9S	¥3,000	¥3,500	T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T50H	9	6	245	191(124)
445-5134	TBHR-12S	¥4,111	¥4,797	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H	12	5	337	278(98)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>