

グリップテープ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

ハンマー・刻印・ポンチ

片手ハンマー
両口ハンマー
コンビネーションハンマー
ショックレスハンマー
樹脂・ゴムハンマー
銅ハンマー
真鍮ハンマー
木ハンマー
ステンレスハンマー
石頭ハンマー
溶接用ハンマー
くぎ抜きハンマー
板金ハンマー
仮枠ハンマー
木作業用ハンマー
電工ハンマー



Grip Stopper

グリップストッパー (耐油タイプ)

同商品群 在庫数 5 アイテム



TGP-970-OR (オレンジ)



特長

- お使いの工具、操作レバーなどに簡単に巻き付けられ、滑り止め効果を施せます。
- 厚さが0.5mmと非常に薄いので握った時の違和感を感じさせません。
- ニトリルゴムを使用しているため耐油性に優れています。

仕様 ●巻き付け用エンドテープ付
材質 ●ニトリルゴム、アクリル系粘着剤
製造国 ●日本



トラスコ中山様 [300624]

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	全長×幅×厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
384-1359	TGP-970-BK	¥497	¥580	ブラック	970×30×0.5	10	23	1148(114)
384-1375	TGP-970-OR	¥497	¥580	オレンジ	970×30×0.5	10	23	354(92)
384-1367	TGP-970-GN	¥497	¥580	グリーン	970×30×0.5	10	23	869(102)
384-1383	TGP-970-Y	¥497	¥580	イエロー	970×30×0.5	10	23	423(154)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



High-Grade Gripping Tape

“耐滑グリップテープ”

同商品群 在庫数 5 アイテム



TGM-870-BK

特長

- 耐水性、耐油性に優れたすべり止めテープです。
- ハンマーの柄などに貼ることで強い摩擦力を発揮するため、持った時にすべりにくくなります。
- グリップングマテリアルを使用した手袋X-TGRIPと併用して使用すると嵌合(かんごう)効果でグリップ力がさらに増します。

仕様 ●使用温度範囲:-40~71℃

材質 ●基材:ナイロン

 
●粘着剤:アクリル系

製造国 ●アメリカ




使用例

注意
●切断にはカッターが必要です。




ウェット状態のイメージ
凹凸構造により表面に水分や油分が残りにくい

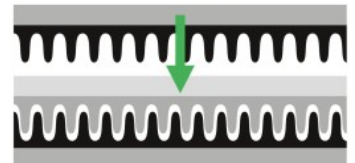

グリップングマテリアル両面使用時のイメージ
両面の凹凸が噛み合っさらに摩擦力アップ

3M™ グリップングマテリアル採用

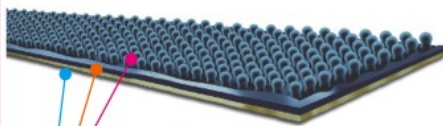

グリップ層:熱可塑性エラストマー
接着剤:アクリル系粘着剤
はく離紙

関連商品は
6-298ページ

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	全長×幅×厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
819-1785	TGM-870-BK	¥729	¥850	ブラック	870×25×0.8	10	15	1888(133)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Camouflage Tape

カモフラージュテープ

同商品群 在庫数 12 アイテム



クサビ
グリップテープ
パール
タガネ・チゼル
刻印
デットマーク
産業用スタンプ
ポンチ

特長

- ガムテープとは違い粘着剤を使用しないため、取りはずしてもベタベタせず、あとも付きません。
- 伸縮性に優れ、滑り止め効果があります。
- 汚れてもぬるま湯で手洗すれば汚れが落ち粘着効果も戻るので何度でも使えます。
- 引っかき傷から道具を守ります。

材質 ●ファブリック(コットン) 製造国 ●アメリカ



19412 (デジタルウッドランド)

	19330 (ブレイクアップインフィニティ)		19340 (NC ビスタ ピンク)		19413 (デジタルデザート)		19418 (マルチカモ)
	19501 (ブレイクアップインフィニティ)		19502 (シャドウグラス)		19503 (オブセッション)		19504 (モッシーオーク プッシュ)
	19550 (KRYTEC ハイランダー)		19607 (リアルツリーエッジ)		19701 (スノー)		

発注単位1巻

McNETT社 [818240]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	全長×幅×厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-4344	19330	¥1,950	¥2,730	ブレイクアップインフィニティLT	2438×51×0.6	6	45	21(150)
818-4345	19340	¥1,950	¥2,730	NC ビスタ ピンク	2438×51×0.6	6	45	11(69)
491-2535	19412	¥2,600	¥3,640	デジタルウッドランド	3660×51×0.7	1	89	102(109)
485-8522	19413	¥2,600	¥3,640	デジタルデザート	3660×51×0.7	1	89	97(143)
491-2543	19418	¥2,600	¥3,640	マルチカモ	3660×51×0.7	1	89	129(445)
818-4347	19501	¥2,600	¥3,640	ブレイクアップインフィニティ	3660×51×0.7	6	89	34(170)
818-4348	19502	¥2,600	¥3,640	シャドウグラス	3660×51×0.7	6	89	65(999)
818-4349	19503	¥2,600	¥3,640	オブセッション	3660×51×0.7	6	89	51(729)
818-4350	19504	¥2,600	¥3,640	モッシーオーク プッシュ	3660×51×0.7	6	89	15(108)
818-4351	19550	¥2,600	¥3,640	KRYTEC ハイランダー	3660×51×0.7	6	89	37(161)
199-1569	19607	¥2,600	¥3,640	リアルツリーエッジ	3660×51×0.7	6	89	10(143)
818-4354	19701	¥2,600	¥3,640	スノー	3660×51×0.7	6	89	38(123)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.mcnett.com/>