

ダイヤモンドカッター(乾式)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

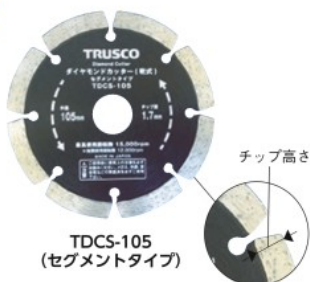
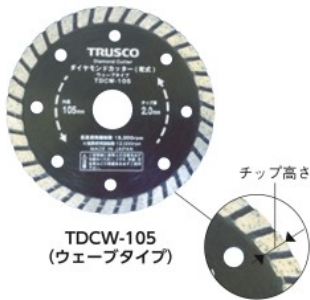
トラスコ



Diamond Cutter

ダイヤモンドカッター(乾式)

RoHS

同商品群
在庫数 25 アイテム.Com
図面
SDSTDCS-105
(セグメントタイプ)TDCW-105
(ウェーブタイプ)

- 特長 ●鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。
●良好な切れ味が持続します。
- 用途 ●硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。
- 仕様 ●乾式
- 材質 ●台金:工具鋼(SK-5)
●チップ:ダイヤ砥粒他
- 製造国 ●日本

セグメントタイプ

特長 ●セグメントタイプで、抵抗が軽いため素早く切断できます。

発注単位1枚

トラスコ中山株[939458]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	外径×刃厚×穴径 (mm)	チップ高さ (mm)	最高使用回転数 (rpm)	付属リング穴径 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
768-3529	TDCS-105	¥2,726	¥3,180	105×1.7×20	7	15000	15	10	84.0	1219(129)
836-8053	TDCS-125	¥5,143	¥6,000	125×2×22	7	12200	20	10	111.2	143(74)
836-8054	TDCS-150	¥7,029	¥8,200	150×2.2×25.4	7	10100	20・22	10	190.0	63(105)
836-8055	TDCS-180	¥8,314	¥9,700	180×2.2×25.4	7	8400	20・22	10	311.0	162(105)
836-8056	TDCS-200	¥9,643	¥11,250	200×2.2×25.4	7	7600	20・22	10	400.0	10(167)

ウェーブタイプ

特長 ●ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	外径×刃厚×穴径 (mm)	チップ高さ (mm)	最高使用回転数 (rpm)	付属リング穴径 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
768-3537	TDCW-105	¥2,623	¥3,060	105×2×20	7	15000	15	10	81.0	365(104)
836-8057	TDCW-125	¥4,971	¥5,800	125×2×22	7	12200	20	10	115.3	47(100)
836-8058	TDCW-150	¥6,857	¥8,000	150×2.2×25.4	7	10100	20・22	10	240.0	14(88)
836-8059	TDCW-180	¥8,143	¥9,500	180×2.2×25.4	7	8400	20・22	10	313.5	39(82)
836-8060	TDCW-200	¥9,429	¥11,000	200×2.2×25.4	7	7600	20・22	10	417.4	1(3)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

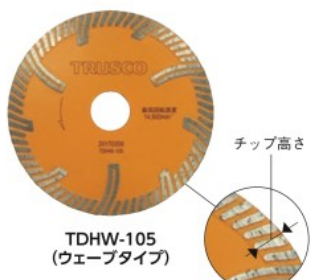
トラスコ



Diamond Saw Blade(Protect Type)

ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)

RoHS

同商品群
在庫数 25 アイテム.Com
図面TDHS-105
(セグメントタイプ)TDHW-105
(ウェーブタイプ)

- 特長 ●プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。
●深切り、直進性に優れています。
- 用途 ●コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。
- 仕様 ●乾式
- 材質 ●台金:工具鋼 ●チップ:ダイヤ砥粒他
- 製造国 ●中国

セグメントタイプ

特長 ●セグメントタイプで、抵抗が軽いため素早く切断できます。

発注単位1枚

トラスコ中山株[789340]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	外径×刃厚×穴径 (mm)	チップ高さ (mm)	最高使用回転数 (rpm)	付属リング穴径 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-6927	TDHS-105	¥4,200	¥4,900	105×2×20	8	14500	15	10	85	125(220)
115-1135	TDHS-125	¥6,000	¥7,000	125×2.2×22	8	12200	20	10	130	38(119)
115-1136	TDHS-150	¥7,457	¥8,700	150×2.2×22	8	10100	20	10	200	37(617)
115-1137	TDHS-180	¥9,257	¥10,800	180×2.4×25.4	8	8400	20・22	5	310	32(83)

ウェーブタイプ

特長 ●ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	外径×刃厚×穴径 (mm)	チップ高さ (mm)	最高使用回転数 (rpm)	付属リング穴径 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-6928	TDHW-105	¥4,200	¥4,900	105×2.0×20.0	8	14500	15	10	95	51(340)
115-1138	TDHW-125	¥6,000	¥7,000	125×2.0×22.0	8	12200	20	10	140	2(29)
125-6247	TDHW-150	¥7,457	¥8,700	150×2.2×22.0	8	10100	20	10	210	22(440)
115-1140	TDHW-180	¥9,257	¥10,800	180×2.4×25.4	8	8400	20・22	5	320	8(200)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ



Dresser for Diamond Cutter

ダイヤモンドカッタードレッシング専用砥石

同商品群
在庫数 25 アイテム

TYDD02

- 特長 ●目詰まりを起こし切れの悪くなったダイヤモンドカッターの刃先を2〜3回切り込みを入れて下さい。
●道具箱に収納しやすいサイズです。
●コンクリート、タイル、瓦用などカッターの用途に関係なく使用できます。
- 用途 ●ダイヤモンドカッターのドレッシング専用砥石。
- 材質 ●WA
- 製造国 ●日本

発注単位1個

トラスコ中山株[939458]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	粒度 (#)	サイズ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
206-8593	TYDD02	¥857	¥1,000	180	20×20×100	20	73.1	2(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>