



Carbide Bur Set
超硬バーセット



特 長 ●切れ味が良くスムーズな加工ができます。
製造国 ●アメリカ

【φ3mm、5本セット オール超硬】 セット内容 ●TB1A030、TB2A030、TB3A030、TB7A030、TB8A030

発注単位1セット

(価格改定日 20.01) トラスコ中山株式会社 [186601]

発注コード	品 番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	シャンク径 (mm)	セット入数 (本)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
436-5577	TB-A030-5S	¥4,410	¥5,880	3	5	1	50	475(86)

TB-A030-5S
(φ3mm、5本セット オール超硬)

【φ3mm、5本セット ロー付】 セット内容 ●TB1B064、TB2B064、TB3B064、TB5B064、TB8B064

発注単位1セット

(価格改定日 20.01)

発注コード	品 番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	シャンク径 (mm)	セット入数 (本)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
436-5585	TB-B064-5S	¥7,185	¥9,580	3	5	1	65	659(92)

TB-B064-5S
(φ3mm、5本セット ロー付)

【φ3mm、10本セット】 セット内容 ●TB1A030、TB2A024、TB2A030、TB3A030、TB4A030、
TB5A030、TB6A030、TB7A030、TB8A030、TB51A030

発注単位1セット

(価格改定日 20.01)

発注コード	品 番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	シャンク径 (mm)	セット入数 (本)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
436-5569	TB-A030-10S	¥8,820	¥11,760	3	10	1	80	700(96)

TB-A030-10S
(φ3mm、10本セット)

【φ6mm、5本セット】 セット内容 ●TB-C60-5S:TB1C060、TB2C060、TB3C060、TB7C060、TB8C060
●TB-C95-5S:TB1C095、TB2C095、TB3C095、TB7C095、TB8C095
●TB-C127-5S:TB1C127、TB2C127、TB3C127、TB7C127、TB8C127

発注単位1セット

(価格改定日 20.01)

発注コード	品 番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	シャンク径 (mm)	セット入数 (本)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
436-5593	TB-C060-5S	¥8,648	¥11,530	6	5	1	165	194(90)
436-5615	TB-C095-5S	¥11,423	¥15,230	6	5	1	200	194(87)
436-5623	TB-C127-5S	¥16,763	¥22,350	6	5	1	295	57(84)

TB-C060-5S
(φ6mm、5本セット)

【φ6mm、10本セット】 セット内容 ●TB1C095、TB2C095、TB3C095、TB4C095、TB5C095、
TB6C095、TB7C095、TB8C095、TB49C095、TB52C095

発注単位1セット

(価格改定日 20.01)

発注コード	品 番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	シャンク径 (mm)	セット入数 (本)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
436-5607	TB-C095-10S	¥24,023	¥32,030	6	10	1	310	379(94)

TB-C095-10S
(φ6mm、10本セット)


☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



High Speed Cutter
ハイスピードカッター



特 長 ●軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパ形
状)の穴を開けるのに使用します。
製造国 ●ドイツ

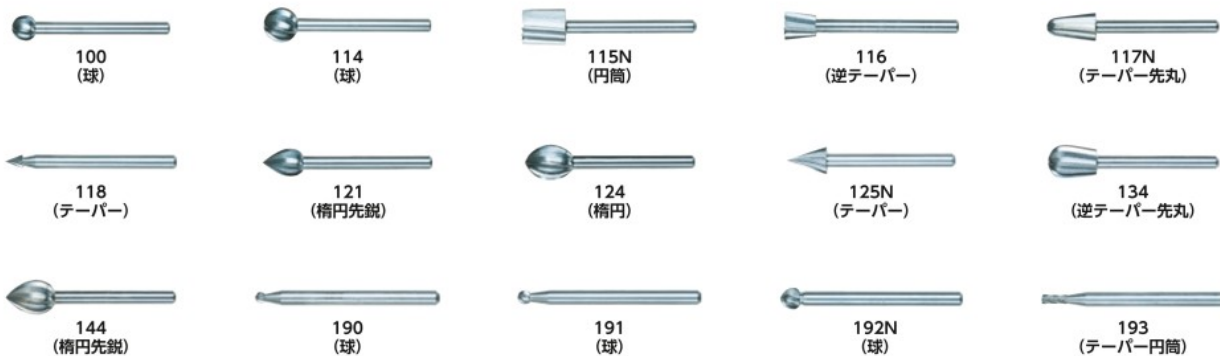

発注単位1パック

ボッシュ株式会社 [835071]

発注コード	品 番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	形状	軸径 (mm)	刃径 (mm)	刃長 (mm)	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
407-4149	100	¥840	¥1,120	球	3.2	6.4	6.4	1	1	5.0	13(260)
407-4238	114	¥870	¥1,160	球	3.2	7.9	7.9	1	1	5.0	14(200)
454-9201	115N	¥1,500	¥2,000	円筒	3.2	7.9	9.5	2	1	10.0	19(91)
407-4254	116	¥870	¥1,160	逆テーパ	3.2	6.4	7.0	1	1	5.0	7(140)
454-9210	117N	¥1,500	¥2,000	テーパ先丸	3.2	6.4	10.5	2	1	6.0	12(86)
407-4271	118	¥870	¥1,160	テーパ	3.2	3.2	4.0	1	1	6.0	3(-)
407-4289	121	¥870	¥1,160	楕円先鋭	3.2	6.4	9.5	1	1	6.0	1(20)
407-4297	124	¥870	¥1,160	楕円	3.2	7.9	11	1	1	6.0	10(500)
454-9228	125N	¥1,500	¥2,000	テーパ	3.2	6.4	9.5	2	1	6.0	12(100)
407-4319	134	¥870	¥1,160	逆テーパ先丸	3.2	7.9	11	1	1	4.0	11(69)
407-4327	144	¥870	¥1,160	楕円先鋭	3.2	7.9	11	1	1	4.1	3(150)
407-4343	190	¥870	¥1,160	球	3.2	2.4	2.4	1	1	2.2	5(250)
407-4351	191	¥870	¥1,160	球	3.2	3.2	3.2	1	1	2.7	8(39)
454-9236	192N	¥1,500	¥2,000	球	3.2	4.8	4.8	2	1	6.0	7(175)
407-4378	193	¥870	¥1,160	テーパ円筒	3.2	2.0	5.5	1	1	4.0	8(267)
454-9244	194N	¥1,500	¥2,000	円筒	3.2	3.2	6.0	2	1	8.0	23(210)
454-9252	196N	¥1,500	¥2,000	円筒	3.2	5.6	6.0	2	1	6.0	17(170)
407-4408	199	¥870	¥1,160	平	3.2	9.5	1.0	1	1	3.3	16(400)

☎商品のお問い合わせ:0-800-500-4159 <http://www.bosch.co.jp/>