

軸付カップ型ブラシ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

研削研磨用品

トラスコ



Shank Wheel Brush Mounted

軸付カップブラシ (軸径6.35mm)

同商品群
在庫数 472アイテム



TB-6623-60



TB-6633-60
(ステンレス線)



TB-6643-60

特長 ●ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
●比較的広い面の作業向きです。
用途 ●金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。
仕様 ●六角軸付のカップ型ブラシ
●最高使用回転数:3000rpm
材質 ●軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
製造国 ●韓国

注意

●電動インパクトドライバーでご利用の際は、軸に無理な負荷が加わらないようなるべくインパクト(打撃)を与えないようにご使用下さい。

ステンレス線

発注単位1個

(価格改定日 20.01) トラスコ中山株[744255]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	線径 (mm)	毛材	外径×毛丈×軸長×軸径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
352-1010	TB-6623-60	¥1,560	¥1,820	0.3	ステンレス	50×25×27×6.35	1	90	1391(113)
352-0994	TB-6633-60	¥1,629	¥1,900	0.3	ステンレス	65×25×27×6.35	1	160	828(107)
352-0978	TB-6643-60	¥2,314	¥2,700	0.3	ステンレス	75×25×27×6.35	1	250	492(126)

ワイヤ鋼線

発注単位1個

(価格改定日 20.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	線径 (mm)	毛材	外径×毛丈×軸長×軸径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
352-1028	TB-6622-60	¥1,303	¥1,520	0.3	ワイヤ鋼線	50×25×27×6.35	1	90	1993(107)
352-1001	TB-6632-60	¥1,397	¥1,630	0.3	ワイヤ鋼線	65×25×27×6.35	1	160	971(92)
352-0986	TB-6642-60	¥1,457	¥1,700	0.3	ワイヤ鋼線	75×25×27×6.35	1	250	501(68)

真鍮メッキ鋼線

発注単位1個

(価格改定日 20.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	線径 (mm)	毛材	外径×毛丈×軸長×軸径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-4872	TB-6621-60	¥1,303	¥1,520	0.25	真鍮メッキ鋼	50×25×27×6.35	1	90	342(195)
855-4873	TB-6631-60	¥1,457	¥1,700	0.25	真鍮メッキ鋼	65×25×27×6.35	1	160	102(92)
855-4874	TB-6641-60	¥1,629	¥1,900	0.25	真鍮メッキ鋼	75×25×27×6.35	1	250	119(122)


真鍮線

発注単位1個

(価格改定日 20.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	線径 (mm)	毛材	外径×毛丈×軸長×軸径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-4875	TB-6624-60	¥1,629	¥1,900	0.15	真鍮	50×25×27×6.35	1	80	445(127)
855-4876	TB-6634-60	¥1,714	¥2,000	0.15	真鍮	65×25×27×6.35	1	140	364(194)
855-4877	TB-6644-60	¥2,571	¥3,000	0.15	真鍮	75×25×27×6.35	1	215	106(102)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

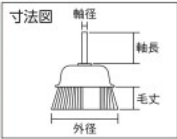

研削砥石

ディスク
ペーパー

サンダー用
ペーパー

不織布
ディスク

フェルト
ディスク

ダイヤモンド
ホイール

グラインダー用
研磨材

ドレッサー

フラップ
軸付ホイール

ナイロン
軸付ホイール

フェルト
軸付ホイール

研磨バンド

軸付砥石

トラスコ



Shank Mounted Cup Brush

軸付カップブラシ

同商品群
在庫数 472アイテム



TB-6623



TB-6633
(ステンレス線)



TB-6643

特長 ●カップ型をしているため、比較的広面の作業に適しています。
用途 ●金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。
仕様 ●電動ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
●最高使用回転数:3000rpm
材質 ●軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
製造国 ●韓国

ステンレス線

発注単位1個

(価格改定日 20.01) トラスコ中山株[744255]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	線径 (mm)	毛材	外径×毛丈×軸長×軸径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
258-9877	TB-6623	¥1,200	¥1,400	0.3	ステンレス	50×25×35×6	1	90	2049(90)
258-9885	TB-6633	¥1,329	¥1,550	0.3	ステンレス	65×25×35×6	1	160	714(139)
258-9893	TB-6643	¥1,886	¥2,200	0.3	ステンレス	75×25×35×6	1	250	378(106)

ワイヤ鋼線

発注単位1個

(価格改定日 20.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	線径 (mm)	毛材	外径×毛丈×軸長×軸径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
258-9931	TB-6622	¥ 857	¥1,000	0.3	ワイヤ鋼線	50×25×35×6	1	90	8238(114)
262-1550	TB-6632	¥ 986	¥1,150	0.3	ワイヤ鋼線	65×25×35×6	1	160	708(76)
262-1568	TB-6642	¥1,183	¥1,380	0.3	ワイヤ鋼線	75×25×35×6	1	250	621(57)

真鍮メッキ鋼線

発注単位1個

(価格改定日 20.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	線径 (mm)	毛材	外径×毛丈×軸長×軸径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
258-9907	TB-6621	¥ 883	¥1,030	0.25	真鍮メッキ鋼	50×25×35×6	1	90	3505(66)
258-9915	TB-6631	¥1,029	¥1,200	0.25	真鍮メッキ鋼	65×25×35×6	1	155	261(85)
258-9923	TB-6641	¥1,200	¥1,400	0.25	真鍮メッキ鋼	75×25×35×6	1	260	138(84)


真鍮線

発注単位1個

(価格改定日 20.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	線径 (mm)	毛材	外径×毛丈×軸長×軸径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
258-9940	TB-6624	¥1,217	¥1,420	0.15	真鍮	50×25×35×6	1	80	2511(96)
258-9958	TB-6634	¥1,389	¥1,620	0.15	真鍮	65×25×35×6	1	140	980(96)
258-9966	TB-6644	¥2,057	¥2,400	0.15	真鍮	75×25×35×6	1	215	700(115)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

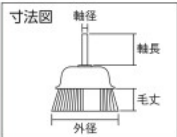

ダイヤモンド
パー

CBNパー

ヤスリ

ダイヤモンド
ヤスリ

砥石

みがき剤

シート
研磨材

ベルト
研磨材

カップ
ブラシ

軸付
ブラシ

ハンド
ブラシ