

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Hand Brush Flat I type

チャンネルブラシ“フラット型”

同商品群
在庫数 233
アイテム



230mm

TB-2310 (ワイヤ鋼線) TB-2311 (ステンレス SUS304) TB-2312 (66ナイロン) TB-2313 (ラッピング)



TB-2314 (真鍮) TB-2315 (黒豚毛) TB-2319 (オールステンレス SUS304)



TB-2300 (スチール クロムフリー表面処理鋼板)



TB-2300-01 (ステンレス SUS304)

特長 ●従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
●ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
●柄の後ろの部分がへらの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途 ●金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。
●手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。
製造国 ●日本

●ラッピングとは、0.17mmの真鍮メッキ鋼線を何本かの束にして、太さ1.2mm位にしたものです。

発注単位1本


発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	毛材	行数 (行)	線径 (mm)	材質 (ハンドル)	植付 (mm)	毛丈 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
302-0843	TB-2310	¥437	¥510	ワイヤ鋼線	1	0.20	スチール	60	15	230	10	60	8282(95)
302-0851	TB-2311	¥617	¥720	ステンレス(SUS304)	1	0.20	スチール	60	15	230	10	60	7230(101)
302-0860	TB-2312	¥471	¥550	66ナイロン	1	0.30	スチール	60	15	230	10	50	1468(83)
302-0878	TB-2313	¥557	¥650	ラッピング	1	0.17	スチール	60	15	230	10	60	523(92)
302-0886	TB-2314	¥617	¥720	真鍮	1	0.15	スチール	60	15	230	10	55	5307(99)
302-0894	TB-2315	¥471	¥550	黒豚毛	1	-	スチール	60	15	230	10	50	499(127)
302-0908	TB-2319	¥986	¥1,150	ステンレス(SUS304)	1	0.20	ステンレス	60	15	230	10	60	1824(88)

【ハンドルのみ】仕様 ●チャンネルブラシフラットI型・J型の交換用ハンドル

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	材質	全長×幅 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
300-6409	TB-2300	¥206	¥240	スチール(クロムフリー表面処理鋼板)	210×20	10	40	683(61)
300-6417	TB-2300-01	¥369	¥430	ステンレス(SUS304)	210×20	10	40	379(87)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

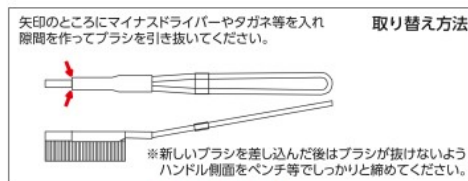

Hand Brush Flat J type

チャンネルブラシ“フラットJ型”

同商品群
在庫数 233
アイテム



250mm

TB-2320 (ワイヤ鋼線) TB-2321 (ステンレス(SUS304))



TB-2322 (66ナイロン) TB-2323 (ラッピング) TB-2324 (真鍮)



TB-2325 (黒豚毛) TB-2329 (ステンレス(SUS304))


特長 ●従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
●ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
●柄の後ろの部分がへらの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途 ●金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。
●手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。
製造国 ●日本

●ラッピングとは、0.17mmの真鍮メッキ鋼線を何本かの束にして、太さ1.2mm位にしたものです。

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	毛材	行数 (行)	線径 (mm)	材質 (ハンドル)	植付 (mm)	毛丈 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
302-0916	TB-2320	¥531	¥620	ワイヤ鋼線	1	0.20	スチール	80	15	250	10	62	7887(140)
302-0924	TB-2321	¥729	¥850	ステンレス(SUS304)	1	0.20	スチール	80	15	250	10	62	4699(98)
302-0932	TB-2322	¥600	¥700	66ナイロン	1	0.30	スチール	80	15	250	10	55	2140(90)
302-0941	TB-2323	¥694	¥810	ラッピング	1	0.17	スチール	80	15	250	10	62	798(71)
302-0959	TB-2324	¥711	¥830	真鍮	1	0.15	スチール	80	15	250	10	60	4600(101)
302-0967	TB-2325	¥583	¥680	黒豚毛	1	-	スチール	80	15	250	10	55	1402(239)
302-0975	TB-2329	¥1,071	¥1,250	ステンレス(SUS304)	1	0.20	ステンレス	80	15	250	10	62	915(86)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

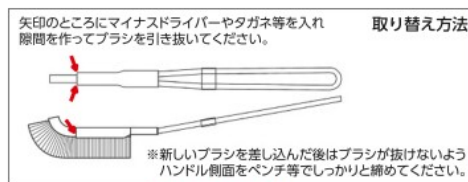

Surface Conditioning Brush

左官用ブラシ

同商品群
在庫数 233
アイテム



TB-5813(1丁半、6行)

—全長—

TB-5811(1丁、3行)

TB-5814(2丁、6行)

TB-5812(1丁、6行)

TB-SH(ハンドル)

特長 ●弾力があり耐久性に優れた塩ビ毛材と馬毛を使用しています。
用途 ●壁やセメントモルタルの表面調整。
製造国 ●日本

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	材質	形状	行数 (行)	毛丈 (mm)	全長×幅×厚さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
258-9613	TB-5811	¥994	¥1,160	PET・馬毛	1丁	3	45	180×30×15	1	75	210(123)
258-9621	TB-5812	¥1,740	¥2,030	PET・馬毛	1丁	6	45	180×60×15	1	150	550(102)
258-9630	TB-5813	¥2,537	¥2,960	PET・馬毛	1丁半	6	45	270×60×15	1	210	144(109)
258-9648	TB-5814	¥3,266	¥3,810	PET・馬毛	2丁	6	45	360×60×15	1	290	95(98)
272-7005	TB-SH	¥900	¥1,050	木製	ハンドル(筋カキ型)	-	-	310×18×15	1	65	434(103)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

