

トラスコ

Number Sticker

数字ステッカー(透明地・黒数字)

同商品群
在庫数 369 アイ
テム

日本



TSN-30-6-TM



TSN-30-7-TM



TSN-30-8-TM



TSN-30-9-TM



TSN-30-ZR-TM

特 長 ●屋内外使用可能です。 ●番号管理に便利です。
仕 様 ●取付方法:貼付タイプ 材 質 ●塩化ビニール(PVC) 製造国 ●日本
【数字・透明・黒文字】

発注単位1組										トラスコ中山株[181668]		
発注コード	品 番	税抜価格 (1組)	メーカー希望 小売価格 (1組)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	組入数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)			
438-8151	TSN-30-1-TM	¥120	¥140	黒文字 数字「1」 透明	粘着シール	30×30	3	1	541(147)			
438-8178	TSN-30-2-TM	¥120	¥140	黒文字 数字「2」 透明	粘着シール	30×30	3	1	373(149)			
438-8194	TSN-30-3-TM	¥120	¥140	黒文字 数字「3」 透明	粘着シール	30×30	3	1	283(141)			
438-8216	TSN-30-4-TM	¥120	¥140	黒文字 数字「4」 透明	粘着シール	30×30	3	1	226(190)			
438-8232	TSN-30-5-TM	¥120	¥140	黒文字 数字「5」 透明	粘着シール	30×30	3	1	192(128)			
438-8259	TSN-30-6-TM	¥120	¥140	黒文字 数字「6」 透明	粘着シール	30×30	3	1	146(212)			
438-8275	TSN-30-7-TM	¥120	¥140	黒文字 数字「7」 透明	粘着シール	30×30	3	1	117(180)			
438-8291	TSN-30-8-TM	¥120	¥140	黒文字 数字「8」 透明	粘着シール	30×30	3	1	120(200)			
438-8313	TSN-30-9-TM	¥120	¥140	黒文字 数字「9」 透明	粘着シール	30×30	3	1	103(202)			
438-8861	TSN-30-ZR-TM	¥120	¥140	黒文字 数字「0」 透明	粘着シール	30×30	3	1	619(244)			
438-8933	TSN-50-1-TM	¥146	¥170	黒文字 数字「1」 透明	粘着シール	50×50	3	2	449(96)			
438-8950	TSN-50-2-TM	¥146	¥170	黒文字 数字「2」 透明	粘着シール	50×50	3	2	443(127)			
438-8976	TSN-50-3-TM	¥146	¥170	黒文字 数字「3」 透明	粘着シール	50×50	3	2	279(101)			
438-8992	TSN-50-4-TM	¥146	¥170	黒文字 数字「4」 透明	粘着シール	50×50	3	2	207(95)			
438-9018	TSN-50-5-TM	¥146	¥170	黒文字 数字「5」 透明	粘着シール	50×50	3	2	135(58)			
438-9034	TSN-50-6-TM	¥146	¥170	黒文字 数字「6」 透明	粘着シール	50×50	3	2	149(151)			
438-9051	TSN-50-7-TM	¥146	¥170	黒文字 数字「7」 透明	粘着シール	50×50	3	2	108(123)			
438-9077	TSN-50-8-TM	¥146	¥170	黒文字 数字「8」 透明	粘着シール	50×50	3	2	102(91)			
438-9093	TSN-50-9-TM	¥146	¥170	黒文字 数字「9」 透明	粘着シール	50×50	3	2	106(150)			
438-9646	TSN-50-ZR-TM	¥146	¥170	黒文字 数字「0」 透明	粘着シール	50×50	3	2	251(89)			
207-6480	TSN-100-1-TM	¥283	¥330	黒文字 数字「1」 透明	粘着シール	100×100	3	4	51(-)			
207-6482	TSN-100-2-TM	¥283	¥330	黒文字 数字「2」 透明	粘着シール	100×100	3	4	115(-)			
207-6484	TSN-100-3-TM	¥283	¥330	黒文字 数字「3」 透明	粘着シール	100×100	3	4	29(-)			
207-6486	TSN-100-4-TM	¥283	¥330	黒文字 数字「4」 透明	粘着シール	100×100	3	4	20(-)			
207-6488	TSN-100-5-TM	¥283	¥330	黒文字 数字「5」 透明	粘着シール	100×100	3	4	15(-)			
207-6490	TSN-100-6-TM	¥283	¥330	黒文字 数字「6」 透明	粘着シール	100×100	3	4	13(-)			
207-6492	TSN-100-7-TM	¥283	¥330	黒文字 数字「7」 透明	粘着シール	100×100	3	4	11(-)			
207-6494	TSN-100-8-TM	¥283	¥330	黒文字 数字「8」 透明	粘着シール	100×100	3	4	9(-)			
207-6496	TSN-100-9-TM	¥283	¥330	黒文字 数字「9」 透明	粘着シール	100×100	3	4	9(-)			
207-6499	TSN-100-ZR-TM	¥283	¥330	黒文字 数字「0」 透明	粘着シール	100×100	3	4	10(-)			

【数字・透明・赤文字】

発注単位1組												
発注コード	品 番	税抜価格 (1組)	メーカー希望 小売価格 (1組)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	組入数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)			
207-6481	TSN-100-1-TMR	¥283	¥330	赤文字 数字「1」 透明	粘着シール	100×100	3	4	5(-)			
207-6483	TSN-100-2-TMR	¥283	¥330	赤文字 数字「2」 透明	粘着シール	100×100	3	4	1(-)			
207-6485	TSN-100-3-TMR	¥283	¥330	赤文字 数字「3」 透明	粘着シール	100×100	3	4	0(-)			
207-6487	TSN-100-4-TMR	¥283	¥330	赤文字 数字「4」 透明	粘着シール	100×100	3	4	0(-)			
207-6489	TSN-100-5-TMR	¥283	¥330	赤文字 数字「5」 透明	粘着シール	100×100	3	4	6(-)			
207-6491	TSN-100-6-TMR	¥283	¥330	赤文字 数字「6」 透明	粘着シール	100×100	3	4	0(-)			
207-6493	TSN-100-7-TMR	¥283	¥330	赤文字 数字「7」 透明	粘着シール	100×100	3	4	0(-)			
207-6495	TSN-100-8-TMR	¥283	¥330	赤文字 数字「8」 透明	粘着シール	100×100	3	4	0(-)			
207-6498	TSN-100-9-TMR	¥283	¥330	赤文字 数字「9」 透明	粘着シール	100×100	3	4	0(-)			
207-6500	TSN-100-ZR-TMR	¥283	¥330	赤文字 数字「0」 透明	粘着シール	100×100	3	4	0(-)			

【数字連番・透明・黒文字】

発注単位1組												
発注コード	品 番	税抜価格 (1組)	メーカー希望 小売価格 (1組)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	組入数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)			
438-8330	TSN-30-10-TM	¥403	¥470	黒文字「0～9」 透明 数字連番	粘着シール	30×30	1	3	445(119)			
438-9115	TSN-50-10-TM	¥489	¥570	黒文字「0～9」 透明 数字連番	粘着シール	50×50	1	8	525(78)			
207-6503	TSN-100-10-TM	¥969	¥1,130	黒文字「0～9」 透明 数字連番	粘着シール	100×100	1	16	106(-)			

【数字連番・透明・赤文字】

発注単位1組												
発注コード	品 番	税抜価格 (1組)	メーカー希望 小売価格 (1組)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	組入数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)			
207-6504	TSN-100-10-TMR	¥969	¥1,130	赤文字 数字「0～9」 透明	粘着シール	100×100	1	16	95(-)			

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

アイマーク


Squeegee

AIMARK

スキージ


同商品群
在庫数 1 アイ
テム

日本

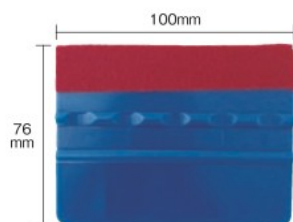

AISQGE1

特 長 ●平らな表面の水分や空気を取り除くために使用します。
●ステッカーの気泡などを取ることも可能です。
仕 様 ●本体:ブルー フェルト:ワインレッド
材 質 ●ポリプロピレン、フェルト
製造国 ●日本

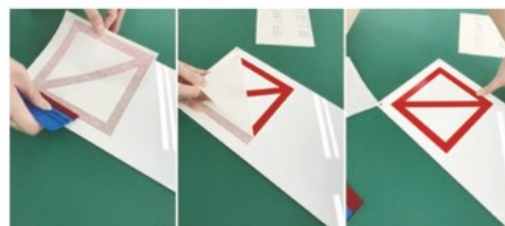

使用例

発注単位1個				機アイマーク[181668]			
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	縦×横×厚さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
149-5063	AISQGE1	¥887	オープン	76×100×1	30	17	348(520)

☎商品のお問い合わせ:0898-25-3123 <http://www.aimark.co.jp/>