


マルイチ  Case LOCK
MARUICHI  日本 ケースロック


同商品群
在庫数 5 アイテム

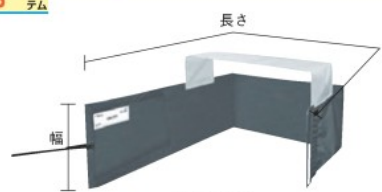

CL-45-SM
(幅450mmタイプ)



CL-70-SM
(幅700mmタイプ)

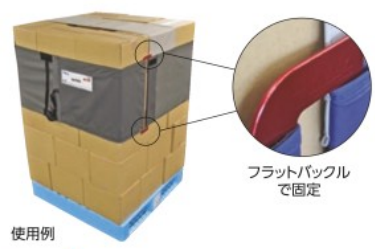

使用例

フラットバックル
で固定

幅450mmタイプ

発注単位1枚		株式会社マルイチ [899191]					
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	幅×長さ (mm×m)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
855-9285	CL-45-SM	¥12,096	¥13,440	450×4.3	3	1.2	28(187)
855-9286	CL-45-LM	¥12,673	¥14,080	450×4.7	3	1.3	97(72)

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	幅×長さ (mm×m)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
255-7607	CL-70-SM	¥24,878	¥27,640	700×4.3	3	1.6	-
255-7605	CL-70-LM	¥25,454	¥28,280	700×4.7	3	1.7	-
255-7608	CL-70-LL	¥27,506	¥30,560	700×5.3	3	2.0	-

☎商品のお問い合わせ:046-220-1701 <http://www.maruichi-tec.co.jp/index.html>

特長 ●トップブリッジを用いることにより1人でおよそ30秒の高速装着を可能にした次世代の荷崩れ防止ベルトです。
●荷物の固定に要する時間が短縮され、着脱、収納の手間も少なく簡潔になります。
用途 ●パレット輸送時の荷崩れ防止に。
材質 ●生地:ポリエステル ●フラットバックル:アルミ
製造国 ●日本

品番	対象パレットサイズ(mm)
CL-45-SM・CL-70-SM	900×900, 900×1100
CL-45-SL・CL-70-SL	900×1100, 1000×1200, 1100×1100
CL-70-LL	1100×1400



幅700mmタイプ **特長** ●ベルト幅が700mmに拡大されたことで、荷物が高く積み上げられたパレットにも安心してご利用いただけます。

トラスコ  Simplified Binding Belt
TRUSCO  日本 簡易結束ベルト

同商品群
在庫数 529 アイテム



TSB-203BK
(ラチェット機能付・黒)




TSB-203Y
(ラチェット機能付・黄)



ラチェット機能付



TSB-255B
(ラチェット機能なし・青)

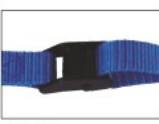

ベルト部

特長 ●ベルトはポリプロピレン製のベルトで、最適なエコノミータイプです。
用途 ●荷崩れ防止
●パイプなどの結束。
材質 ●ベルト:ポリプロピレン(PP)
●ラチェットバックル:スチール
製造国 ●台湾

幅20mmタイプ 仕様 ●ラチェット機能あり

発注単位1本		トラスコ中山様 [706280]									
発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	最大使用荷重 (kg)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
856-6777	TSB-202B	¥ 849	¥ 990	30	青	20×2	2	10	160	1201(203)	
856-6778	TSB-202BK	¥ 849	¥ 990	30	黒	20×2	2	10	160	655(188)	
856-6779	TSB-202Y	¥ 849	¥ 990	30	黄	20×2	2	10	160	962(133)	
856-6780	TSB-203B	¥ 939	¥1,100	30	青	20×3	2	10	190	812(126)	
856-6781	TSB-203BK	¥ 939	¥1,100	30	黒	20×3	2	10	190	846(161)	
856-6782	TSB-203Y	¥ 939	¥1,100	30	黄	20×3	2	10	190	564(125)	
856-6783	TSB-205B	¥1,127	¥1,320	30	青	20×5	2	10	260	1177(74)	
856-6784	TSB-205BK	¥1,127	¥1,320	30	黒	20×5	2	10	260	807(141)	
856-6785	TSB-205Y	¥1,127	¥1,320	30	黄	20×5	2	10	260	512(65)	

幅25mmタイプ 仕様 ●ラチェット機能なし

発注単位1本		トラスコ中山様 [706280]									
発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	最大使用荷重 (kg)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
856-6786	TSB-252B	¥ 893	¥1,040	40	青	25×2	2	10	140	1178(85)	
856-6787	TSB-252BK	¥ 893	¥1,040	40	黒	25×2	2	10	140	758(77)	
856-6788	TSB-252Y	¥ 893	¥1,040	40	黄	25×2	2	10	140	586(52)	
856-6789	TSB-253B	¥1,040	¥1,210	40	青	25×3	2	10	180	1269(138)	
856-6790	TSB-253BK	¥1,040	¥1,210	40	黒	25×3	2	10	180	479(84)	
856-6791	TSB-253Y	¥1,040	¥1,210	40	黄	25×3	2	10	180	602(63)	
856-6792	TSB-255B	¥1,183	¥1,380	40	青	25×5	2	10	240	1566(183)	
856-6793	TSB-255BK	¥1,183	¥1,380	40	黒	25×5	2	10	240	722(132)	
856-6794	TSB-255Y	¥1,183	¥1,380	40	黄	25×5	2	10	240	766(96)	

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>