 




Hook and Loop Fastener

マジックテープ® (弱粘着タイプ)

同商品群
在庫数 529 アイテムTMBN-5025-BK
(黒)

- 特長 ●お好みのサイズにカットできます。
●押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
用途 ●さまざまな商品の固定に。
仕様 ●弱粘着のりつきタイプ
材質 ●ポリエステル
●粘着剤:合成ゴム系(弱粘着)
製造国 ●日本

注意
●途中継ぎ目が入ることがあります。
ご了承ください。(使用上問題ありません)

品番	引張せん断強度 (N/cm ²)
TM-1625	10.9
TM-2025	10.7
TM-2525	9.8
TM-5025	8.8

発注単位1巻

トラスコ中山様 [372449]

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
799-2688	TMAN-1625-W	¥9,051	¥10,560	白	16×25	2.1	30	250	62(72)
799-2670	TMAN-1625-BK	¥9,051	¥10,560	黒	16×25	2.1	30	250	87(208)
799-2700	TMAN-2025-W	¥9,523	¥11,110	白	20×25	2.1	25	300	134(123)
799-2696	TMAN-2025-BK	¥9,523	¥11,110	黒	20×25	2.1	25	300	180(138)
361-9389	TMAN-2525-W	¥10,003	¥11,670	白	25×25	2.1	20	375	551(79)
361-9401	TMAN-2525-BK	¥10,003	¥11,670	黒	25×25	2.1	20	375	459(73)
471-9565	TMAN-2525-OD	¥10,003	¥11,670	OD	25×25	2.1	20	375	12(93)
361-9427	TMAN-5025-W	¥22,526	¥26,280	白	50×25	2.1	10	740	44(113)
361-9443	TMAN-5025-BK	¥22,526	¥26,280	黒	50×25	2.1	10	740	66(105)
471-9581	TMAN-5025-OD	¥22,526	¥26,280	OD	50×25	2.1	10	740	0(-)

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
799-2769	TMBN-1625-W	¥7,903	¥9,220	白	16×25	2.7	30	250	24(42)
799-2751	TMBN-1625-BK	¥7,903	¥9,220	黒	16×25	2.7	30	250	69(165)
799-2785	TMBN-2025-W	¥8,289	¥9,670	白	20×25	2.7	25	300	184(108)
799-2777	TMBN-2025-BK	¥8,289	¥9,670	黒	20×25	2.7	25	300	117(115)
361-9397	TMBN-2525-W	¥8,760	¥10,220	白	25×25	2.7	20	375	469(90)
361-9419	TMBN-2525-BK	¥8,760	¥10,220	黒	25×25	2.7	20	375	405(79)
471-9573	TMBN-2525-OD	¥8,760	¥10,220	OD	25×25	2.7	20	375	12(86)
361-9435	TMBN-5025-W	¥19,997	¥23,330	白	50×25	2.7	10	740	45(129)
361-9451	TMBN-5025-BK	¥19,997	¥23,330	黒	50×25	2.7	10	740	77(114)
471-9590	TMBN-5025-OD	¥19,997	¥23,330	OD	50×25	2.7	10	740	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Hook and Loop Fastener

マジックテープ® (強粘着タイプ)

同商品群
在庫数 529 アイテムTMSD-50-1-W
(フックタイプ・白)TMSD-50-2-W
(ループタイプ・白)

- 特長 ●貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
●お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途 ●産業用部品・部材・建材などの固定。
●自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
仕様 ●強粘着のりつきタイプ
材質 ●ポリエステル
●粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
製造国 ●日本

フックタイプ 仕様 ●厚さ:(フック) 2.8mm

ループタイプ 仕様 ●厚さ:(ループ) 3.4mm

発注単位1巻

トラスコ中山様 [372449]

発注単位1巻


発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
116-0619	TMSD-16-1-BK	¥1,037	¥1,210	黒	16×1	180	25	290(103)	
116-0620	TMSD-16-1-W	¥1,037	¥1,210	白	16×1	180	25	274(98)	
116-0624	TMSD-20-1-BK	¥1,046	¥1,220	黒	20×1	50	30	399(154)	
116-0625	TMSD-20-1-W	¥1,046	¥1,220	白	20×1	50	30	704(122)	
116-0628	TMSD-25-1-BK	¥1,106	¥1,290	黒	25×1	120	40	792(102)	
116-0629	TMSD-25-1-W	¥1,106	¥1,290	白	25×1	120	40	810(153)	
116-0633	TMSD-50-1-BK	¥2,006	¥2,340	黒	50×1	50	80	403(142)	
116-0634	TMSD-50-1-W	¥2,006	¥2,340	白	50×1	50	80	422(141)	
116-0637	TMSD-100-1-BK	¥3,583	¥4,180	黒	100×1	30	155	147(127)	
116-0638	TMSD-100-1-W	¥3,583	¥4,180	白	100×1	30	155	155(132)	

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
116-0622	TMSD-16-2-BK	¥891	¥1,040	黒	16×1	180	25	162(206)	
116-0623	TMSD-16-2-W	¥891	¥1,040	白	16×1	180	25	152(267)	
116-0626	TMSD-20-2-BK	¥909	¥1,060	黒	20×1	25	30	282(186)	
116-0627	TMSD-20-2-W	¥909	¥1,060	白	20×1	50	30	236(93)	
116-0631	TMSD-25-2-BK	¥994	¥1,160	黒	25×1	120	40	365(70)	
116-0632	TMSD-25-2-W	¥994	¥1,160	白	25×1	120	40	290(107)	
116-0635	TMSD-50-2-BK	¥1,783	¥2,080	黒	50×1	50	80	202(87)	
116-0636	TMSD-50-2-W	¥1,783	¥2,080	白	50×1	50	80	304(103)	
116-0639	TMSD-100-2-BK	¥3,111	¥3,630	黒	100×1	30	155	59(90)	
116-0640	TMSD-100-2-W	¥3,111	¥3,630	白	100×1	30	155	96(103)	

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

 
Hook and Loop Fastener

マジックテープ® セット (強粘着タイプ)

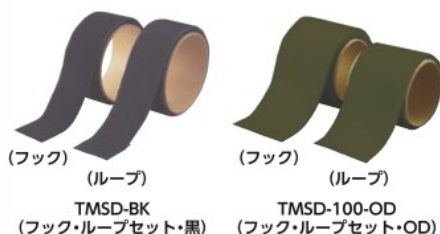同商品群
在庫数 529 アイテムTMSD-25-W
(フック・ループセット・白)

TMSD-BK (フック・ループセット・黒) TMSD-100-OD (フック・ループセット・OD)

- 特長 ●貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
●お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途 ●産業用部品・部材・建材などの固定。
仕様 ●厚さ:(フック) 2.8mm、(ループ) 3.4mm
●フック・ループ各1m入
●強粘着のりつきタイプ
材質 ●ポリエステル
●粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
製造国 ●日本



品番	引張せん断強度 (N/cm ²)
TMSD-16	10.9
TMSD-20	10.7
TMSD-25	9.8
TMSD	8.8
TMSD-100	7.8

発注単位1セット

トラスコ中山様 [372449]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
789-8410	TMSD-16-W	¥1,663	¥1,940	白	16×1	90	30	1327(137)	
789-8428	TMSD-16-BK	¥1,663	¥1,940	黒	16×1	90	30	2168(125)	
799-2840	TMSD-20-W	¥1,714	¥2,000	白	20×1	25	38	2243(143)	
799-2831	TMSD-20-BK	¥1,714	¥2,000	黒	20×1	25	38	2730(105)	
361-9541	TMSD-25-W	¥1,800	¥2,100	白	25×1	60	47	6412(101)	
361-9559	TMSD-25-BK	¥1,800	¥2,100	黒	25×1	60	47	7884(107)	
471-9638	TMSD-25-OD	¥1,800	¥2,100	OD	25×1	60	47	340(159)	
299-7215	TMSD-W	¥3,146	¥3,670	白	50×1	25	93	1713(85)	
299-7223	TMSD-BK	¥3,146	¥3,670	黒	50×1	25	93	4402(103)	
471-9646	TMSD-OD	¥3,146	¥3,670	OD	50×1	25	93	177(122)	
361-9567	TMSD-100-W	¥6,000	¥7,000	白	100×1	15	186	269(85)	
361-9575	TMSD-100-BK	¥6,000	¥7,000	黒	100×1	15	186	746(90)	
471-9654	TMSD-100-OD	¥6,000	¥7,000	OD	100×1	15	186	124(168)	

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>