




JIS Pipe Flow Sticker

JIS配管用方向指示ステッカー



特 長 ●PET素材の方向表示です。
用 途 ●方向指示に。 材 質 ●PET 製造国 ●日本

 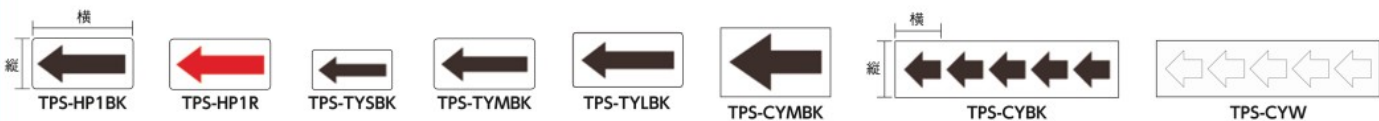


矢印ステッカー

発注単位1組										トラスコ中山株式会社 [181668]	
発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望 小売価格 (1組)	色	縦×横 (mm)	組入数 (枚)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)		
487-7934	TPS-HP1BK	¥411	¥480	白地・黒	40×80	10	30	11	713(106)		
487-7942	TPS-HP1R	¥411	¥480	白地・赤	40×80	10	30	11	186(62)		

カッティング文字タイプ

発注単位1組										トラスコ中山株式会社 [181668]	
発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望 小売価格 (1組)	色	縦×横 (mm)	組入数 (枚)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)		
487-7713	TPS-CYMBK	¥180	¥210	黒	51×79	1	30	1	687(62)		
487-7705	TPS-CYBK	¥343	¥400	黒	36×36	5	30	2	601(185)		
487-7721	TPS-CYW	¥343	¥400	白	36×36	5	30	2	123(252)		


 
☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Piping Sticker

配管方向表示ステッカー



特 長 ●配管内物質の種類を色により分別し、
流れる方向を矢印で表示することができます。
製造国 ●日本

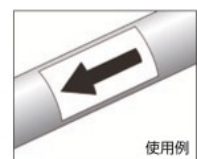

オレフィンタイプ

 
材 質 ●基材:オレフィン ●粘着剤:アクリル系

アルミタイプ

材 質 ●基材:アルミ ●粘着剤:アクリル系

発注単位1組										(価格改定日 21.01) 株式会社緑十字社 [740538]	
発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望 小売価格 (1組)	矢印色	縦×横×厚さ (mm)	組入数 (枚)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)		
815-0958	193002	¥1,000	¥1,000	黒	60×120×0.14	10	1	21	123(53)		
815-0961	193094	¥1,000	¥1,000	赤	60×120×0.14	10	1	21	46(171)		
815-0959	193003	¥500	¥500	黒	40×80×0.14	10	1	9	556(136)		
815-0962	193095	¥500	¥500	赤	40×80×0.14	10	1	9	71(77)		
815-0963	193096	¥450	¥450	黒	30×60×0.14	10	1	5	516(129)		
815-0964	193097	¥450	¥450	赤	30×60×0.14	10	1	5	140(97)		
815-0965	193098	¥400	¥400	黒	20×40×0.14	10	1	2	404(66)		
815-0966	193099	¥400	¥400	赤	20×40×0.14	10	1	2	263(165)		

発注単位1組										(価格改定日 21.01)	
発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望 小売価格 (1組)	矢印色	縦×横×厚さ (mm)	組入数 (枚)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)		
815-1039	194001	¥2,400	¥2,400	黒	60×220×0.09	10	1	50	43(135)		
815-1043	194005	¥2,400	¥2,400	赤	60×220×0.09	10	1	50	11(550)		
815-1040	194002	¥1,600	¥1,600	黒	50×170×0.09	10	1	32	67(240)		
815-1044	194006	¥1,600	¥1,600	赤	50×170×0.09	10	1	32	15(215)		
815-1041	194003	¥1,200	¥1,200	黒	40×120×0.09	10	1	19	188(138)		
815-1045	194007	¥1,200	¥1,200	赤	40×120×0.09	10	1	19	55(344)		
815-1042	194004	¥1,000	¥1,000	黒	30×85×0.09	10	1	10	222(73)		
815-1046	194008	¥1,000	¥1,000	赤	30×85×0.09	10	1	10	154(156)		

☎商品のお問い合わせ:0120-66-7971 <https://jgc-inc.co.jp/>

Piping Sticker

配管方向表示ステッカー



特 長 ●配管内物質の種類を色により分別し、流れる方向を矢印で表示することができます。
製造国 ●日本



矢印色	マンセル値
赤	7.5R 4/15
青	2.5PB 5/8
黒	N1

アルミタイプ

特 長 ●水や熱に強いアルミ製です。
材 質 ●基材:アルミ ●粘着剤:アクリル系

発注単位1組										株式会社緑十字社 [740538]	
発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望 小売価格 (1組)	矢印色	縦×横×厚さ (mm)	組入数 (枚)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)		
815-0971	193141	¥2,600	¥2,600	赤	55×200×0.09	10	1	18	37(69)		
815-0977	193165	¥2,600	¥2,600	青	55×200×0.09	10	1	18	42(90)		
815-0980	193177	¥2,600	¥2,600	黒	55×200×0.09	10	1	18	69(203)		
815-0986	193242	¥2,000	¥2,000	赤	40×150×0.09	10	1	9	23(86)		
815-0992	193266	¥2,000	¥2,000	青	40×150×0.09	10	1	9	35(234)		
815-0995	193278	¥2,000	¥2,000	黒	40×150×0.09	10	1	9	67(82)		

発注単位1組										株式会社緑十字社 [740538]	
発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望 小売価格 (1組)	矢印色	縦×横×厚さ (mm)	組入数 (枚)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)		
815-1001	193343	¥1,200	¥1,200	赤	30×100×0.09	10	1	6	89(65)		
815-1007	193367	¥1,200	¥1,200	青	30×100×0.09	10	1	6	92(128)		
815-1010	193379	¥1,200	¥1,200	黒	30×100×0.09	10	1	6	85(41)		
815-1016	193444	¥900	¥900	赤	20×70×0.09	10	1	3	262(99)		
815-1022	193468	¥900	¥900	青	20×70×0.09	10	1	3	238(85)		
815-1025	193480	¥900	¥900	黒	20×70×0.09	10	1	3	387(84)		

塩化ビニールタイプ

材 質 ●基材:軟質塩化ビニール ●粘着剤:アクリル系

発注単位1組										株式会社緑十字社 [740538]	
発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望 小売価格 (1組)	矢印色	縦×横×厚さ (mm)	組入数 (枚)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)		
815-1027	193531	¥1,200	¥1,200	黒	55×200×0.13	10	1	16	5(63)		
815-1029	193585	¥1,200	¥1,200	白	55×200×0.13	10	1	16	17(90)		
815-1030	193632	¥1,100	¥1,100	黒	40×150×0.13	10	1	10	14(17)		
815-1032	193686	¥1,100	¥1,100	白	40×150×0.13	10	1	10	3(28)		

発注単位1組										株式会社緑十字社 [740538]	
発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望 小売価格 (1組)	矢印色	縦×横×厚さ (mm)	組入数 (枚)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)		
815-1033	193733	¥1,000	¥1,000	黒	30×100×0.13	10	1	5	59(76)		
815-1035	193787	¥1,000	¥1,000	白	30×100×0.13	10	1	5	16(124)		
815-1036	193834	¥500	¥500	黒	20×70×0.13	10	1	2	188(84)		
815-1038	193888	¥500	¥500	白	20×70×0.13	10	1	2	57(78)		

☎商品のお問い合わせ:0120-66-7971 <https://jgc-inc.co.jp/>