

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ **M3 type Medium-Duty Boltless Shelving (Weight Capacity:300kg per Shelf)** **中量ボルトレス棚“M3型” (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)** RoHS 組立 式 重い 配送注意


同商品群  
在庫数 1,485アイテム

仕 様 ●色:ネオグレー

組立 2人  
目安 30分



単体型

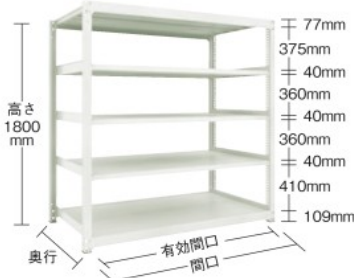

M3-6695:NG  
(単体型)

連結型



M3-6695B:NG  
(連結型)

注意  
●連結型のみではご使用できません。

【単体型 (高さ1800mm 棚段数5段タイプ)】

【連結型 (高さ1800mm 棚段数5段タイプ)】

| 発注コード    | 品番       | OP | 税抜価格 (1台) | メーカー希望小売価格 (1台) | 間口×奥行 (mm) | 有効間口 (mm) | 質量 (kg) | 実績 (前年比%) |
|----------|----------|----|-----------|-----------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 506-5241 | M3-6355  | NG | ¥27,214   | ¥31,750         | 900× 471   | 840       | 50.9    | 137(75)   |
| 506-5283 | M3-6365  | NG | ¥29,897   | ¥34,880         | 900× 571   | 840       | 55.2    | 88(78)    |
| 506-5321 | M3-6375  | NG | ¥33,566   | ¥39,160         | 900× 721   | 840       | 61.6    | 57(130)   |
| 506-5364 | M3-6395  | NG | ¥39,909   | ¥46,560         | 900× 921   | 840       | 79.3    | 16(54)    |
| 856-4011 | M3-63125 | NG | ¥51,943   | ¥60,600         | 900× 1121  | 840       | 82.7    | 4(45)     |
| 506-0087 | M3-6455  | NG | ¥31,311   | ¥36,530         | 1200× 471  | 1140      | 59.7    | 176(89)   |
| 506-0125 | M3-6465  | NG | ¥34,509   | ¥40,260         | 1200× 571  | 1140      | 64.8    | 220(85)   |
| 506-0168 | M3-6475  | NG | ¥40,749   | ¥47,540         | 1200× 721  | 1140      | 76.9    | 85(82)    |
| 506-0206 | M3-6495  | NG | ¥47,177   | ¥55,040         | 1200× 921  | 1140      | 94.8    | 26(45)    |
| 856-4012 | M3-64125 | NG | ¥60,240   | ¥70,280         | 1200× 1121 | 1140      | 98.2    | 7(42)     |
| 506-5402 | M3-6555  | NG | ¥35,571   | ¥41,500         | 1500× 471  | 1440      | 68.5    | 201(61)   |
| 506-5445 | M3-6565  | NG | ¥40,569   | ¥47,330         | 1500× 571  | 1440      | 80.1    | 304(93)   |
| 506-5488 | M3-6575  | NG | ¥47,409   | ¥55,310         | 1500× 721  | 1440      | 89.0    | 160(99)   |
| 506-5526 | M3-6595  | NG | ¥54,566   | ¥63,660         | 1500× 921  | 1440      | 110.4   | 44(68)    |
| 856-4013 | M3-65125 | NG | ¥71,229   | ¥83,100         | 1500× 1121 | 1440      | 113.8   | 8(80)     |
| 505-9526 | M3-6655  | NG | ¥42,266   | ¥49,310         | 1800× 471  | 1740      | 89.0    | 407(79)   |
| 505-9569 | M3-6665  | NG | ¥48,120   | ¥56,140         | 1800× 571  | 1740      | 96.5    | 967(92)   |
| 505-9607 | M3-6675  | NG | ¥53,160   | ¥62,020         | 1800× 721  | 1740      | 107.7   | 398(80)   |
| 505-9640 | M3-6695  | NG | ¥66,960   | ¥78,120         | 1800× 921  | 1740      | 149.3   | 225(82)   |
| 856-4014 | M3-66125 | NG | ¥85,337   | ¥99,560         | 1800× 1121 | 1740      | 152.7   | 21(81)    |

| 発注コード    | 品番        | OP | 税抜価格 (1台) | メーカー希望小売価格 (1台) | 間口×奥行 (mm) | 有効間口 (mm) | 質量 (kg) | 実績 (前年比%) |
|----------|-----------|----|-----------|-----------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 508-9867 | M3-6355B  | NG | ¥23,546   | ¥27,470         | 900× 471   | 840       | 43.3    | 42(700)   |
| 508-9905 | M3-6365B  | NG | ¥26,229   | ¥30,600         | 900× 571   | 840       | 47.6    | 34(35)    |
| 508-9948 | M3-6375B  | NG | ¥29,897   | ¥34,880         | 900× 721   | 840       | 54.0    | 16(267)   |
| 508-9981 | M3-6395B  | NG | ¥36,240   | ¥42,280         | 900× 921   | 840       | 71.7    | 4(10)     |
| 856-4015 | M3-63125B | NG | ¥48,274   | ¥56,320         | 900× 1121  | 840       | 75.1    | 1(-)      |
| 508-9875 | M3-6455B  | NG | ¥27,643   | ¥32,250         | 1200× 471  | 1140      | 52.1    | 27(59)    |
| 508-9913 | M3-6465B  | NG | ¥30,840   | ¥35,980         | 1200× 571  | 1140      | 57.2    | 34(92)    |
| 508-9956 | M3-6475B  | NG | ¥37,080   | ¥43,260         | 1200× 721  | 1140      | 69.4    | 19(106)   |
| 508-9999 | M3-6495B  | NG | ¥43,509   | ¥50,760         | 1200× 921  | 1140      | 87.2    | 3(25)     |
| 856-4016 | M3-64125B | NG | ¥56,571   | ¥66,000         | 1200× 1121 | 1140      | 90.6    | 0(-)      |
| 509-0024 | M3-6555B  | NG | ¥31,903   | ¥37,220         | 1500× 471  | 1440      | 60.9    | 18(39)    |
| 509-0067 | M3-6565B  | NG | ¥36,900   | ¥43,050         | 1500× 571  | 1440      | 72.5    | 50(139)   |
| 509-0105 | M3-6575B  | NG | ¥43,740   | ¥51,030         | 1500× 721  | 1440      | 81.4    | 11(35)    |
| 509-0148 | M3-6595B  | NG | ¥50,897   | ¥59,380         | 1500× 921  | 1440      | 102.8   | 5(42)     |
| 856-4017 | M3-65125B | NG | ¥67,560   | ¥78,820         | 1500× 1121 | 1440      | 106.2   | 4(-)      |
| 509-0032 | M3-6655B  | NG | ¥38,597   | ¥45,030         | 1800× 471  | 1740      | 81.4    | 24(21)    |
| 509-0075 | M3-6665B  | NG | ¥44,451   | ¥51,860         | 1800× 571  | 1740      | 88.9    | 65(56)    |
| 509-0113 | M3-6675B  | NG | ¥49,491   | ¥57,740         | 1800× 721  | 1740      | 100.1   | 34(95)    |
| 509-0156 | M3-6695B  | NG | ¥63,291   | ¥73,840         | 1800× 921  | 1740      | 141.7   | 33(90)    |
| 856-4018 | M3-66125B | NG | ¥81,669   | ¥95,280         | 1800× 1121 | 1740      | 145.1   | 2(-)      |

●商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ **M3 type Medium-Duty Boltless Shelving (Weight Capacity:300kg per Shelf)** **中量ボルトレス棚“M3型” (300kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)** RoHS 組立 式 重い 配送注意

同商品群  
在庫数 1,485アイテム

仕 様 ●色:ネオグレー

組立 2人  
目安 30分



単体型



M3-6666:NG  
(単体型)

連結型



M3-6666B:NG  
(連結型)

注意  
●連結型のみではご使用できません。

【単体型 (高さ1800mm 棚段数6段タイプ)】

【連結型 (高さ1800mm 棚段数6段タイプ)】

| 発注コード    | 品番       | OP | 税抜価格 (1台) | メーカー希望小売価格 (1台) | 間口×奥行 (mm) | 有効間口 (mm) | 質量 (kg) | 実績 (前年比%) |
|----------|----------|----|-----------|-----------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 780-1815 | M3-6356  | NG | ¥30,463   | ¥35,540         | 900× 471   | 840       | 57.0    | 35(59)    |
| 780-1866 | M3-6366  | NG | ¥33,703   | ¥39,320         | 900× 571   | 840       | 62.2    | 15(54)    |
| 780-1912 | M3-6376  | NG | ¥38,126   | ¥44,480         | 900× 721   | 840       | 69.9    | 6(55)     |
| 780-1955 | M3-6396  | NG | ¥45,737   | ¥53,360         | 900× 921   | 840       | 91.1    | 1(100)    |
| 856-4019 | M3-63126 | NG | ¥60,309   | ¥70,360         | 900× 1121  | 840       | 95.3    | 2(100)    |
| 780-1998 | M3-6456  | NG | ¥35,194   | ¥41,060         | 1200× 471  | 1140      | 67.1    | 34(88)    |
| 780-2048 | M3-6466  | NG | ¥39,051   | ¥45,560         | 1200× 571  | 1140      | 73.3    | 35(32)    |
| 780-2081 | M3-6476  | NG | ¥46,560   | ¥54,320         | 1200× 721  | 1140      | 87.8    | 15(72)    |
| 780-2129 | M3-6496  | NG | ¥54,274   | ¥63,320         | 1200× 921  | 1140      | 109.3   | 6(36)     |
| 856-4020 | M3-64126 | NG | ¥70,080   | ¥81,760         | 1200× 1121 | 1140      | 113.5   | 3(100)    |
| 780-2161 | M3-6556  | NG | ¥40,080   | ¥46,760         | 1500× 471  | 1440      | 77.3    | 71(63)    |
| 780-2200 | M3-6566  | NG | ¥46,097   | ¥53,780         | 1500× 571  | 1440      | 91.2    | 53(121)   |
| 780-2242 | M3-6576  | NG | ¥54,326   | ¥63,380         | 1500× 721  | 1440      | 101.9   | 13(60)    |
| 780-2285 | M3-6596  | NG | ¥62,914   | ¥73,400         | 1500× 921  | 1440      | 127.6   | 3(11)     |
| 856-4021 | M3-65126 | NG | ¥83,040   | ¥96,880         | 1500× 1121 | 1440      | 178.1   | 2(-)      |
| 780-2323 | M3-6656  | NG | ¥47,914   | ¥55,900         | 1800× 471  | 1740      | 101.5   | 111(66)   |
| 780-2366 | M3-6666  | NG | ¥54,960   | ¥64,120         | 1800× 571  | 1740      | 110.5   | 167(111)  |
| 780-2404 | M3-6676  | NG | ¥61,029   | ¥71,200         | 1800× 721  | 1740      | 124.0   | 70(56)    |
| 780-2447 | M3-6696  | NG | ¥77,589   | ¥90,520         | 1800× 921  | 1740      | 173.9   | 17(41)    |
| 856-4022 | M3-66126 | NG | ¥99,771   | ¥116,400        | 1800× 1121 | 1740      | 131.8   | 10(999)   |

| 発注コード    | 品番        | OP | 税抜価格 (1台) | メーカー希望小売価格 (1台) | 間口×奥行 (mm) | 有効間口 (mm) | 質量 (kg) | 実績 (前年比%) |
|----------|-----------|----|-----------|-----------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 780-1823 | M3-6356B  | NG | ¥26,794   | ¥31,260         | 900× 471   | 840       | 49.4    | 5(84)     |
| 780-1874 | M3-6366B  | NG | ¥30,034   | ¥35,040         | 900× 571   | 840       | 54.6    | 0(-)      |
| 780-1921 | M3-6376B  | NG | ¥34,457   | ¥40,200         | 900× 721   | 840       | 62.3    | 1(25)     |
| 780-1963 | M3-6396B  | NG | ¥42,069   | ¥49,080         | 900× 921   | 840       | 83.5    | 1(100)    |
| 856-4023 | M3-63126B | NG | ¥56,640   | ¥66,080         | 900× 1121  | 840       | 87.7    | 0(-)      |
| 780-2005 | M3-6456B  | NG | ¥31,526   | ¥36,780         | 1200× 471  | 1140      | 59.5    | 4(58)     |
| 780-2056 | M3-6466B  | NG | ¥35,383   | ¥41,280         | 1200× 571  | 1140      | 65.7    | 12(53)    |
| 780-2099 | M3-6476B  | NG | ¥42,891   | ¥50,040         | 1200× 721  | 1140      | 80.3    | 6(150)    |
| 780-2137 | M3-6496B  | NG | ¥50,606   | ¥59,040         | 1200× 921  | 1140      | 101.7   | 7(700)    |
| 856-4024 | M3-64126B | NG | ¥66,411   | ¥77,480         | 1200× 1121 | 1140      | 105.9   | 1(-)      |
| 780-2170 | M3-6556B  | NG | ¥36,411   | ¥42,480         | 1500× 471  | 1440      | 69.7    | 9(129)    |
| 780-2218 | M3-6566B  | NG | ¥42,429   | ¥49,500         | 1500× 571  | 1440      | 83.6    | 7(234)    |
| 780-2251 | M3-6576B  | NG | ¥50,657   | ¥59,100         | 1500× 721  | 1440      | 94.3    | 3(38)     |
| 780-2293 | M3-6596B  | NG | ¥59,246   | ¥69,120         | 1500× 921  | 1440      | 120.0   | 3(-)      |
| 856-4025 | M3-65126B | NG | ¥79,371   | ¥92,600         | 1500× 1121 | 1440      | 124.2   | 0(-)      |
| 780-2331 | M3-6656B  | NG | ¥44,246   | ¥51,620         | 1800× 471  | 1740      | 93.9    | 35(93)    |
| 780-2374 | M3-6666B  | NG | ¥51,291   | ¥59,840         | 1800× 571  | 1740      | 102.9   | 36(277)   |
| 780-2412 | M3-6676B  | NG | ¥57,360   | ¥66,920         | 1800× 721  | 1740      | 116.4   | 3(11)     |
| 780-2455 | M3-6696B  | NG | ¥73,920   | ¥86,240         | 1800× 921  | 1740      | 166.3   | 1(25)     |
| 856-4026 | M3-66126B | NG | ¥96,103   | ¥112,120        | 1800× 1121 | 1740      | 170.5   | 1(25)     |

●商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>