 


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ R3 type Bolt-tightened Medium-Duty Shelving(Weight Capacity:300kg per Shelf)




中量ボルト式棚“R3型” (300kgタイプ、高さ1700mm、ゴムキャスター)



同商品群 在庫数 1,485アイテム

仕様 ●色:グリーン

組立 2人
目安 30分

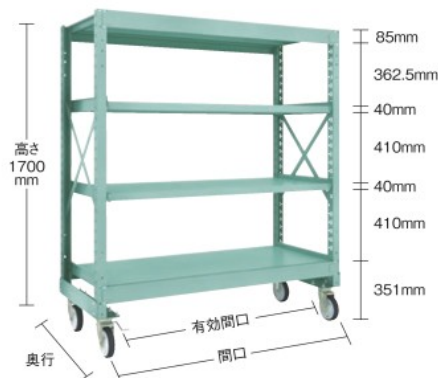

R3-5564-G150 (棚段数4段)



R3-5565-G150 (棚段数5段)

注意
●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

棚段数4段

発注単位1台	メーカー直送	運賃元払	北海道・沖縄・離島は除く	(価格改定日 22.01)	トラスコ中山南 [920123]		
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー直送 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効開口 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★114-3886	R3-5354-G150	¥75,583	¥88,180	900×450	842	59.36	0(-)
★114-3888	R3-5364-G150	¥83,014	¥96,850	900×600	842	69.38	1(-)
★114-3890	R3-5394-G150	¥102,034	¥119,040	900×870	842	86.24	0(-)
★114-3893	R3-5454-G150	¥81,480	¥95,060	1200×450	1142	69.76	1(-)
★114-3895	R3-5464-G150	¥91,963	¥107,290	1200×600	1142	78.58	0(-)
★114-3897	R3-5494-G150	¥112,971	¥131,800	1200×870	1142	105.04	0(-)
★114-3899	R3-5554-G150	¥85,903	¥100,220	1500×450	1442	79.16	0(-)
★114-3901	R3-5564-G150	¥99,069	¥115,580	1500×600	1442	89.38	5(250)
★114-3903	R3-5594-G150	¥120,694	¥140,810	1500×870	1442	121.44	2(34)
★114-3906	R3-5654-G150	¥95,580	¥111,510	1800×450	1742	88.76	2(-)
★114-3908	R3-5664-G150	¥106,063	¥123,740	1800×600	1742	103.78	11(367)
★114-3910	R3-5694-G150	¥133,654	¥155,930	1800×870	1742	138.64	20(334)

棚段数5段


発注単位1台	メーカー直送	運賃元払	北海道・沖縄・離島は除く	(価格改定日 22.01)			
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー直送 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効開口 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★114-3887	R3-5355-G150	¥79,337	¥92,560	900×450	842	64.51	0(-)
★114-3889	R3-5365-G150	¥87,797	¥102,430	900×600	842	76.44	0(-)
★114-3892	R3-5395-G150	¥109,311	¥127,530	900×870	842	96.42	1(-)
★114-3894	R3-5455-G150	¥86,417	¥100,820	1200×450	1142	77.01	1(25)
★114-3896	R3-5465-G150	¥98,220	¥114,590	1200×600	1142	87.44	2(67)
★114-3898	R3-5495-G150	¥122,683	¥143,130	1200×870	1142	119.42	0(-)
★114-3900	R3-5555-G150	¥91,611	¥106,880	1500×450	1442	88.16	0(-)
★114-3902	R3-5565-G150	¥106,749	¥124,540	1500×600	1442	100.34	1(50)
★114-3904	R3-5595-G150	¥131,983	¥153,980	1500×870	1442	139.32	0(-)
★114-3907	R3-5655-G150	¥102,900	¥120,050	1800×450	1742	99.66	5(250)
★114-3909	R3-5665-G150	¥115,157	¥134,350	1800×600	1742	117.84	14(467)
★114-3911	R3-5695-G150	¥147,849	¥172,490	1800×870	1742	160.32	0(-)

◎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ R3 type Bolt-tightened Medium-Duty Shelving(Weight Capacity:300kg per Shelf)



 中量ボルト式棚“R3型” (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター)



同商品群 在庫数 1,485アイテム

仕様 ●色:グリーン

組立 2人
目安 30分



R3-5564-U150 (棚段数4段)



R3-5565-U150 (棚段数5段)

注意
●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

棚段数4段

発注単位1台	メーカー直送	運賃元払	北海道・沖縄・離島は除く	(価格改定日 22.01)	トラスコ中山南 [920123]		
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー直送 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効開口 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★114-3995	R3-5354-U150	¥76,123	¥88,810	900×450	842	59.36	2(-)
★114-3997	R3-5364-U150	¥83,554	¥97,480	900×600	842	69.38	2(200)
★114-4000	R3-5394-U150	¥102,591	¥119,690	900×870	842	86.24	0(-)
★114-4002	R3-5454-U150	¥82,020	¥95,690	1200×450	1142	69.76	0(-)
★114-4004	R3-5464-U150	¥92,520	¥107,940	1200×600	1142	78.58	3(-)
★114-4007	R3-5494-U150	¥113,529	¥132,450	1200×870	1142	105.04	0(-)
★114-4009	R3-5554-U150	¥86,443	¥100,850	1500×450	1442	79.16	1(100)
★114-4011	R3-5564-U150	¥99,617	¥116,220	1500×600	1442	89.38	4(50)
★114-4013	R3-5594-U150	¥121,251	¥141,460	1500×870	1442	121.44	4(-)
★114-4016	R3-5654-U150	¥96,137	¥112,160	1800×450	1742	88.76	5(250)
★114-4018	R3-5664-U150	¥106,620	¥124,390	1800×600	1742	103.78	15(125)
★114-4020	R3-5694-U150	¥134,211	¥156,580	1800×870	1742	138.64	8(134)

棚段数5段

発注単位1台	メーカー直送	運賃元払	北海道・沖縄・離島は除く	(価格改定日 22.01)			
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー直送 小売価格 (1台)	間口×奥行 (mm)	有効開口 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★114-3996	R3-5355-U150	¥79,877	¥93,190	900×450	842	64.51	9(75)
★114-3998	R3-5365-U150	¥88,337	¥103,060	900×600	842	76.44	1(34)
★114-4001	R3-5395-U150	¥109,869	¥128,180	900×870	842	96.42	3(150)
★114-4003	R3-5455-U150	¥86,957	¥101,450	1200×450	1142	77.01	2(200)
★114-4005	R3-5465-U150	¥98,769	¥115,230	1200×600	1142	87.44	2(50)
★114-4008	R3-5495-U150	¥123,231	¥143,770	1200×870	1142	119.42	1(-)
★114-4010	R3-5555-U150	¥92,151	¥107,510	1500×450	1442	88.16	4(80)
★114-4012	R3-5565-U150	¥107,306	¥125,190	1500×600	1442	100.34	2(67)
★114-4015	R3-5595-U150	¥132,540	¥154,630	1500×870	1442	139.32	1(15)
★114-4017	R3-5655-U150	¥103,457	¥120,700	1800×450	1742	99.66	1(-)
★114-4019	R3-5665-U150	¥115,714	¥135,000	1800×600	1742	117.84	11(550)
★114-4021	R3-5695-U150	¥148,406	¥173,140	1800×870	1742	160.32	5(84)

◎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>