


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ Medium-Duty Workbench c/w 2 Drawer
中量作業台(2列引出し付)

組立 **重い**
 式 ※送料別

ECO **.Com**
 グリーン購入法適合 図面
均等荷重
1200kg

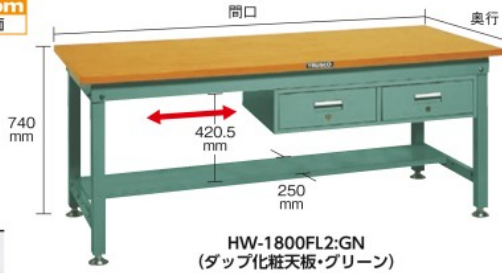


特長 ●引出しは使い勝手に応じて任意の位置に取り付け可能です。
仕様 ●引出し:2列1段 FL-2 ●下棚:HLT型(1枚)
 ●アジャスターねじサイズ:M16×2.0
製造国 ●日本

組立 **2人**
目安 **40分**

作業台

引出し内寸
 間口×奥行×深さ
 (mm)
 380×445×111

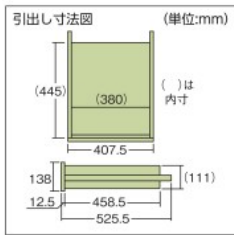

注意
 ●W=900タイプには2列引出しは取り付けできません。
 ●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | (価格改定日 22.01) トラスコ中山様 [972807]

天板材質	間口×奥行×高さ (mm)	品番	OP 説明	発注コード	税抜価格 (1台)	メーカー標準 小売価格 (1台)	質量 (kg)
ダップ化粧	1200×750×740	HW-1200FL2	GN	★278-2162	¥79,200	¥92,400	63.0
	1800×750×740	HW-1800FL2	GN	★278-2201	¥95,940	¥111,930	83.0
	1800×900×740	HW-1809FL2	GN	★278-2219	¥97,954	¥114,280	88.5
リノリウム張	1200×750×740	RHW-1200FL2	GN	★278-2049	¥83,854	¥97,830	66.5
	1800×750×740	RHW-1800FL2	GN	★278-2081	¥97,971	¥114,300	86.0
スチール	1800×900×740	RHW-1809FL2	GN	★278-2090	¥102,814	¥119,950	92.0
	1200×750×740	SHW-1200FL2	GN	★289-1859	¥81,009	¥94,510	65.5
	1800×750×740	SHW-1800FL2	GN	★289-1867	¥95,691	¥111,640	86.0
	1800×900×740	SHW-1809FL2	GN	★289-1875	¥101,674	¥118,620	94.0

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Medium-Duty Workbench c/w 3 Cabinet
中量作業台(3段キャビネット付)

組立 **重い**
 式 ※送料別

ECO **.Com**
 グリーン購入法適合 図面
均等荷重
1200kg



特長 ●3段キャビネットと下棚2枚が付いており、収納、整理に便利です。
仕様 ●下棚:HLT型(2枚)
 ●キャビネット:1列3段 D-3Z カギあり
 ●アジャスターねじサイズ:M16×2.0
 ●引出し格段に縦仕切り1枚、横仕切り4枚付属
製造国 ●日本

組立 **2人**
目安 **40分**

大型作業台

昇降式作業台


回転台

ステンレス作業台

一般作業台

ライン作業台

ハイラス式作業台

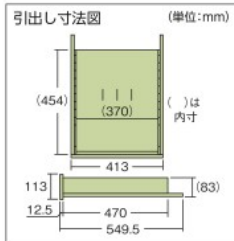

HW-1800D3:GN
 (ダップ化粧天板・グリーン)

引出し内寸
 間口×奥行×深さ
 (mm)
 370×454×83

注意
 ●奥行600mmタイプにはキャビネットは取り付けできません。
 ●キャビネットは間口900mmタイプには1台、間口1200、1500mmタイプには2台、間口1800mmタイプには3台取り付けすることができます。
 ●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | (価格改定日 22.01) トラスコ中山様 [972807]

天板材質	間口×奥行×高さ (mm)	品番	OP 説明	発注コード	税抜価格 (1台)	メーカー標準 小売価格 (1台)	質量 (kg)
ダップ化粧	1200×750×740	HW-1200D3	GN	★278-3002	¥99,943	¥116,600	73.5
	1800×750×740	HW-1800D3	GN	★278-3045	¥127,166	¥148,360	96.5
	1800×900×740	HW-1809D3	GN	★278-3053	¥129,231	¥150,770	102.0
リノリウム張	1200×750×740	RHW-1200D3	GN	★278-2936	¥107,271	¥125,150	77.0
	1800×750×740	RHW-1800D3	GN	★278-2979	¥129,249	¥150,790	99.5
スチール	1800×900×740	RHW-1809D3	GN	★278-2987	¥134,220	¥156,590	105.5
	1200×750×740	SHW-1200D3	GN	★289-1883	¥102,283	¥119,330	76.0
	1800×750×740	SHW-1800D3	GN	★289-1891	¥124,466	¥145,210	99.5
	1800×900×740	SHW-1809D3	GN	★289-1905	¥130,440	¥152,180	107.5

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Medium-Duty Workbench c/w Caster Set
中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付)

組立 **重い**
 式 ※送料別

ECO **.Com**
 グリーン購入法適合 図面
均等荷重
300kg



特長 ●φ100のキャスター付で移動に便利です。
仕様 ●下棚:HLT型(1枚)
 ●キャスター:100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個
 ●キャスターねじサイズ:M16×2.0
材質 ●キャスター金具:スチール
 ●車輪:ウレタン
製造国 ●日本

組立 **2人**
目安 **30分**

基本タイプにオプションを組み合わせることで、作業台をカスタマイズすることができます。

注意
 ●移動の際には台の上に物をのせないでください。
 ●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | (価格改定日 22.01) トラスコ中山様 [972807]

天板材質	間口×奥行×高さ (mm)	品番	OP 説明	発注コード	税抜価格 (1台)	メーカー標準 小売価格 (1台)	質量 (kg)
ダップ化粧	1200×750×831	HW-1200CU100	GN	★454-4846	¥62,194	¥72,560	48.0
	1800×750×831	HW-1800CU100	GN	★454-4862	¥79,363	¥92,590	68.0
	1800×900×831	HW-1809CU100	GN	★454-4871	¥81,429	¥95,000	73.5
リノリウム張	1200×750×831	RHW-1200CU100	GN	★454-6016	¥66,969	¥78,130	51.5
	1800×750×831	RHW-1800CU100	GN	★454-6032	¥81,454	¥95,030	71.0
スチール	1800×900×831	RHW-1809CU100	GN	★454-6041	¥86,417	¥100,820	77.0
	1200×750×831	SHW-1200CU100	GN	★454-7055	¥63,609	¥74,210	50.5
	1800×750×831	SHW-1800CU100	GN	★454-7071	¥78,677	¥91,790	71.0
	1800×900×831	SHW-1809CU100	GN	★770-3431	¥84,814	¥98,950	79.0

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>