

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。




Frame for Drawer Unit

**引出しユニット用枠“K型・TM型”**



- 特長**
- 別売の引き出しを自由にレイアウトして小物などの仕分けに便利です。
  - 色:ネオグリーン
- 仕様**
- 材質:スチール
- 製造国**
- 日本

引出し例(別売)

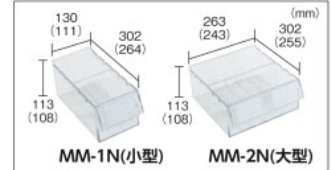

適合引出し

材質	サイズ	1段あたりの引出し数		質量 (kg)	実績 (前年比%)
		小型	大型		
AS樹脂	MM-1	4個	2個	9.0	19(55)
	MM-1N	4個	2個	11.6	11(85)
スチール	V-1	4個	2個	16.8	16(124)
	V-2	4個	2個	16.8	16(124)



**間口592mm用**

発注単位1台

発注コード	品番	OP (色)	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	間口×奥行×高さ (mm)	最大積載量 (kg/台)	段数	1段あたりの引出し数		質量 (kg)	実績 (前年比%)
								小型	大型		
819-1746	MK-43S	NG	¥24,189	¥28,220	592×307×468	120	3	4個	2個	9.0	19(55)
819-1747	MK-44S	NG	¥30,394	¥35,460	592×307×609	160	4	4個	2個	11.6	11(85)
819-1748	MK-46S	NG	¥42,917	¥50,070	592×307×890	240	6	4個	2個	16.8	16(124)

トラスコ中山機[200307]

**間口854mm用**

発注単位1台

発注コード	品番	OP (色)	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	間口×奥行×高さ (mm)	最大積載量 (kg/台)	段数	1段あたりの引出し数		質量 (kg)	実績 (前年比%)
								小型	大型		
819-1749	MK-63S	NG	¥33,763	¥39,390	854×307×468	120	3	6個	3個	12.0	7(54)
819-1750	MK-64S	NG	¥40,320	¥47,040	854×307×609	160	4	6個	3個	15.5	14(117)
819-1751	MK-66S	NG	¥57,274	¥66,820	854×307×890	240	6	6個	3個	21.1	31(92)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Frame for Drawer Unit

**引出しユニット用枠“TM型”(引出しストッパー付)**



- 特長**
- 別売の引き出しを自由にレイアウトして小物などの仕分けに便利です。
  - 引き出しの飛び出し防止機能付です。
- 仕様**
- 色:ホワイト
- 材質**
- スチール
- 製造国**
- 日本



適合引出し

材質	サイズ	1段あたりの引出し数		質量 (kg)	実績 (前年比%)
		小型	大型		
AS樹脂	MM-1	4個	2個	8.8	3(75)
	MM-1N	4個	2個	11.3	11(275)
スチール	V-1	4個	2個	16.5	6(86)
	V-2	4個	2個	16.5	6(86)



**間口592mm用**

発注単位1台

発注コード	品番	OP (色)	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	間口×奥行×高さ (mm)	最大積載量 (kg/台)	段数	1段あたりの引出し数		質量 (kg)	実績 (前年比%)
								小型	大型		
393-7593	MK-43SN-W	NG	¥25,586	¥29,850	592×307×468	120	3	4個	2個	8.8	3(75)
393-7607	MK-44SN-W	NG	¥32,203	¥37,570	592×307×609	160	4	4個	2個	11.3	11(275)
393-7615	MK-46SN-W	NG	¥45,343	¥52,900	592×307×890	240	6	4個	2個	16.5	6(86)

トラスコ中山機[200307]

**間口854mm用**

発注単位1台

発注コード	品番	OP (色)	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	間口×奥行×高さ (mm)	最大積載量 (kg/台)	段数	1段あたりの引出し数		質量 (kg)	実績 (前年比%)
								小型	大型		
393-7623	MK-63SN-W	NG	¥35,743	¥41,700	854×307×468	120	3	6個	3個	11.8	4(100)
393-7631	MK-64SN-W	NG	¥42,737	¥49,860	854×307×609	160	4	6個	3個	15.2	27(338)
393-7640	MK-66SN-W	NG	¥60,651	¥70,760	854×307×890	240	6	6個	3個	20.5	7(50)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>