

パネルラック(オプション)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

工場用保管設備

工場用
システム保管庫

保管庫

キャビネット

小型
パーツケース

大型
パーツケース

コンテナ
ラック

パネル
ラック

ツール
ホルダー

ツーリング
ラック

陳列機器

ショーケース




VN type Container

“VN型コンテナ”



- 特長**
- 工具・各種部品集中管理に役立ちます。
 - コンテナを積み重ねて使用することもできます。
 - ずらして積み重ねることもできます。
 - 収納物を入れたまま積み重ねることができます。
 - 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見える管理ができます。
- 材質** ●ポリプロピレン (PP)
- 製造国** ●日本

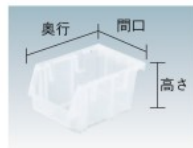

VN-1N-TM (半透明)



VN-2N-CB (クリアブルー)



VN-3N-R (レッド)



使用例




VN-3N-Y (イエロー)



VN-3N-B (ブルー)



VN-3N-CY (クリアイエロー)

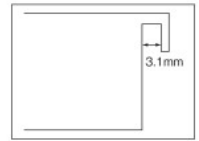

トラスコ中山様[345103]



発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	適用カード差し (別売)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
352-6151	VN-1N-TM	¥369	¥430	0.6	半透明	105×150×80	75×117×66	VN-1C	40	96	23343(86)
352-5228	VN-1N-GY	¥369	¥430	0.6	グレー	105×150×80	75×117×66	VN-1C	40	98	12569(77)
352-5244	VN-1N-R	¥369	¥430	0.6	レッド	105×150×80	75×117×66	VN-1C	40	98	9549(72)
352-6160	VN-1N-Y	¥369	¥430	0.6	イエロー	105×150×80	75×117×66	VN-1C	40	98	10127(82)
352-6143	VN-1N-B	¥369	¥430	0.6	ブルー	105×150×80	75×117×66	VN-1C	40	98	24382(75)
440-8853	VN-1N-CB	¥369	¥430	0.6	クリアブルー	105×150×80	75×117×66	VN-1C	40	96	3689(40)
440-8861	VN-1N-CGY	¥369	¥430	0.6	クリアグレー	105×150×80	75×117×66	VN-1C	40	96	1294(75)
440-8870	VN-1N-CR	¥369	¥430	0.6	クリアレッド	105×150×80	75×117×66	VN-1C	40	96	1575(27)
440-8888	VN-1N-CY	¥369	¥430	0.6	クリアイエロー	105×150×80	75×117×66	VN-1C	40	96	1535(22)
352-6071	VN-2N-TM	¥454	¥530	1.8	半透明	140×200×130	101×158×108	VN-2C	40	220	18901(106)
352-6097	VN-2N-GY	¥454	¥530	1.8	グレー	140×200×130	101×158×108	VN-2C	40	222	7481(91)
352-6089	VN-2N-R	¥454	¥530	1.8	レッド	140×200×130	101×158×108	VN-2C	40	222	4864(67)
352-6062	VN-2N-Y	¥454	¥530	1.8	イエロー	140×200×130	101×158×108	VN-2C	40	222	8428(78)
352-6178	VN-2N-B	¥454	¥530	1.8	ブルー	140×200×130	101×158×108	VN-2C	40	222	17926(77)
440-8896	VN-2N-CB	¥454	¥530	1.8	クリアブルー	140×200×130	101×158×108	VN-2C	40	220	3223(74)
440-8900	VN-2N-CGY	¥454	¥530	1.8	クリアグレー	140×200×130	101×158×108	VN-2C	40	220	1816(141)
440-8918	VN-2N-CR	¥454	¥530	1.8	クリアレッド	140×200×130	101×158×108	VN-2C	40	220	1233(118)
440-8926	VN-2N-CY	¥454	¥530	1.8	クリアイエロー	140×200×130	101×158×108	VN-2C	40	220	1277(78)
352-6305	VN-3N-TM	¥763	¥890	3.8	半透明	210×250×130	165×205×108	VN-3C	20	324	11318(91)
352-6119	VN-3N-GY	¥763	¥890	3.8	グレー	210×250×130	165×205×108	VN-3C	20	328	4335(98)
352-6194	VN-3N-R	¥763	¥890	3.8	レッド	210×250×130	165×205×108	VN-3C	20	328	3509(75)
352-6313	VN-3N-Y	¥763	¥890	3.8	イエロー	210×250×130	165×205×108	VN-3C	20	328	5034(77)
352-6054	VN-3N-B	¥763	¥890	3.8	ブルー	210×250×130	165×205×108	VN-3C	20	328	9925(81)
440-8934	VN-3N-CB	¥763	¥890	3.8	クリアブルー	210×250×130	165×205×108	VN-3C	20	324	2996(86)
440-8942	VN-3N-CGY	¥763	¥890	3.8	クリアグレー	210×250×130	165×205×108	VN-3C	20	324	877(177)
440-8951	VN-3N-CR	¥763	¥890	3.8	クリアレッド	210×250×130	165×205×108	VN-3C	20	324	896(118)
440-8969	VN-3N-CY	¥763	¥890	3.8	クリアイエロー	210×250×130	165×205×108	VN-3C	20	324	1011(78)



VN-1N-F-TM

VN-2N-F-TM

VN-3N-F-TM

フタ 材質 ●ポリスチレン (PS)

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	適合コンテナ	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
352-5236	VN-1N-F-TM	¥309	¥360	透明	105×140×42	VN-1N	40	38	17080(90)
352-6127	VN-2N-F-TM	¥377	¥440	透明	140×189×67	VN-2N	40	70	11190(105)
352-6283	VN-3N-F-TM	¥651	¥760	透明	210×239×67	VN-3N	20	130	7079(115)

トラスコ中山様[345103]



セット例



VN-1C

VN-2C

VN-3C


見出しカード

- 特長**
- VN型コンテナ用の見出しカードです。
 - 各コンテナのサイズに合わせて3サイズあります。
- 材質** ●上質紙

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	サイズ(mm) 縦×横	適合コンテナ	袋入数 (枚)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
337-2049	VN-1C	¥334	¥390	22×76	VN-1N	50	100	15	400(93)
337-2057	VN-2C	¥334	¥390	36×78	VN-2N	50	100	25	214(73)
337-2065	VN-3C	¥506	¥590	36×108	VN-3N	50	100	35	165(87)

トラスコ中山様[833526]

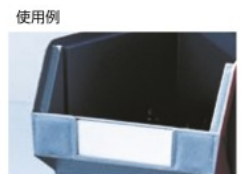

使用例

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>