


ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。




Low-High System Lifter(Jack-up type)

ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

- 特長 ●昇降機構は手動式、油圧ジャッキの使用により
テーブルの昇降が容易です。
- 用途 ●昇降式簡易補助作業台。
- 仕様 ●昇降方式:油圧ジャッキ式
(マサダ製作所製パンタジャッキ使用)
●アジャスターねじサイズ:W3/8
- 材質 ●スチール
- 製造国 ●日本

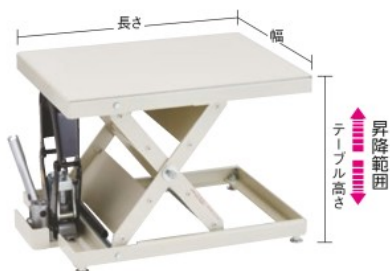

LHU-45

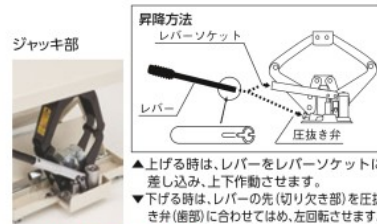

▲上げる時は、レバーをレバーソケットに差し込み、上下動作させます。
▼下げる時は、レバーの先(切り欠き部)を圧抜き弁(歯部)に合わせてはめ、左回転させます。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

(価格改定日 22.01) トラスコ中山株[972807]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	テーブル寸法(mm)幅×長さ	テーブル高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★137-2372	LHU-38	¥78,848	¥105,130	100	400×550	180~380	25.9	12(999)
★137-2373	LHU-45	¥89,130	¥118,840	150	400×750	255~505	34.5	14(280)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>


Low-High System Lifter

ローハイシステムリフター(スクリー式)

- 特長 ●昇降機構はスクリー式(台形ねじ使用)のため、
油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。
- 用途 ●昇降式簡易補助作業台。
- 仕様 ●昇降方式:スクリー式
●アジャスターねじサイズ:W3/8
- 材質 ●スチール
- 製造国 ●日本



LH-35S

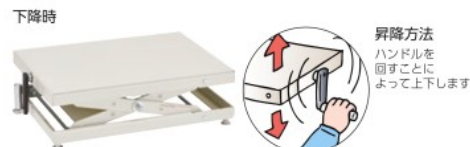

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

(価格改定日 22.01) トラスコ中山株[972807]


発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	テーブル寸法(mm)幅×長さ	テーブル高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★160-7965	LH-35S	¥63,990	¥85,320	100	400×550	200~380	22	93(716)
★137-2371	LH-51S	¥78,848	¥105,130	100	400×750	260~550	29	51(393)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>


Low-High System Lifter

ローハイシステムリフター(スクリー式)

- 特長 ●昇降機構はスクリー式(台形ねじ使用)のため、
油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。
- 用途 ●昇降式簡易補助作業台。
- 仕様 ●昇降方式:スクリー式
●アジャスターねじサイズ:W3/8
- 材質 ●天板:アルミ ●支柱部:スチール ●上枠・下枠:アルミ・スチール
- 製造国 ●日本

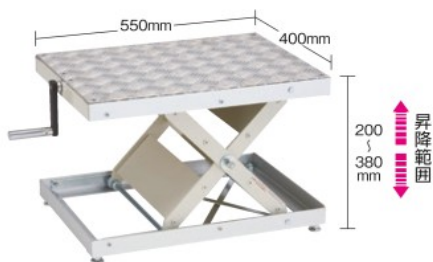

LH-35A

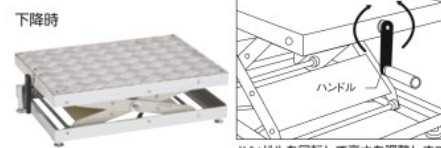

ハンドルを回転して高さを調整します

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

(価格改定日 22.01) トラスコ中山株[972807]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	テーブル寸法(mm)幅×長さ	テーブル高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★137-2367	LH-35A	¥69,713	¥92,950	80	400×550	200~380	17	26(520)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Lifter X Foot Type

リフターX(足踏み油圧式)

- 特長 ●小さくても優れたもの。狭いスペースで能力を発揮します。
- 用途 ●各種工場、物流センター、倉庫等の昇降作業用リフトや、ライン設備として最適です。
- 仕様 ●昇降方式:足踏み油圧式
- 製造国 ●日本



X-20C

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途

(価格改定日 21.10) 株式会社ギヤス[526203]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	テーブル寸法(mm)幅×長さ	テーブル高さ(mm)	足踏み回数(回)	質量(kg)	実績(前年比%)
★133-6275	X-20C	¥116,250	¥143,000	200	500×650	131~531	28	55	1(50)
★133-6305	X-25C	¥130,500	¥160,600	250	500×813	150~715	42	71	2(200)
★131-5774	X-50C	¥177,000	¥217,800	500	518×1010	150~800	46	115	4(134)
★131-5781	X-75C	¥193,125	¥237,600	750	518×1010	150~800	67	116	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-823-010 <http://www.bishamon.co.jp/>