

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ Low Partition
ローパーテーション

組立式


同商品群
在庫数 30 アイテム

.Com
図面

- 特長**
- 汎用性の高いクロスタイプです。
 - 幅も高さも豊富にサイズ展開しています。
 - 自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
 - 簡易連結により施工も簡単です。
- 仕様**
- パネル厚:30mm
 - 全面布張り
- 材質** ●パネル枠:塩ビ成型品
製造国 ●日本



注意
●パネル本体には安定脚、連結部材などは付属していません。

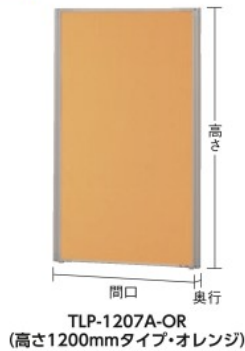

TLP-1207A-OR
(高さ1200mmタイプ・オレンジ)



TLP-1207A-B
(高さ1200mmタイプ・ブルー)



TLP-1507A-GN
(高さ1500mmタイプ・グリーン)



TLP-1809A-GY
(高さ1800mmタイプ・グレー)



TLP-1809A-BE
(高さ1800mmタイプ・ベージュ)

【高さ1200mmタイプ】材質 ●パネル:フラッシュ合板

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	開口×奥行×高さ(mm)	タイプ	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
★764-9037	TLP-1206A-B	¥18,675	¥24,900	ブルー	600×30×1165	連結型	1	3.5	12(200)
★764-9045	TLP-1206A-GN	¥18,675	¥24,900	グリーン	600×30×1165	連結型	1	3.5	4(400)
★764-9053	TLP-1206A-GY	¥18,675	¥24,900	グレー	600×30×1165	連結型	1	3.5	2(50)
★764-9061	TLP-1206A-OR	¥18,675	¥24,900	オレンジ	600×30×1165	連結型	1	3.5	1(34)
★764-9070	TLP-1207A-B	¥23,850	¥31,800	ブルー	700×30×1165	連結型	1	4.0	1(34)
★764-9088	TLP-1207A-GN	¥23,850	¥31,800	グリーン	700×30×1165	連結型	1	4.0	1(-)
★764-9096	TLP-1207A-GY	¥23,850	¥31,800	グレー	700×30×1165	連結型	1	4.0	0(-)
★764-9100	TLP-1207A-OR	¥23,850	¥31,800	オレンジ	700×30×1165	連結型	1	4.0	1(100)
★258-0081	TLP-1207A-BE	¥23,850	¥31,800	ベージュ	700×30×1165	連結型	1	4.0	-
★764-9118	TLP-1208A-B	¥24,075	¥32,100	ブルー	800×30×1165	連結型	1	4.5	7(78)
★764-9126	TLP-1208A-GN	¥24,075	¥32,100	グリーン	800×30×1165	連結型	1	4.5	10(500)
★764-9134	TLP-1208A-GY	¥24,075	¥32,100	グレー	800×30×1165	連結型	1	4.5	1(-)
★764-9142	TLP-1208A-OR	¥24,075	¥32,100	オレンジ	800×30×1165	連結型	1	4.5	4(-)
★258-0079	TLP-1208A-BE	¥24,075	¥32,100	ベージュ	800×30×1165	連結型	1	4.5	-
★764-9151	TLP-1209A-B	¥24,900	¥33,200	ブルー	900×30×1165	連結型	1	5.0	18(106)
★764-9169	TLP-1209A-GN	¥24,900	¥33,200	グリーン	900×30×1165	連結型	1	5.0	1(-)
★764-9177	TLP-1209A-GY	¥24,900	¥33,200	グレー	900×30×1165	連結型	1	5.0	5(23)
★764-9185	TLP-1209A-OR	¥24,900	¥33,200	オレンジ	900×30×1165	連結型	1	5.0	1(50)
★258-0086	TLP-1209A-BE	¥24,900	¥33,200	ベージュ	900×30×1165	連結型	1	5.0	-
★764-9240	TLP-1212A-B	¥29,625	¥39,500	ブルー	1200×30×1165	連結型	1	7.0	46(103)
★764-9258	TLP-1212A-GN	¥29,625	¥39,500	グリーン	1200×30×1165	連結型	1	7.0	33(825)
★764-9266	TLP-1212A-GY	¥29,625	¥39,500	グレー	1200×30×1165	連結型	1	7.0	22(49)
★764-9274	TLP-1212A-OR	¥29,625	¥39,500	オレンジ	1200×30×1165	連結型	1	7.0	5(84)
★258-0082	TLP-1212A-BE	¥29,625	¥39,500	ベージュ	1200×30×1165	連結型	1	7.0	-

【高さ1500mmタイプ】材質 ●パネル:フラッシュ合板

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	開口×奥行×高さ(mm)	タイプ	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
★764-9339	TLP-1506A-B	¥22,800	¥30,400	ブルー	600×30×1465	連結型	1	5.0	5(-)
★764-9347	TLP-1506A-GN	¥22,800	¥30,400	グリーン	600×30×1465	連結型	1	5.0	2(100)
★764-9355	TLP-1506A-GY	¥22,800	¥30,400	グレー	600×30×1465	連結型	1	5.0	5(100)
★764-9363	TLP-1506A-OR	¥22,800	¥30,400	オレンジ	600×30×1465	連結型	1	5.0	1(17)
★258-0074	TLP-1506A-BE	¥22,800	¥30,400	ベージュ	600×30×1465	連結型	1	5.0	-
★764-9371	TLP-1507A-B	¥26,100	¥34,800	ブルー	700×30×1465	連結型	1	5.5	15(375)
★764-9380	TLP-1507A-GN	¥26,100	¥34,800	グリーン	700×30×1465	連結型	1	5.5	0(-)
★764-9398	TLP-1507A-GY	¥26,100	¥34,800	グレー	700×30×1465	連結型	1	5.5	4(80)
★764-9401	TLP-1507A-OR	¥26,100	¥34,800	オレンジ	700×30×1465	連結型	1	5.5	0(-)
★258-0078	TLP-1507A-BE	¥26,100	¥34,800	ベージュ	700×30×1465	連結型	1	5.5	-
★764-9410	TLP-1508A-B	¥26,550	¥35,400	ブルー	800×30×1465	連結型	1	6.0	29(484)
★764-9428	TLP-1508A-GN	¥26,550	¥35,400	グリーン	800×30×1465	連結型	1	6.0	0(-)
★764-9436	TLP-1508A-GY	¥26,550	¥35,400	グレー	800×30×1465	連結型	1	6.0	7(140)
★764-9444	TLP-1508A-OR	¥26,550	¥35,400	オレンジ	800×30×1465	連結型	1	6.0	0(-)
★258-0085	TLP-1508A-BE	¥26,550	¥35,400	ベージュ	800×30×1465	連結型	1	6.0	-
★764-9452	TLP-1509A-B	¥27,750	¥37,000	ブルー	900×30×1465	連結型	1	7.0	58(200)
★764-9461	TLP-1509A-GN	¥27,750	¥37,000	グリーン	900×30×1465	連結型	1	7.0	8(100)
★764-9469	TLP-1509A-GY	¥27,750	¥37,000	グレー	900×30×1465	連結型	1	7.0	7(20)
★764-9487	TLP-1509A-OR	¥27,750	¥37,000	オレンジ	900×30×1465	連結型	1	7.0	13(119)
★258-0075	TLP-1509A-BE	¥27,750	¥37,000	ベージュ	900×30×1465	連結型	1	7.0	-
★764-9584	TLP-1512A-B	¥31,125	¥41,500	ブルー	1200×30×1465	連結型	1	8.0	89(140)
★764-9592	TLP-1512A-GN	¥31,125	¥41,500	グリーン	1200×30×1465	連結型	1	8.0	13(69)
★764-9606	TLP-1512A-GY	¥31,125	¥41,500	グレー	1200×30×1465	連結型	1	8.0	31(115)
★764-9614	TLP-1512A-OR	¥31,125	¥41,500	オレンジ	1200×30×1465	連結型	1	8.0	35(175)
★258-0077	TLP-1512A-BE	¥31,125	¥41,500	ベージュ	1200×30×1465	連結型	1	8.0	-


【高さ1800mmタイプ】材質 ●パネル:フラッシュ合板

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	開口×奥行×高さ(mm)	タイプ	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
★764-9673	TLP-1806A-B	¥23,625	¥31,500	ブルー	600×30×1765	連結型	1	7	44(192)
★764-9681	TLP-1806A-GN	¥23,625	¥31,500	グリーン	600×30×1765	連結型	1	7	2(19)
★764-9690	TLP-1806A-GY	¥23,625	¥31,500	グレー	600×30×1765	連結型	1	7	21(59)
★764-9703	TLP-1806A-OR	¥23,625	¥31,500	オレンジ	600×30×1765	連結型	1	7	10(167)
★258-0083	TLP-1806A-BE	¥23,625	¥31,500	ベージュ	600×30×1765	連結型	1	7	-
★764-9711	TLP-1809A-B	¥30,675	¥40,900	ブルー	900×30×1765	連結型	1	8	71(105)
★764-9720	TLP-1809A-GN	¥30,675	¥40,900	グリーン	900×30×1765	連結型	1	8	18(90)
★764-9738	TLP-1809A-GY	¥30,675	¥40,900	グレー	900×30×1765	連結型	1	8	90(100)
★764-9746	TLP-1809A-OR	¥30,675	¥40,900	オレンジ	900×30×1765	連結型	1	8	15(250)
★258-0076	TLP-1809A-BE	¥30,675	¥40,900	ベージュ	900×30×1765	連結型	1	8	-
★764-9843	TLP-1812A-B	¥35,025	¥46,700	ブルー	1200×30×1765	連結型	1	10	121(71)
★764-9851	TLP-1812A-GN	¥35,025	¥46,700	グリーン	1200×30×1765	連結型	1	10	12(55)
★764-9860	TLP-1812A-GY	¥35,025	¥46,700	グレー	1200×30×1765	連結型	1	10	165(76)
★764-9878	TLP-1812A-OR	¥35,025	¥46,700	オレンジ	1200×30×1765	連結型	1	10	60(188)
★258-0073	TLP-1812A-BE	¥35,025	¥46,700	ベージュ	1200×30×1765	連結型	1	10	-



TLP-1509CL
(全面透明タイプ)

使用例

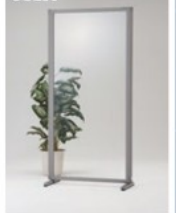

【全面透明タイプ】特長 ●飛沫感染防止用にもお使いいただける全面透明タイプです。
材質 ●パネル:1.8mmアクリル

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	開口×奥行×高さ(mm)	タイプ	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
★239-7928	TLP-1509CL	¥40,500	¥54,000	透明	900×30×1465	連結型	1	8.67	-
★239-7927	TLP-1809CL	¥45,000	¥60,000	透明	900×30×1765	連結型	1	10.00	-

◎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>