




## トラスコ レイアウトパネル

### 工具なしで組み立て・レイアウト変更が可能

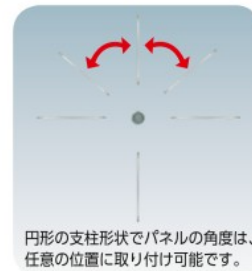

 
- 特長**
- パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。
  - パネルは縦・横どちらでも取り付け可能です。
  - ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。
  - パネル表面材はループクロスを使用、押しピンやマジックテープの使用が可能です。
- 材質**
- アルミフレーム：アルマイト処理仕上げ
  - パネル：100%再生ペーパーフラッシュ構造
  - ポール：アルミ押出形材アルマイト処理仕上げ
  - ベース：スチール（焼付塗装）
  - キャスター：ナイロン双輪キャスター

トラスコ

Layout Panel

### “レイアウトパネル”

組立  
式



日本

同商品群  
在庫数 30 アイテム



TLP-912 (単体型)



TLP-1212B (連結型)



TLP-918C (単体型・キャスター式)



TLP-1218BC (連結型・キャスター式)

- 特長**
- パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。
  - ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。
  - パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。
- 製造国** ● 日本



組立  
目安  
2人  
20分

**単体型** 仕様 ● パネル厚:30mm  
セット内容 ● パネル1枚、ポール2本、T型ベース2個

発注単位1セット | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

トラスコ中山株[893256]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	色	間口×奥行×高さ (mm)	タイプ	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★329-4374	TLP-912	¥84,343	¥98,400	グレー	935×350×1250	単体型	1	9.8	0(-)
★329-4382	TLP-1212	¥86,829	¥101,300	グレー	1235×350×1250	単体型	1	11.0	2(50)
★329-4391	TLP-918	¥96,086	¥112,100	グレー	935×350×1800	単体型	1	12.8	3(10)
★329-4404	TLP-1218	¥100,286	¥117,000	グレー	1235×350×1800	単体型	1	14.4	2(8)

**連結型** 仕様 ● パネル厚:30mm  
セット内容 ● パネル1枚、ポール1本、T型ベース1個

発注単位1セット | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

注意

● 連結して使用する場合は間口寸法はパネルのフレーム部に支柱パイプが入るため、記載の間口寸法よりマイナス2.5mmで計算してください。

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	色	間口×奥行×高さ (mm)	タイプ	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★329-4331	TLP-912B	¥57,343	¥66,900	グレー	902.5×350×1250	連結型	1	7.3	0(-)
★329-4340	TLP-1212B	¥59,829	¥69,800	グレー	1202.5×350×1250	連結型	1	8.5	1(25)
★329-4358	TLP-918B	¥66,600	¥77,700	グレー	902.5×350×1800	連結型	1	9.7	8(800)
★329-4366	TLP-1218B	¥70,800	¥82,600	グレー	1202.5×350×1800	連結型	1	11.3	6(34)

**単体型・キャスター式** 仕様 ● パネル厚:30mm  
セット内容 ● パネル1枚、ポール2本、キャスターベース2個

発注単位1セット | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	色	間口×奥行×高さ (mm)	タイプ	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★329-5281	TLP-912C	¥94,800	¥110,600	グレー	935×428×1315	単体型	1	11.0	0(-)
★329-5290	TLP-1212C	¥97,286	¥113,500	グレー	1235×428×1315	単体型	1	12.2	0(-)
★329-5303	TLP-918C	¥106,543	¥124,300	グレー	935×428×1865	単体型	1	14.0	1(6)
★329-5311	TLP-1218C	¥110,743	¥129,200	グレー	1235×428×1865	単体型	1	15.6	5(39)

**連結型・キャスター式** 仕様 ● パネル厚:30mm  
セット内容 ● パネル1枚、ポール1本、キャスターベース1個

発注単位1セット | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

注意

● 連結して使用する場合は間口寸法はパネルのフレーム部に支柱パイプが入るため、記載の間口寸法よりマイナス2.5mmで計算してください。

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	色	間口×奥行×高さ (mm)	タイプ	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★329-4293	TLP-912BC	¥62,571	¥73,000	グレー	902.5×428×1315	連結型	1	7.9	0(-)
★329-4307	TLP-1212BC	¥65,057	¥75,900	グレー	1202.5×428×1315	連結型	1	9.1	0(-)
★329-4315	TLP-918BC	¥71,829	¥83,800	グレー	902.5×428×1865	連結型	1	10.3	1(12)
★329-4323	TLP-1218BC	¥76,029	¥88,700	グレー	1202.5×428×1865	連結型	1	11.9	23(329)

商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>