

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

Oリング・
オイルシール

防振材

アジャスター

プランジャー

ばね

ガス
スプリング

割ピン

スナップ
リングオイル
ゲージ

オイル栓

ノブ

レバー

グリップ・
ハンドル

取手

蝶番

スライド
レール

ステー

パッチン錠

締結部品

アルミ
フレーム

Steel Sliding Stay c/w Stopper(LH & RH)

止付平棒ステー(スチール)



TS-52-R



●取り付けが簡単な構造です。●家具などの補助。●機器の筐体。【材質】●冷間圧延鋼板(SPPC) ●表面処理:ニッケルメッキ仕上げ 【製造国】●日本

発注単位1個

トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	呼称	全長(mm)	厚さ(mm)	穴径(mm)	穴数	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
302-1955	TS-53-L	¥694	左用	240	2	3.2(小判座)	4(小判座)	10	82	723(118)
302-1939	TS-52-L	¥703	左用	300	2	3.2(小判座)	4(小判座)	10	93	335(93)
302-1912	TS-51-L	¥729	左用	450	2	3.2(小判座)	4(小判座)	10	154	379(144)
302-1963	TS-53-R	¥694	右用	240	2	3.2(小判座)	4(小判座)	10	82	606(152)
302-1947	TS-52-R	¥703	右用	300	2	3.2(小判座)	4(小判座)	10	93	401(128)
302-1921	TS-51-R	¥729	右用	450	2	3.2(小判座)	4(小判座)	10	154	300(87)



Steel Sliding Stays c/w Front Cap

前蓋丸棒スライドステー(スチール)



TS-34-LR



●取り付けが簡単な構造です。●家具などの補助。●機器の筐体。【材質】●冷間圧延鋼板(SPPC) ●表面処理:クロムメッキ仕上げ 【製造国】●日本



TS-35-LR

発注単位1個

トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	呼称	全長(mm)	厚さ(mm)	穴径(mm)	穴数	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
302-2099	TS-34-LR	¥471	左右兼用	230	5	3.5(丸), 3.3(L座)	3(丸), 2(L座)	10	54	387(90)
302-2102	TS-35-LR	¥574	左右兼用	254	4	3.5(丸), 3.2(L座)	3(丸), 2(L座)	10	46	25(56)



Stainless Steel Torque Stay

トルクステー(ステンレス)



S-100T30タイプ



●上フタ、上開き、下開き、横開き用のトルクステーです。●任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。●コンパクトで薄型なため省スペースです。●上フタ扉などに。【材質】●ステンレス(SUS430) ●光沢バレル研磨仕上げ 【製造国】●日本

発注単位1個

スガツネ工業様 ☎03-3851-1122

発注コード	品番	税抜価格(1個)	呼称	全長(mm)	厚さ(mm)	定格トルク(N・m)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
380-2361	S-100T30L	¥2,100	左用	236.5	10	3	30	100	187(107)
380-2370	S-100T30R	¥2,100	右用	236.5	10	3	30	100	186(100)




Toggle Latch

パッチン錠(標準タイプ・ステンレス製)



●ステンレス製で耐食性に優れます。●本体取付穴寸法:3.2mm ●受け穴寸法:3.2mm 【材質】●ステンレス(SUS304) 【製造国】●日本

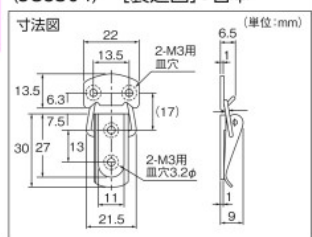

発注単位1パック

トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	パック入数(個)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
232-7929	P-24SUS	¥1,560	4	10	50	2118(150)




Toggle Latch

パッチン錠(鍵穴付タイプ・スチール製)



●南京錠で施錠ができます。●本体取付穴寸法:3.3mm ●受け穴寸法:4.1mm ●鍵穴径:4.7mm 【材質】●冷間圧延鋼板(SPPC) ●表面処理:ニッケルメッキ仕上げ 【製造国】●日本

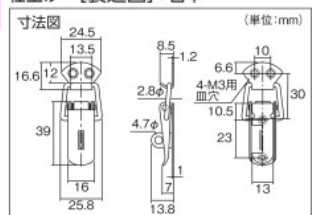

発注単位1パック

トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	パック入数(個)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
232-8623	P-21	¥900	4	10	80	219(189)




Toggle Latch

パッチン錠(横ズレ防止タイプ・スチール製) New



●標準タイプのパッチン錠です。●本体取付穴寸法:3.2mm ●受け穴寸法:3.2mm 【材質】●冷間圧延鋼板(SPPC) ●表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 【製造国】●日本

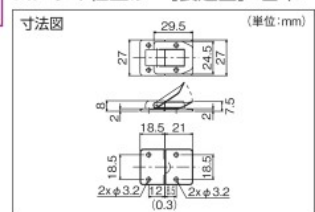

発注単位1パック

トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	パック入数(個)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
395-3388	P-44Y	¥1,217	4	10	50	-




Toggle Latch

パッチン錠(ラッチタイプ・スチール製)



●受け金具が本体に隠れて外観を損ねません。●本体取付穴・受け穴寸法:3.0mm 【材質】●冷間圧延鋼板(SPPC) ●表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 【製造国】●日本

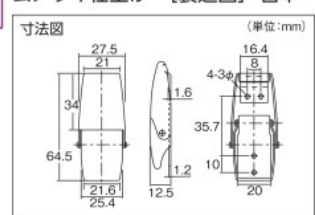

発注単位1パック

トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	パック入数(個)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
232-8321	P-36	¥1,654	2	10	90	64(89)