

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

**TRUSCO** **Screw type Caster**  
ねじ込み式キャスター(ナイロン車)

●始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。●ねじ込み式 [材質]●金具:スチール ●金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ ●車輪:ナイロン [製造国]●日本




ET-75N ET-75NS

発注単位1個 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D (mm)	タイプ	許容荷重 (daN) (kgf)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
500-8221	ET-75N	¥523	75	自在式	35 35.7	21	20	191 252(48)	
500-8239	ET-75NS	¥583	75	自在式(ストッパー付)	35 35.7	21	20	220 343(85)	

**ハンマーキャスター** **Threadedstem Nylon Caster**  
ねじ込み式キャスター"420SAシリーズ"(ナイロン車)

●荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。●ねじ込み式 ●自在式 [材質]●金具:スチール ●金具表面処理:三価クロム化成処理 ●車輪:ナイロン [製造国]●日本




420SA-Nタイプ 413SA-Nタイプ

発注単位1個 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D (mm)	タイプ	許容荷重 (daN) (kgf)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
367-1364	420SA-N50	¥681	50	自在式	60 61.2	25	4	0.23 2065(101)	
367-0333	413SA-N50	¥879	50	自在式(ストッパー付)	60 61.2	25	4	0.27 174(51)	

**TRUSCO** **Screw type Caster**  
ねじ込み式キャスター(エラストマー車)

●走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。●床面を汚しません。●床面に跡が付きにくい材質です。●ねじ込み式 [材質]●金具:スチール ●金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ ●車輪:エラストマー [製造国]●日本




TYST-ELタイプ TYST-ELSタイプ

発注単位1個 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D (mm)	タイプ	許容荷重 (daN) (kgf)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
408-9740	TYST-75EL	¥669	75	自在式	50 51	27	20	365 504(92)	
408-9766	TYST-100EL	¥900	100	自在式	50 51	27	20	425 213(179)	
408-9758	TYST-75ELS	¥797	75	自在式(ストッパー付)	50 51	27	20	400 651(112)	
408-9774	TYST-100ELS	¥1,046	100	自在式(ストッパー付)	50 51	27	20	480 306(103)	

**サムソン** **Clear Colored Design Caster Emma**  
ねじ込み式デザインクリアキャスター"Emma"(ポリウレタン+ポリカーボネート車)

●クリアビジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。●ねじ込み式 [材質]●金具:スチール ●金具表面処理:クロム ●車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート [製造国]●中国



EMMA-Tタイプ

発注単位1個 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D (mm)	タイプ	許容荷重 (daN) (kgf)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
828-0238	EMMA-T-35	¥325	35	自在式	31.4 32	23	100	102 419(119)	
828-0243	EMMA-TS-35	¥363	35	自在式(ストッパー付)	31.4 32	23	100	108 83(34)	

**TRUSCO** **Pipe Insertion type Caster**  
パイプ差し込み式キャスター(ゴム車)

●パイプ差し込み式のキャスターで、屋内運搬機器などに簡単に取り付けできます。●パイプ差し込み式 [材質]●金具:スチール ●金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ ●車輪:ゴム [製造国]●日本



TYLTF-75RH TYLTF-75RHS


取付高H(mm) 軸長L(mm) / パイプ径d(mm)  
97 38 16

発注単位1個 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D (mm)	タイプ	許容荷重 (daN) (kgf)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
166-6311	TYLTF-75RH	¥609	75	自在式	40 40.8	21	20	289 144(130)	
278-3231	TYLTF-75RHS	¥763	75	自在式(ストッパー付)	40 40.8	21	20	295 201(72)	

**ハンマーキャスター** **Expandingstem Urethane Caster**  
パイプ差し込み式キャスター"ENシリーズ"(ナイロンホイール+ベアリング入りウレタン車)

●専用スパナを使用することにより脱着が簡単にできるパイプ取付用キャスターです。●パイプ差し込み式 [材質]●金具:スチール ●金具表面処理:クロムメッキ仕上げ ●車輪:ナイロンホイール、熱可塑性ウレタン(ベアリング入り) [製造国]●日本

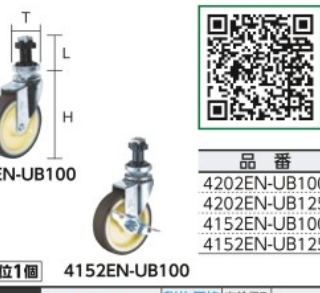

4202EN-UB100 4152EN-UB100

品番	取付高H(mm)	軸長L(mm)	取付パイプ外径T(mm)
4202EN-UB100	126	52	38
4202EN-UB125	152	52	38
4152EN-UB100	126	52	38
4152EN-UB125	152	52	38

発注単位1個 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D (mm)	タイプ	許容荷重 (daN) (kgf)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
398-4761	4202EN-UB100	¥2,071	100	自在式	60 61.2	27	2	565 428(100)	
398-4770	4202EN-UB125	¥2,424	125	自在式	70 71.4	27	2	688 923(95)	
398-4630	4152EN-UB100	¥2,260	100	自在式(ストッパー付)	60 61.2	27	2	630 337(62)	
398-4648	4152EN-UB125	¥2,597	125	自在式(ストッパー付)	70 71.4	27	2	757 840(89)	

**TRUSCO** **Stainless Rubber Caster(TYS Series)**  
プレート式キャスター"TYSシリーズ"(プレス製ゴム車・ステンレス金具)

●耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。●金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。●走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。●プレート式 [材質]●金具:ステンレス ●車輪:ゴム [製造国]●日本



TYS-SUSタイプ

発注単位1個 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D (mm)	タイプ	許容荷重 (daN) (kgf)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-5253	TYS-SUS-75	¥1,500	75	自在式	60 61.2	25	20	0.36 698(194)	
818-5257	TYSB-SUS-75	¥1,809	75	自在式(ストッパー付)	60 61.2	25	20	0.46 377(168)	
818-5261	TYSK-SUS-75	¥797	75	固定式	60 61.2	25	20	0.27 144(139)	

**TRUSCO** **Urethane Caster(TYS Series)**  
プレート式キャスター"TYSシリーズ"(ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)

●金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。●外観は清潔感のある色味を採用しています。●100・125・150φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。●100・125・150φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。●食料品や医療機器など運搬用台車用。●プレート式 ●ステンレス製ウレタン車輪 [材質]●金具:ステンレス(SUS304) ●車輪:ナイロンホイール、ウレタン(ブラウン) [製造国]●日本



TYSU-SUSタイプ

発注単位1個 トラスコ中山 0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	車輪径D (mm)	タイプ	許容荷重 (daN) (kgf)	車輪幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
161-3679	TYSU-SUS-75	¥2,340	75	自在式	70 71.4	26	20	0.30 96(300)	
161-3670	TYSUB-SUS-75	¥2,460	75	自在式(ストッパー付)	70 71.4	26	20	0.34 173(150)	
161-3674	TYSUK-SUS-75	¥1,749	75	固定式	70 71.4	26	20	0.20 67(224)	

●実績(前年比%) …過去一年間のTRUSCOの販売実績(前年比%) ※前年比1000%以上も(999)で表示しています。

価格は、税抜価格を表示しています。

キャスター

プレート式  
ゴム車

プレート式  
ウレタン車

プレート式  
ナイロン車

プレート式  
樹脂車

ねじ込み式  
ゴム車

ねじ込み式  
ウレタン車

ねじ込み式  
ナイロン車

ねじ込み式  
樹脂車

差し込み式  
キャスター

ステンレス  
キャスター

アングル式  
キャスター

コーナー  
キャスター

双輪  
キャスター

省音  
キャスター

静電  
キャスター

緩衝  
キャスター

特殊環境用  
キャスター

空気入・  
ノーパンク  
キャスター

低床式  
キャスター

重荷重用  
キャスター

鋳物製  
キャスター

ストッパー

キャスター用  
ナット/スリ