

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

ニッサチェーン Oval Sleeve オーバルスリーブ



●アルミ製で圧着工具でかします。●ワイヤ先端のアイ加工部品。【材質】●アルミニウム(A-5052)【製造国】●日本

注意
●使用強度については使用する締付け工具、もしくは作業員にて使用荷重が変わるため、使用荷重は表記しておりません。

発注単位1パック 株式会社ニッサチェーン ☎06-6722-8221

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	適合ワイヤ径(mm)	パック入数(個)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
478-8982	P-894	¥ 800	1	30	5	7	2094(93)
478-8974	P-893	¥ 800	1.2	30	5	8	454(84)
478-8966	P-892	¥ 1,150	1.5	30	5	11	977(87)
478-8958	P-891	¥ 1,400	2	30	5	18	796(95)
478-8940	P-890	¥ 1,450	2.5	30	5	18	140(117)
478-8931	P-889	¥ 1,350	3	20	5	31	978(85)

トラスコ Crimping Tool for Wire Rope Hand Clamp Cutter ワイヤロープ用圧着工具“クランプカッター”



●ワイヤロープを楽に切断・圧着できます。●アルミスリーブの圧着作業に。●ワイヤロープの切断に。【製造国】●台湾



 
発注単位1丁 トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	全長(mm)	切断および圧着可能なワイヤ径(mm)	梱包数(丁)	質量(kg)	実績(前年比%)
336-3716	THC-250	¥ 5,331	260	1~2	6	0.3	861(88)
336-3724	TBC-600	¥ 31,749	550	2~5	1	5.9	72(62)

トラスコ Stainless Steel Glip Hook EHB type with Washer and Anchor Plug ボルトフック



●はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。●壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤロープの端末金具として。【材質】●ステンレス(SUS304) ●カットアンカー:スチール【付属品】●カットアンカー付【製造国】●中国




発注単位1セット トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	D(mm)	B(mm)	W(mm)	S(mm)	ねじ径	ドリル径(mm)	使用荷重(kN)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
356-5572	TBF-5S	¥ 454	5.5	12	15	8	M 6	11	0.18	20	33	4019(134)
356-5581	TBF-6S	¥ 686	6	12	19	8.5	M 6	11	0.2	20	41	1045(88)
356-5599	TBF-8S	¥ 1,106	8	15	24	13	M 8	12.5	0.59	20	74	622(74)
356-5602	TBF-10S	¥ 1,646	10	18	32	16	M10	14.5	1.18	20	129	364(96)

トラスコ Stainless Steel Glip Hook QH type with Washer and Anchor Plug 吊りフック



 ●ステンレス製なので耐食性に優れています。●壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤロープの端末金具として。【材質】●ステンレス(SUS304) ●カットアンカー:スチール【付属品】●カットアンカー付【製造国】●中国




発注単位1セット トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	D(mm)	B(mm)	W(mm)	S(mm)	ねじ径	ドリル径(mm)	使用荷重(kN)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
380-4160	TTF-5	¥ 437	5.5	12	20	10	M 6	11	0.18	20	33	929(79)
380-4178	TTF-6	¥ 669	6	12	32	15	M 6	11	0.2	20	53	247(54)
380-4186	TTF-7	¥ 960	7	15	32	15	M 8	12.5	0.49	20	78	479(198)
380-4194	TTF-9	¥ 1,483	9	22	32	17	M10	14.5	1.18	20	150	223(112)
380-4151	TTF-12	¥ 2,297	12	22	37	20	M12	18	1.96	10	256	63(162)

水本機械 Stainless Steel Glip Hook LBH type w/washer and nut Lボルトフック



●ステンレス製なので、水回り等に最適です。●屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。【材質】●ステンレス(SUS304) ●仕上げ:ヘアライン仕上げ【製造国】●中国

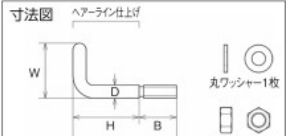

発注単位1個 株式会社水本機械製作所 ☎079-246-2501

発注コード	品番	税抜価格(1個)	D(mm)	L(mm)	H(mm)	W(mm)	B(mm)	ねじ径	使用荷重(kN)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
317-7617	B-3012	¥ 700	6	47	30	25	17	M- 6	0.15	20	18.5	-
317-4457	B-3013	¥ 911	8	62	40	33	22	M- 8	0.25	20	41.0	-
318-2398	B-3014	¥ 1,147	10	76	50	40	26	M-10	0.29	20	82.5	-

トラスコ Stainless Steel Suspension Metal Fitting 洋灯吊金具



●木下地にねじ込み、吊り、固定金具として。【材質】●ステンレス(SUS304)【製造国】●日本


発注単位1パック トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	寸法(mm)		線径(mm)	耐荷重(kg)	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)	
			S	D							
275-7028	TYT-S16	¥ 523	9.5	16	5	2.2	1.2	17	10	22	1056(91)
275-7036	TYT-S20	¥ 523	11	20	8.5	2.4	1.8	15	10	28	984(78)
275-7044	TYT-S22	¥ 523	11	22	9	2.4	1.8	14	10	29	746(43)
275-7052	TYT-S25	¥ 523	14	25	9.5	2.8	3	10	10	34	1842(81)
275-7061	TYT-S28	¥ 523	16	28	11	3.1	3.5	8	10	34	1709(63)
275-7079	TYT-S32	¥ 523	17	32	13.5	3.5	4.5	7	10	34	1627(73)

水本機械 Stainless Steel Picture Hook ヒートン



 ●スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。●木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用。【材質】●ステンレス(SUS304)【製造国】●中国



発注単位1袋 株式会社水本機械製作所 ☎079-246-2501

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	B(mm)	D(mm)	L×W(mm)	袋入数(個)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
849-0908	B-2153	¥ 221	8	2	21×5.8	10	20	8.0	40(143)
849-0909	B-2154	¥ 260	12	2.5	28×8	10	20	17.0	44(142)
849-0910	B-2155	¥ 339	11	2.8	30×9.2	10	20	25.0	13(35)
849-0911	B-2156	¥ 241	13	3	35×10	5	20	16.0	58(34)
849-0912	B-2157	¥ 319	15	3.5	40×12	5	20	25.5	69(312)
849-0913	B-2158	¥ 397	17	4	42×12	5	20	34.5	93(291)

MK Hook トリプルハンガーフック



●フックを使用しない場合は跳ね上げてフラットにすることが出来ます。●連結部分にもハンガーを掛けることが出来ます。●使い勝手の良い3連タイプのフックです。●コート・帽子など様々な物掛けに。【材質】●フック本体:亜鉛ダイカスト ●連結バー:アルミ【付属品】●ビスM4×35【製造国】●中国

発注単位1個 株式会社丸喜金属本社 ☎06-6262-0350

発注コード	品番	税抜価格(1個)	色	幅×長さ(mm)	耐荷重(フック1つ当たり)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
384-0773	D-750 00S	¥ 8,017	ホワイト	60×461.5	15	1	162	-
384-0772	D-750 00U	¥ 8,017	マットブラック	60×461.5	15	1	162	-