

# ホイールコンベヤ/ボールキャスターユニット/フリーテーブル

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

コンベヤ

フリー  
ローラーコンベヤ

伸縮  
ローラーコンベヤ

ホイール  
コンベヤ

ボールキャスター  
ユニット

上向用  
ボールキャスター

下向用  
ボールキャスター

上向・下向  
兼用  
ボールキャスター

グリーンム用  
ボールキャスター

特殊  
ボールキャスター

モーターブリー  
モーターローラー

バラ物用ベルト  
コンベヤ

ミニベルト  
コンベヤ



Wheel Conveyor(30mm Steel Wheel)

## ホイールコンベヤ(30φ)



Cassette-type Wheel Conveyor for Picking Rack

## カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ(18φ)



TW-3050KL



- ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。
- ボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
- 金型搬送などの重量物の搬送に。
- ホイール:削り出し製 ●ホイール幅:50mm
- ホイール1個当たりの荷重:160kg [材質] ●フレーム:スチール (SPHC)
- ホイール:スチール [製造国] ●日本



V-1820ECON



- 樹脂製のホイールを使用しています。
- フレームと樹脂ホイールユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単にリユース、リサイクル性に優れています。
- シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。
- ホイール1個当たりの荷重:10kg [材質] ●フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板 [製造国] ●日本

発注単位1個 | メーカー直送 | 運賃別途 | 太陽工業㈱ ☎052-621-2663

| 発注コード     | 品番                  | 税抜価格(1台) | ピッチ(mm) | 機長(mm) | 梱包数(台) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|-----------|---------------------|----------|---------|--------|--------|--------|----------|
| ★461-0954 | TW-3050KL-P35-1000L | ¥22,275  | 35      | 1000   | 1      | 9.6    | 51(125)  |
| ★461-0962 | TW-3050KL-P35-2000L | ¥41,700  | 35      | 2000   | 1      | 19.4   | 36(75)   |
| ★461-0971 | TW-3050KL-P35-3000L | ¥56,925  | 35      | 3000   | 1      | 29.0   | 65(204)  |
| ★461-0989 | TW-3050KL-P50-1000L | ¥16,725  | 50      | 1000   | 1      | 7.8    | 52(83)   |
| ★461-0997 | TW-3050KL-P50-2000L | ¥30,525  | 50      | 2000   | 1      | 15.6   | 27(60)   |
| ★461-1004 | TW-3050KL-P50-3000L | ¥42,075  | 50      | 3000   | 1      | 23.3   | 25(148)  |

発注単位1本 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

| 発注コード     | 品番                 | 税抜価格(1本) | ホイール径(mm) | ホイール幅(mm) | ピッチ(mm) | 機長(mm) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|-----------|--------------------|----------|-----------|-----------|---------|--------|--------|----------|
| ★461-1292 | V-1820ECON-20-1000 | ¥2,829   | 18        | 20        | 20      | 1000   | 1.24   | 311(677) |
| ★461-1306 | V-1820ECON-20-1800 | ¥4,954   | 18        | 20        | 20      | 1800   | 2.24   | 37(106)  |
| ★461-1314 | V-1820ECON-20-2000 | ¥5,503   | 18        | 20        | 20      | 2000   | 2.48   | 77(963)  |
| ★461-1322 | V-1820ECON-20-2400 | ¥6,609   | 18        | 20        | 20      | 2400   | 2.98   | 16(229)  |
| ★461-1331 | V-1820ECON-20-3000 | ¥8,254   | 18        | 20        | 20      | 3000   | 3.72   | 41(999)  |
| ★461-1357 | V-1820ECON-25-1000 | ¥2,460   | 18        | 20        | 25      | 1000   | 1.20   | 192(118) |



Wheel Conveyor for Picking Rack(36mm Resin Wheel)

## ピッキングラック用ホイールコンベヤ(36φ)



Wheel Conveyor for Picking Rack(36mm Steel Wheel)

## ピッキングラック用ホイールコンベヤ(36φ)



V-3620UP



- 樹脂製のホイールを使用しています。
- 樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷付けません。
- シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
- ホイール1個当たりの荷重:10kg
- ホイール幅:20mm [材質] ●フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板 ●ホイール:ポリプロピレン (PP) [製造国] ●日本



V-3620US



- スチール製のホイールを使用しています。
- 耐油性、衝撃に優れています。
- シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
- ホイール1個当たりの荷重:15kg ●ホイール幅:20mm [材質] ●フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板 ●ホイール:スチール ●ホイール表面処理:三価クロムメッキ仕上げ [製造国] ●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

| 発注コード     | 品番               | 税抜価格(1台) | ピッチ(mm) | 機長(mm) | 梱包数(台) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|-----------|------------------|----------|---------|--------|--------|--------|----------|
| ★461-2191 | V-3620UP-40-1000 | ¥2,469   | 40      | 1000   | 1      | 1.28   | 188(175) |
| ★461-2205 | V-3620UP-40-1500 | ¥3,591   | 40      | 1500   | 1      | 1.92   | 563(111) |
| ★285-2411 | V-3620UP-40-1800 | ¥4,440   | 40      | 1800   | 1      | 2.30   | 58(13)   |
| ★461-2213 | V-3620UP-40-2000 | ¥4,937   | 40      | 2000   | 1      | 2.56   | 404(409) |
| ★285-2420 | V-3620UP-40-2400 | ¥5,923   | 40      | 2400   | 1      | 3.07   | 42(248)  |
| ★461-2221 | V-3620UP-40-3000 | ¥7,406   | 40      | 3000   | 1      | 3.87   | 314(179) |

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

| 発注コード     | 品番               | 税抜価格(1台) | ピッチ(mm) | 機長(mm) | 梱包数(台) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|-----------|------------------|----------|---------|--------|--------|--------|----------|
| ★285-2233 | V-3620US-40-1000 | ¥3,677   | 40      | 1000   | 1      | 1.80   | 116(30)  |
| ★285-2241 | V-3620US-40-1500 | ¥5,520   | 40      | 1500   | 1      | 2.70   | 139(65)  |
| ★285-2250 | V-3620US-40-1800 | ¥6,626   | 40      | 1800   | 1      | 3.24   | 74(97)   |
| ★285-2268 | V-3620US-40-2000 | ¥7,363   | 40      | 2000   | 1      | 3.60   | 247(122) |
| ★285-2276 | V-3620US-40-2400 | ¥8,837   | 40      | 2400   | 1      | 4.32   | 160(728) |
| ★285-2284 | V-3620US-40-3000 | ¥11,040  | 40      | 3000   | 1      | 5.40   | 59(69)   |



Cassette-type Wheel Conveyor for Picking Rack Rail Mounting Bracket

## カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ取付金具



Ball Caster Unit

## ボールキャスターユニット




- V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。
- V-1820UP (UD・US)、V-3620UP (UD・US)にも適合します。
- ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
- パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。
- [材質] ●スチール ●表面処理:三価クロムメッキ仕上げ [製造国] ●日本



TU-9-100



- 上向用ボールコンベヤです。
- ボール1個当たりの許容荷重:30kg ●上向用 [材質] ●フレーム:スチール
- ボールキャスター本体:スチール ●メインボール:スチール [製造国] ●日本

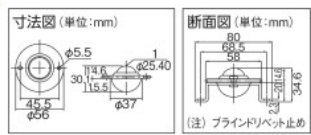


発注単位1個 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

| 発注コード    | 品番       | 税抜価格(1個) | 梱包数(個) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|----------|----------|--------|-------|----------|
| 382-9995 | V-ECON-A | ¥429     | 1      | 138   | 1704(77) |

発注単位1本 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

| 発注コード     | 品番        | 税抜価格(1本) | ピッチ(mm) | 長さ×幅×高さ(mm)  | 使用ボールキャスター(個) | 梱包数(本) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|-----------|-----------|----------|---------|--------------|---------------|--------|--------|----------|
| ★461-0946 | TU-9-75   | ¥13,131  | 75      | 900×80×34.6  | T-8LB×12      | 1      | 3.2    | 155(135) |
| ★461-0920 | TU-18-75  | ¥23,777  | 75      | 1800×80×34.6 | T-8LB×24      | 1      | 6.4    | 11(110)  |
| ★461-0938 | TU-9-100  | ¥10,440  | 100     | 900×80×34.6  | T-8LB×9       | 1      | 2.8    | 14(78)   |
| ★461-0911 | TU-18-100 | ¥19,834  | 100     | 1800×80×34.6 | T-8LB×18      | 1      | 5.6    | 6(-)     |

 

PLANEVEYOR Unit

## “プレーンベアユニット”



Free Table

## “フリーテーブル”



PVU-9



- ゴミ排出穴付プレーンベア(許容荷重50kgf)を搭載したユニットです。
- ボール1個当たりの許容荷重:50kg
- 上向用 ●搬送物最大荷重:600kg [材質] ●メインボール:スチール ●フレーム:スチール ●プレーンベア本体:スチール [製造国] ●日本



FT-45-100



- 方向転換台や荷造台および作業台などに最適です。
- コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
- ボール1個当たりの許容荷重:8kg ●1台当たりの均等荷重:50kg [材質] ●フレーム:スチール ●ボールキャスター本体:スチール ●メインボール:スチール [製造国] ●日本

発注単位1本 | 機エイテック ☎0562-85-3101

| 発注コード    | 品番     | 税抜価格(1本) | ピッチ(mm) | 長さ×幅×高さ(mm)  | 使用ボールキャスター(個) | 梱包数(本) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|----------|--------|----------|---------|--------------|---------------|--------|--------|----------|
| 856-0242 | PVU-6  | ¥7,110   | 100     | 600×80×34.6  | PV50UH×6      | 4      | 1.8    | 36(66)   |
| 856-0243 | PVU-9  | ¥9,720   | 100     | 900×80×34.6  | PV50UH×9      | 4      | 2.6    | 10(25)   |
| 856-0244 | PVU-12 | ¥12,150  | 100     | 1200×80×34.6 | PV50UH×12     | 4      | 3.5    | 24(160)  |
| 856-0245 | PVU-18 | ¥18,360  | 100     | 1800×80×34.6 | PV50UH×18     | 2      | 5.2    | 0(-)     |

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

| 発注コード     | 品番        | 税抜価格(1台) | ピッチ(mm) | 長さ×幅×高さ(mm) | 使用ボールキャスター(個) | 梱包数(台) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|-----------|-----------|----------|---------|-------------|---------------|--------|--------|----------|
| ★466-8511 | FT-45-75  | ¥49,106  | 75      | 450×450×75  | C-5-L×36      | 1      | 6      | 22(315)  |
| ★466-8499 | FT-45-100 | ¥32,614  | 100     | 450×450×75  | C-5-L×16      | 1      | 5      | 4(80)    |
| ★466-8553 | FT-60-75  | ¥77,546  | 75      | 600×600×75  | C-5-L×64      | 1      | 10     | 42(175)  |
| ★466-8537 | FT-60-100 | ¥53,863  | 100     | 600×600×75  | C-5-L×36      | 1      | 9      | 12(134)  |
| ★466-8596 | FT-90-75  | ¥145,037 | 75      | 900×900×75  | C-5-L×144     | 1      | 24     | 2(50)    |
| ★466-8570 | FT-90-100 | ¥125,546 | 100     | 900×900×75  | C-5-L×81      | 1      | 22     | 1(34)    |