

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

大洋製器工業 Eye Hook(c/w Latch) **重量フック(ハズレ止め金具付)**

RoHS

同商品群 在庫数 36 アイテム



特長 ●有害なクロムを除去した、環境にやさしい「ノンクロム塗装」(オレンジ色)を表面に施しています。●強度・耐摩耗に優れています。
用途 ●玉掛け用、吊り索用。
仕様 ●ハズレ止め金具付
材質 ●特殊合金鋼 製造国 ●中国

ハズレ止め金具 **特長** ●板、パネ、リベットの三点セットです。
材質 ●スチール

発注単位1個 大洋製器工業㈱ [562078]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | 基本使用荷重(t) | 寸法(mm) | | | | 梱包数(個) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|----------|-----------|----------|----------------|-----------|--------|----|-----|-----|--------|--------|-----------|
| | | | | | C | D | H | L | | | |
| 296-5526 | GHK-0.35S | ¥ 920 | オープン | 0.35 | 22 | 18 | 100 | 67 | 1 | 0.19 | 3404(129) |
| 296-5534 | GHK-0.5S | ¥1,330 | オープン | 0.5 | 20 | 22 | 125 | 79 | 1 | 0.33 | 1793(117) |
| 296-5542 | GHK-1S | ¥1,660 | オープン | 1 | 25 | 25 | 147 | 102 | 1 | 0.62 | 1192(117) |
| 296-5551 | GHK-2S | ¥3,470 | オープン | 2 | 29 | 35 | 185 | 124 | 1 | 1.29 | 343(92) |
| 296-5569 | GHK-3S | ¥4,860 | オープン | 3 | 33 | 42 | 215 | 142 | 1 | 2.14 | 130(128) |
| 851-6335 | GHK-5S | ¥7,640 | オープン | 5 | 40 | 50 | 275 | 179 | 1 | 4.63 | 40(167) |

発注単位1個


| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | 適合機種 | 梱包数(個) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|----------|-----------|----------|----------------|-----------|--------|--------|-----------|
| 753-1354 | GHKS-0.35 | ¥230 | オープン | GHK-0.35S | 1 | 0.01 | 279(108) |
| 753-1362 | GHKS-0.5 | ¥310 | オープン | GHK-0.5S | 1 | 0.01 | 891(123) |
| 753-1371 | GHKS-1 | ¥310 | オープン | GHK-1S | 1 | 0.01 | 1083(111) |
| 753-1389 | GHKS-2 | ¥310 | オープン | GHK-2S | 1 | 0.02 | 533(104) |
| 753-1397 | GHKS-3 | ¥310 | オープン | GHK-3S | 1 | 0.02 | 455(214) |
| 817-9833 | GHKS-5 | ¥310 | オープン | GHK-5S | 1 | 0.06 | 248(102) |

ホームページ <https://www.taiyoseiki.co.jp/>

大洋製器工業 V Hook **Vフック(ハズレ止め金具付)**

RoHS

同商品群 在庫数 36 アイテム

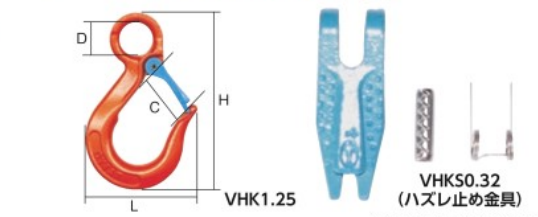

特長 ●ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。●眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途 ●玉掛け用、吊り索用。
仕様 ●ハズレ止め金具付
材質 ●特殊合金鋼 製造国 ●日本

ハズレ止め金具 **特長** ●板、パネ、スプリングピンの三点セットです。
材質 ●鋳鉄

発注単位1個 大洋製器工業㈱ [562078]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | 基本使用荷重(t) | 寸法(mm) | | | | 梱包数(個) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|----------|---------|----------|----------------|-----------|--------|----|-----|-------|--------|--------|-----------|
| | | | | | C | D | H | L | | | |
| 390-2897 | VHK0.32 | ¥ 1,331 | オープン | 0.32 | 24.5 | 20 | 104 | 67 | 1 | 0.18 | 1781(117) |
| 332-3846 | VHK0.63 | ¥ 1,906 | オープン | 0.63 | 30 | 25 | 135 | 86 | 1 | 0.35 | 6610(114) |
| 332-3854 | VHK1.25 | ¥ 2,341 | オープン | 1.25 | 33 | 30 | 159 | 103.5 | 1 | 0.70 | 2188(113) |
| 332-3862 | VHK2.0 | ¥ 3,513 | オープン | 2 | 37 | 35 | 186 | 123 | 1 | 1.12 | 727(90) |
| 753-1745 | VHK3.2 | ¥ 5,740 | オープン | 3.2 | 46 | 42 | 223 | 150 | 1 | 2.05 | 228(117) |
| 753-1753 | VHK5 | ¥11,136 | オープン | 5 | 60 | 50 | 272 | 185.5 | 1 | 3.85 | 82(79) |

発注単位1個

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | 適合機種 | 梱包数(個) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|----------|---------|----------|----------------|---------|--------|--------|----------|
| 817-9879 | VHK0.32 | ¥ 416 | オープン | VHK0.32 | 1 | 0.02 | 149(187) |
| 817-9880 | VHK0.63 | ¥ 429 | オープン | VHK0.63 | 1 | 0.03 | 816(170) |
| 817-9881 | VHK1.25 | ¥ 479 | オープン | VHK1.25 | 1 | 0.05 | 776(130) |
| 817-9882 | VHK2.0 | ¥ 571 | オープン | VHK2.0 | 1 | 0.06 | 586(115) |
| 817-9883 | VHK3.2 | ¥ 771 | オープン | VHK3.2 | 1 | 0.09 | 205(78) |
| 817-9884 | VHK5 | ¥1,371 | オープン | VHK5 | 1 | 0.16 | 119(168) |

ホームページ <https://www.taiyoseiki.co.jp/>

大洋製器工業 e Hook **“eフック”(ラッチ付)**

RoHS

同商品群 在庫数 36 アイテム



特長 ●今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。●0.63tタイプはアイボルトM6~M20に、1.25tタイプはM8~M27まで対応可能です。
用途 ●通常の吊りフックとして。●機械や金型などの吊り上げに最適。
仕様 ●ラッチ付
材質 ●特殊合金鋼 製造国 ●日本

ハズレ止め金具 **特長** ●板、パネ、スプリングピンの三点セットです。
材質 ●スチール

発注単位1個 大洋製器工業㈱ [562078]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | 基本使用荷重(t) | 寸法(mm) | | | | 梱包数(個) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|----------|----------|----------|----------------|-----------|--------|----|-------|------|--------|--------|-----------|
| | | | | | C | D | H | L | | | |
| 390-2889 | EHK-0.63 | ¥2,250 | オープン | 0.63 | 33 | 25 | 133.5 | 82 | 1 | 0.28 | 2056(101) |
| 851-6329 | EHK-1.25 | ¥2,549 | オープン | 1.25 | 36 | 30 | 157.5 | 99.5 | 1 | 0.60 | 1152(145) |

発注単位1個

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1組) | メーカー希望小売価格(1組) | 適合機種 | 梱包数(組) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|----------|---------|----------|----------------|----------|--------|--------|----------|
| 817-9828 | EHK0.63 | ¥377 | オープン | EHK-0.63 | 1 | 0.01 | 328(117) |
| 817-9829 | EHK1.25 | ¥493 | オープン | EHK-1.25 | 1 | 0.02 | 130(150) |

ホームページ <https://www.taiyoseiki.co.jp/>

OH Slim Hook **スリムフック(安全レバー付)**

RoHS

同商品群 在庫数 6 アイテム



特長 ●ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。●0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
仕様 ●安全レバー付
材質 ●S53C 製造国 ●日本

専用安全レバー **特長** ●板、パネ、スプリングピンの三点セットです。
材質 ●スチール

発注単位1個 (価格改定日 21.10) オーエッチ工業㈱ [234302]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | 基本使用荷重(t) | 寸法(mm) | | | | 梱包数(個) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|--------|----------|----------------|-----------|--------|----|-----|----|--------|-------|----------|
| | | | | | C | D | H | L | | | |
| 799-5571 | WS-055 | ¥1,080 | ¥1,260 | 0.5 | 25 | 20 | 117 | 75 | 20 | 260 | 1212(88) |
| 799-5598 | WS-105 | ¥1,260 | ¥1,470 | 1 | 30 | 24 | 138 | 90 | 20 | 450 | 1287(96) |

発注単位1個 (価格改定日 21.10)

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | 適用 | 梱包数(個) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|------|----------|----------------|--------|--------|-------|----------|
| 799-4729 | AL-1 | ¥450 | ¥525 | WS-055 | 1 | 20 | 193(58) |
| 799-4737 | AL-2 | ¥450 | ¥525 | WS-105 | 1 | 20 | 367(129) |

ホームページ <http://www.ohnet.co.jp/>

吊りフック
チェーンスリング
フック
アイボルト
シャックル
リングキャッチ
滑車
ワイロープスリング
ベルトスリング
ラウンドスリング
モッコ
荷締機
トラックレール

⚠ 使用上の注意を必ず守ってください。重大な事故につながる恐れがあります。