


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Shackle

鍛造シャックル


特長 ●鍛造品で強度があります。
仕様 ●取付:ボルトタイプ
材質 ●本体:S45C
●ボルト:SCr440
製造国 ●中国

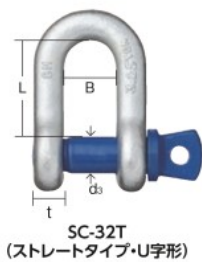

SC-32T
(ストレートタイプ・U字形)



側面

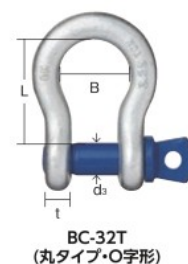

BC-32T
(丸タイプ・O字形)



側面

【ストレートタイプ・U字形】用途 ●ワイヤー・チェーン・ロープなどの連結に。

発注単位1個

オーエッチ工業㈱ [234302]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	寸法 (mm)						梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
					B	d3	D	L	t				
836-1974	SC-05T	¥ 357	¥ 380	0.5	12	8	18	21	7		50	40	1292(123)
836-1975	SC-07T	¥ 414	¥ 450	0.75	13	10	20	25	8		50	70	1408(128)
836-1976	SC-10T	¥ 514	¥ 550	1	17	12	25	30	10		50	120	2723(110)
836-1977	SC-15T	¥ 700	¥ 750	1.5	19	13	27	35	12		20	200	2998(117)
836-1978	SC-20T	¥ 857	¥ 930	2	20	16	32	40	14		20	310	3511(118)
836-1979	SC-32T	¥1,314	¥1,430	3.25	27	19	40	51	16		10	590	2672(107)
836-1980	SC-47T	¥1,929	¥2,100	4.75	32	22	47	60	19		5	930	1020(122)

【丸タイプ・O字形】用途 ●ベルトスリング・ラウンドスリングなどの連結に。

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	寸法 (mm)						梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
					B	d3	D	L	t				
836-1967	BC-05T	¥ 357	¥ 380	0.5	19	8	17	28	8		50	50	376(121)
836-1968	BC-07T	¥ 414	¥ 450	0.75	21	10	20	30	9		50	80	417(127)
836-1969	BC-10T	¥ 514	¥ 550	1	25	12	25	35	10		50	135	1064(125)
836-1970	BC-15T	¥ 700	¥ 750	1.5	29	13	27	42	11		20	220	1024(133)
836-1971	BC-20T	¥ 857	¥ 930	2	32	16	32	48	13		20	340	1502(91)
836-1972	BC-32T	¥1,314	¥1,430	3.25	42	19	40	60	16		10	650	998(118)
836-1973	BC-47T	¥1,929	¥2,100	4.75	50	22	48	71	20		5	1000	421(96)

ホームページ <http://www.ohnet.co.jp/>




Shackle


SUS シャックル SB・SC

特長 ●スタンダードなシャックルです。
●サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
●ステンレス製なので錆に強いです。
材質 ●ステンレス (SUS304) 製造国 ●日本

寸法図

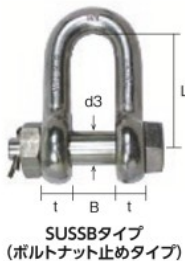

SUSSBタイプ
(ボルトナット止めタイプ)

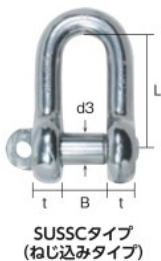

SUSSCタイプ
(ねじ込みタイプ)

発注単位1個

(価格改定日 21.05) 大洋製器工業㈱ [562078]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	タイプ	寸法 (mm)						梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
						t	B	d3	D	L				
851-6511	SUSSB-6	¥2,464	オープン	0.2	ボルトナット止め	6	8	17	11	24		1	0.05	14(234)
851-6512	SUSSB-8	¥3,084	オープン	0.35	ボルトナット止め	8	10	21	14	32		1	0.10	20(38)
851-6513	SUSSC-10	¥3,987	オープン	0.6	ねじ込み	10	12	25	17	40		1	0.15	37(529)
851-6514	SUSSC-12	¥4,451	オープン	0.9	ねじ込み	12	15	32	20	48		1	0.24	22(96)
851-6515	SUSSC-14	¥5,101	オープン	1.2	ねじ込み	14	17	36	24	56		1	0.40	37(412)
851-6516	SUSSC-16	¥5,664	オープン	1.5	ねじ込み	16	19	40	26	64		1	0.55	78(279)

ホームページ <https://www.taiyoseiki.co.jp/>



Shackle

スーパーアロイシャックル

特長 ●強力・軽量を最大限に取り入れた高品質シャックルです。
用途 ●荷役作業・多目的連結金具として。 材質 ●特殊合金鋼 製造国 ●日本

【ストレート形・ボルトナットタイプ】

発注単位1個

大洋製器工業㈱ [562078]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	寸法 (mm)						梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
					t	B	d3	d1	L	D			
753-1681	TS-1.7T	¥1,640	オープン	1.7	10	17	12	10	40	25	1	0.19	166(85)
753-1699	TS-2.5T	¥2,430	オープン	2.5	13	20	16	13	48	32	1	0.34	190(81)
753-1702	TS-4T	¥3,190	オープン	4	16	26	19	16	64	40	1	0.63	132(144)
753-1711	TS-5T	¥4,050	オープン	5	19	29	21	19	72	45	1	0.96	48(48)

【バウ形・ボルトナットタイプ】

発注単位1個


発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	寸法(mm)							梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
					t	B	d3	d1	B1	L	D			
753-1656	TB-2.5T	¥5,820	オープン	2.5	13	20	16	14	36	63	32	1	0.44	129(95)
753-1664	TB-4T	¥7,310	オープン	4	16	26	19	19	45	80	40	1	0.85	59(59)
753-1672	TB-5T	¥9,110	オープン	5	19	29	21	22	53	95	45	1	1.30	54(37)

【バウ形・ねじ込みタイプ】

発注単位1個

発注単位: 1個				基本使用荷重 (t)	寸法 (mm)							梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)		t	B	d3	d1	B1	L	D			
851-6539	TBS-5T	¥ 6,050	オープン	5	19	29	21	22	53	95	45	1	1.19	139(409)
851-6540	TBS-7T	¥ 7,640	オープン	7	22	34	26	26	65	117	55	1	2.10	11(100)
851-6541	TBS-9T	¥10,450	オープン	9	24	39	30	28	70	126	62	1	2.75	12(600)
851-6535	TBS-10T	¥12,700	オープン	10	26	41	32	30	75	135	66	1	3.34	13(325)
851-6536	TBS-15T	¥15,490	オープン	15	30	45	36	34	85	153	75	1	4.97	26(520)
★851-6537	TBS-20T	¥26,720	オープン	20	36	54	42	42	105	190	90	1	8.87	2(40)
★851-6538	TBS-25T	¥31,430	オープン	25	38	57	46	44	110	198	95	1	10.00	0(-)

ホームページ <https://www.taiyoseiki.co.jp/>

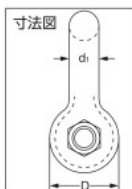

TBS-5T
(バウ形・ねじ込みタイプ)