

# シャックル

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

吊りフック・スリング・荷締機

吊りフック

チェーン  
スリング

フック

アイボルト

シャックル

リング  
キャッチ

滑車

ワイヤー  
スリング

ベルト  
スリング

ラウンド  
スリング

モッコ

荷締機


トラック  
レール

大洋製器工業  
**TAIYO**  
同商品群  
在庫数 **267** アイテム



Shackle

## シャックル(パウ形)BD

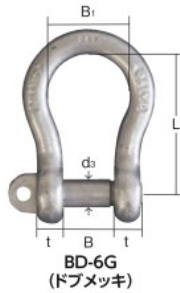


BD-6G  
(ドブメッキ)



BD-6  
(クロ・メッキなし)

梱包数:1個

特長 ●スタンダードなシャックルです。  
●サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。  
仕様 ●**捻じ込みタイプ**  
材質 ●スチール  
製造国 ●日本

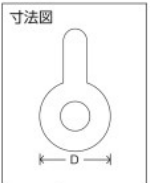

### ドブメッキ

発注単位1個		大洋製器工業株式会社 [562078]										
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	寸法 (mm)					質量 (kg)	実績 (前年比%)	
					B	B1	d3	D	L			t
851-6421	BD-6G	¥ 960		0.15	12	24	8	17	36	6	0.06	7(-)
851-6423	BD-8G	¥1,050		0.3	16	30	10	24	45	8	0.13	61(999)
851-6409	BD-10G	¥1,060		0.5	20	36	12	28	54	10	0.22	147(283)
851-6411	BD-12G	¥1,350		0.7	24	42	15	32	63	12	0.36	66(315)
851-6413	BD-14G	¥1,720		0.9	28	48	17	35	72	14	0.53	96(175)
851-6415	BD-16G	¥2,190		1.2	32	54	20	40	80	16	0.75	116(430)
851-6417	BD-18G	¥2,630		1.3	36	60	21	45	100	18	1.15	27(118)
851-6419	BD-20G	¥3,190		1.8	40	66	24	50	112	20	1.57	60(858)

### クロ(メッキなし)

発注単位1個		大洋製器工業株式会社 [562078]										
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	寸法 (mm)					質量 (kg)	実績 (前年比%)	
					B	B1	d3	D	L			t
851-6420	BD-6	¥ 900		0.15	12	24	8	17	36	6	0.06	20(-)
851-6422	BD-8	¥ 960		0.3	16	30	10	24	45	8	0.13	51(365)
851-6408	BD-10	¥1,000		0.5	20	36	12	28	54	10	0.22	85(999)
851-6410	BD-12	¥1,200		0.7	24	42	15	32	63	12	0.36	26(124)
851-6412	BD-14	¥1,520		0.9	28	48	17	35	72	14	0.53	24(185)
851-6414	BD-16	¥1,880		1.2	32	54	20	40	80	16	0.75	64(221)
851-6416	BD-18	¥2,230		1.3	36	60	21	45	100	18	1.15	16(200)
851-6418	BD-20	¥2,680		1.8	40	66	24	50	112	20	1.57	18(86)

ホームページ <https://www.taiyoseiki.co.jp/>

大洋製器工業  
**TAIYO**  
同商品群  
在庫数 **267** アイテム



Shackle

## シャックル(パウ形)BB




BB-6G  
(ドブメッキ)



BB-10  
(クロ・メッキなし)

梱包数:1個

特長 ●スタンダードなシャックルです。  
●サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。  
用途 ●土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。  
仕様 ●**ボルト・ナット止めタイプ**  
材質 ●スチール  
製造国 ●日本

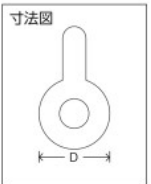

### ドブメッキ

発注単位1個		大洋製器工業株式会社 [562078]										
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	寸法 (mm)					質量 (kg)	実績 (前年比%)	
					B	B1	d3	D	L			t
442-3879	BB-6G	¥1,520		0.2	11	20	8	17	36	6	0.07	136(648)
442-3895	BB-8G	¥1,660		0.35	14	25	10	21	45	8	0.13	68(116)
442-3739	BB-10G	¥1,760		0.6	17	30	12	25	54	10	0.22	212(159)
442-3755	BB-12G	¥2,020		0.90	20	35	15	32	63	12	0.40	114(102)
442-3771	BB-14G	¥2,250		1.2	24	40	17	36	72	14	0.57	165(86)
442-3798	BB-16G	¥2,430		1.5	26	45	19	40	80	16	0.83	190(125)
442-3810	BB-18G	¥2,780		2	29	53	21	45	95	18	1.27	135(103)
819-9963	JBB20G	¥4,129	¥6,780	2.5	31	58	24	50	104	20	1.76	25(25)
819-9964	JBB22G	¥4,500	¥6,300	3.15	34	65	26	55	117	22	2.22	76(195)
851-6383	BB-24G	¥5,020		3.6	39	70	30	62	126	24	3.11	14(175)
851-6385	BB-26G	¥5,780		4.2	41	75	32	66	135	26	3.66	5(250)

### クロ(メッキなし)

発注単位1個		大洋製器工業株式会社 [562078]										
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	寸法 (mm)					質量 (kg)	実績 (前年比%)	
					B	B1	d3	D	L			t
442-3721	BB-10	¥1,630		0.6	17	30	12	25	54	10	0.22	41(133)
442-3747	BB-12	¥1,900		0.9	20	35	15	32	63	12	0.40	79(96)
442-3763	BB-14	¥1,990		1.2	24	40	17	36	72	14	0.57	127(216)
442-3780	BB-16	¥2,100		1.5	26	45	19	40	80	16	0.83	117(202)
442-3801	BB-18	¥2,330		2	29	53	21	45	95	18	1.27	92(109)
442-3828	BB-20	¥2,820		2.5	31	58	24	50	104	20	1.76	80(141)
442-3844	BB-22	¥3,020		3	34	65	26	55	117	22	2.22	100(134)
851-6382	BB-24	¥3,920		3.6	39	70	30	62	126	24	3.11	4(8)
851-6384	BB-26	¥4,620		4.2	41	75	32	66	135	26	3.66	15(56)
851-6386	BB-28	¥5,020		4.8	43	80	34	70	144	28	4.57	17(95)

ホームページ <https://www.taiyoseiki.co.jp/>

大洋製器工業  
**TAIYO**  
同商品群  
在庫数 **267** アイテム



Shackle

## シャックル(パウ形)JBC



JBC6G  
(ドブメッキ)



JBC6  
(クロ・メッキなし)

梱包数:1個

特長 ●スタンダードなシャックルです。  
●サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。  
仕様 ●**捻じ込みタイプ**  
材質 ●スチール  
製造国 ●日本



### ドブメッキ

発注単位1個		大洋製器工業株式会社 [562078]										
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	寸法 (mm)					質量 (kg)	実績 (前年比%)	
					B	B1	d3	D	L			t
819-9965	JBC6G	¥ 929	¥1,300	0.2	11	20	8	17	36	6	0.06	32(59)
819-9966	JBC8G	¥ 971	¥1,360	0.315	14	25	10	21	45	8	0.11	42(38)
819-9967	JBC10G	¥1,029	¥1,440	0.6	17	30	12	25	54	10	0.18	229(66)
819-9968	JBC12G	¥1,514	¥2,120	1	20	35	15	32	63	12	0.34	638(108)
819-9969	JBC14G	¥1,800	¥2,520	1.25	24	40	17	36	72	14	0.51	146(40)
819-9970	JBC16G	¥2,257	¥3,160	1.6	26	45	19	40	80	16	0.75	364(150)
819-9971	JBC18G	¥2,886	¥4,040	2	29	53	21	45	95	18	1.15	171(62)
819-9972	JBC20G	¥3,514	¥4,920	2.5	31	58	24	50	104	20	1.57	51(55)
819-9973	JBC22G	¥3,900	¥5,460	3.15	34	65	26	55	117	22	2.01	90(45)

### クロ(メッキなし)

発注単位1個		大洋製器工業株式会社 [562078]										
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	寸法 (mm)					質量 (kg)	実績 (前年比%)	
					B	B1	d3	D	L			t
149-6108	JBC6	¥ 843	¥1,180	0.2	11	20	8	17	36	6	0.06	0(-)
149-6109	JBC8	¥ 900	¥1,260	0.315	14	25	10	21	45	8	0.11	33(300)
149-6110	JBC10	¥ 971	¥1,360	0.6	17	30	12	25	54	10	0.18	117(93)
149-6111	JBC12	¥1,114	¥1,560	1	20	35	15	32	63	12	0.34	106(247)
149-6112	JBC14	¥1,357	¥1,900	1.25	24	40	17	36	72	14	0.51	82(144)
149-6113	JBC16	¥1,700	¥2,380	1.6	26	45	19	40	80	16	0.75	42(162)
442-3984	BC-18	¥1,960		2	29	53	21	45	95	18	1.15	196(137)
442-4000	BC-20	¥2,330		2.5	31	58	24	50	104	20	1.57	42(280)
442-4026	BC-22	¥2,560		3	34	65	26	55	117	22	2.01	105(300)
851-6399	BC-24	¥3,300		3	39	70	30	62	126	24	2.63	22(200)
851-6401	BC-26	¥3,900		4.2	41	75	32	66	135	26	3.19	37(412)

ホームページ <https://www.taiyoseiki.co.jp/>

使用上の注意を必ず守ってください。  
重大な事故につながる恐れがあります。