

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

大洋製器工業



Shackle

シャックル(ストレート形)SD

同商品群
在庫数 267
アイテム




SD-10G
(ドブメッキ)



SD-10
(クロ・メッキなし)

ドブメッキ

特長 ●スタンダードなシャックルです。
●サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
仕様 ●捻じ込みタイプ
材質 ●スチール
製造国 ●日本

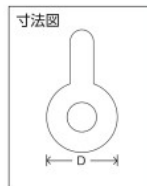

クロ(メッキなし)

発注単位1個				大洋製器工業株式会社[562078]								
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	寸法(mm)				梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
					B	d3	D	L	t			
849-2611	SD-10G	¥ 860	オープン	0.4	20	12	23	40	10	1	0.15	148(380)
849-2613	SD-12G	¥1,090	オープン	0.6	24	15	28	48	12	1	0.24	203(580)
849-2615	SD-14G	¥1,420	オープン	0.8	28	17	32	56	14	1	0.38	114(238)
849-2617	SD-16G	¥1,730	オープン	1	32	20	36	64	16	1	0.55	376(187)
849-2619	SD-20G	¥2,480	オープン	1.5	40	24	44	80	20	1	1.18	230(349)
849-2621	SD-22G	¥2,920	オープン	2	44	27	50	88	22	1	1.55	131(279)
849-2623	SD-24G	¥3,680	オープン	2.5	48	29	56	96	24	1	2.14	58(725)
849-2625	SD-26G	¥4,330	オープン	3	52	32	62	104	26	1	2.44	58(323)

発注単位1個												
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個) オープン	基本使用荷重 (t)	寸法(mm)					梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
					B	d3	D	L	t			
849-2610	SD-10	¥ 800	オープン	0.4	20	12	23	40	10	1	0.15	110(612)
849-2612	SD-12	¥ 990	オープン	0.6	24	15	28	48	12	1	0.24	129(209)
849-2614	SD-14	¥1,230	オープン	0.8	28	17	32	56	14	1	0.38	111(138)
849-2616	SD-16	¥1,530	オープン	1	32	20	36	64	16	1	0.55	206(237)
849-2618	SD-20	¥2,060	オープン	1.5	40	24	44	80	20	1	1.18	95(95)
849-2620	SD-22	¥2,330	オープン	2	44	27	50	88	22	1	1.55	82(432)
849-2622	SD-24	¥2,820	オープン	2.5	48	29	56	96	24	1	2.14	44(50)
849-2624	SD-26	¥3,380	オープン	3	52	32	62	104	26	1	2.44	84(183)
849-2626	SD-28	¥3,800	オープン	3.5	56	34	65	112	28	1	3.00	40(154)

ホームページ <https://www.taiyoseiki.co.jp/>

大洋製器工業



Shackle

シャックル(ストレート形)SC

同商品群
在庫数 267
アイテム




JSC6G
(ドブメッキ)



JSC6
(クロ・メッキなし)

ドブメッキ

特長 ●スタンダードなシャックルです。
●サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
仕様 ●捻じ込みタイプ
材質 ●スチール
製造国 ●中国

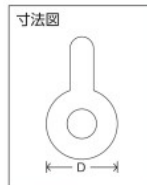

クロ(メッキなし)

発注単位1個			(価格改定日 21.05) 大洋製器工業株式会社[562078]									
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	寸法(mm)				梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
					B	d3	D	L	t			
819-9954	JSC6G	¥ 514	¥720	0.2	11	8	17	24	6	1	0.04	118(60)
819-9955	JSC8G	¥ 571	¥800	0.315	14	10	21	32	8	1	0.08	188(60)
819-9956	JSC10G	¥ 800	¥1,120	0.6	17	12	25	40	10	1	0.15	241(53)
819-9957	JSC12G	¥ 714	オープン	1	20	15	32	48	12	1	0.24	350(47)
819-9958	JSC14G	¥ 943	オープン	1.25	24	17	36	56	14	1	0.40	381(51)
819-9959	JSC16G	¥ 986	オープン	1.6	26	19	40	64	16	1	0.55	370(56)
819-9960	JSC18G	¥1,229	オープン	2	29	21	45	72	18	1	0.85	302(44)
819-9961	JSC20G	¥1,443	オープン	2.5	31	24	50	80	20	1	1.12	137(63)
819-9962	JSC22G	¥2,043	オープン	3.15	34	26	55	88	22	1	1.42	204(56)
849-2587	SC-30G	¥3,960	オープン	5.0	45	36	75	120	30	1	3.89	49(409)
849-2589	SC-32G	¥5,990	オープン	6.3	48	38	80	128	32	1	4.79	18(450)

発注単位1個					(価格改定日 21.05)							
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	寸法 (mm)				梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
					B	d3	D	L	t			
149-6158	JSC6	¥ 400	¥560	0.2	11	8	17	24	6	1	0.04	89(58)
149-6159	JSC8	¥ 500	¥700	0.315	14	10	21	32	8	1	0.08	53(140)
160-6530	JSC10	¥ 657	¥920	0.6	17	12	25	40	10	1	0.15	143(251)
160-6532	JSC12	¥ 571	オープン	1	20	15	32	48	12	1	0.24	134(232)
160-6533	JSC14	¥ 729	オープン	1.25	24	17	36	56	14	1	0.40	170(448)
160-6534	JSC16	¥ 786	オープン	1.6	26	19	40	64	16	1	0.55	120(106)
160-6535	JSC18	¥ 943	オープン	2	29	21	45	72	18	1	0.85	141(321)
149-6160	JSC20	¥1,129	オープン	2.5	31	24	50	80	20	1	1.12	70(412)
149-6161	JSC22	¥1,386	オープン	3.15	34	26	55	88	22	1	1.42	63(88)
849-2586	JSC-30	¥3,230	オープン	5	45	36	75	120	30	1	3.89	70(280)
849-2588	JSC-32	¥4,590	オープン	6.3	48	38	80	128	32	1	4.79	26(163)
849-2590	JSC-34	¥5,280	オープン	7	50	40	85	136	34	1	5.49	21(350)
849-2591	JSC-36	¥6,130	オープン	8	54	42	90	144	36	1	6.69	19(238)
849-2592	JSC-38	¥7,990	オープン	9	57	46	95	152	38	1	7.70	6(-)
849-2593	JSC-40	¥8,090	オープン	10	60	48	100	160	40	1	8.99	18(129)

ホームページ <https://www.taiyoseiki.co.jp/>

大洋製器工業



Shackle

シャックル(ストレート形)SB

同商品群
在庫数 267
アイテム



SB-6G
(ドブメッキ)



SB-6
(クロ・メッキなし)

ドブメッキ

特長 ●スタンダードなシャックルです。
●サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途 ●土木・建築工事などの荷物の荷役・連結金具として使用。
仕様 ●ボルト・ナット止めタイプ
材質 ●スチール
製造国 ●日本

クロ(メッキなし)

発注単位1個		(ドブメッキ)		(クロ・メッキなし)		大洋製器工業株式会社[562078]						
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	寸法(mm)				梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比)	
					B	d3	D	L	t			
442-4239	SB-6G	¥ 780	オープン	0.2	11	8	17	24	6	1	0.05	255(149)
442-4255	SB-8G	¥ 1,000	オープン	0.35	14	10	21	32	8	1	0.10	284(123)
442-4093	SB-10G	¥ 1,060	オープン	0.6	17	12	25	40	10	1	0.16	339(120)
442-4115	SB-12G	¥ 1,230	オープン	0.9	20	15	32	48	12	1	0.29	665(110)
442-4131	SB-14G	¥ 1,450	オープン	1.2	24	17	36	56	14	1	0.46	250(60)
442-4158	SB-16G	¥ 1,520	オープン	1.5	26	19	40	64	16	1	0.69	305(58)
442-4174	SB-18G	¥ 1,780	オープン	2	29	21	45	72	18	1	1.00	246(87)
819-9952	JSB20G	¥ 2,700	¥3,780	2.50	31	24	50	80	20	1	1.32	99(77)
819-9953	JSB22G	¥ 3,114	¥4,360	3.15	34	26	55	88	22	1	1.63	100(92)
849-2498	SB-24G	¥ 3,230	オープン	3.6	39	30	62	96	24	1	2.50	29(725)
849-2500	SB-26G	¥ 3,530	オープン	4.2	41	32	66	104	26	1	2.90	14(175)
849-2502	SB-28G	¥ 4,190	オープン	4.8	43	34	70	112	28	1	3.70	9(450)
171-8333	JSB-30G	¥ 5,020	オープン	5.0	45	36	75	120	30	1	4.50	10(999)
171-8334	JSB-32G	¥ 6,960	オープン	6.3	48	38	80	128	32	1	5.24	0(-)
171-8335	JSB-34G	¥ 7,760	オープン	7.0	50	40	85	136	34	1	6.22	0(-)
171-8336	JSB-36G	¥ 9,430	オープン	8.0	54	42	90	144	36	1	7.65	12(-)
849-2512	SB-38G	¥ 10,900	オープン	9	57	46	95	152	38	1	8.70	0(-)

発注単位1個												
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	寸法(mm)				梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
					B	d3	D	L	t			
442-4221	SB-6	¥ 760	オープン	0.2	11	8	17	24	6	1	0.05	134(559)
442-4247	SB-8	¥ 960	オープン	0.35	14	10	21	32	8	1	0.10	39(122)
442-4085	SB-10	¥1,050	オープン	0.6	17	12	25	40	10	1	0.16	119(153)
442-4107	SB-12	¥1,130	オープン	0.9	20	15	32	48	12	1	0.29	169(33)
442-4123	SB-14	¥1,230	オープン	1.2	24	17	36	56	14	1	0.46	163(221)
442-4140	SB-16	¥1,280	オープン	1.5	26	19	40	64	16	1	0.69	330(207)
442-4166	SB-18	¥1,430	オープン	2	29	21	45	72	18	1	1.00	116(140)
149-6123	JSB20	¥1,857	¥2,600	2.5	31	24	50	80	20	1	1.32	32(356)
149-6124	JSB22	¥2,114	¥2,960	3.15	34	26	55	88	22	1	1.63	31(517)
849-2496	SB-24	¥2,390	オープン	3.6	39	30	62	96	24	1	2.50	51(65)
849-2499	SB-26	¥2,860	オープン	4.2	41	32	66	104	26	1	2.90	31(388)
849-2501	SB-28	¥3,290	オープン	4.8	43	34	70	112	28	1	3.70	8(400)
849-2503	SB-30	¥3,780	オープン	5	45	36	75	120	30	1	4.50	21(105)
849-2505	SB-32	¥5,250	オープン	6.3	48	38	80	128	32	1	5.24	20(999)
849-2507	SB-34	¥5,990	オープン	7	50	40	85	136	34	1	6.22	4(-)
849-2509	SB-36	¥7,090	オープン	8	54	42	90	144	36	1	7.65	4(37)
849-2511	SB-38	¥8,660	オープン	9	57	46	95	152	38	1	8.70	8(134)