

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

アイグローブ Two-lens type Safety Goggle EYE-GLOVE 日本 二眼型セーフティゴーグル

同商品群
在庫数 13 アイテム



GP-94M-BK
(クリア/ブラック)



GP-94M-GR
(クリア/グレー)



GP-98-BK
(クリア/ブラック)



GP-98-GR
(クリア/グレー)



NSP-GP94M
(ノーズパッド)



NSP-GP98
(ノーズパッド)



STR-GP94M-GP98
(ストラップ)



SRPA-GP94M-GP98
(サイドリング(左右ペア))

特長 ●フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。
●顔全体を覆うように設計したノーズパッドはフィット感の向上だけでなく、ショックアブソーバー効果で衝撃を最小限に抑えます。

仕様 ●通気孔付

●レンズ厚:1.5mm
●材質 ●レンズ:ポリカーボネート
●フレーム:プラスチック(TR-90)

付属品 ●ファイバーバッグ
製造国 ●台湾

注意

●度付きレンズセットは必ず眼科医の発行する「眼鏡処方箋」のご提出が必要になります。

セーフティゴーグル(幅121×高さ35mm)

発注単位1個

機GLASSART [320630]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1個) | メーカー希望 小売価格 (1個) | レンズ色 | フレーム色 | 梱包数 (個) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|----------|-----------|--------------|------------------------|------|-------|------------|-----------|--------------|
| 855-7241 | GP-94M-BK | ¥12,000 | ¥15,000 | クリア | ブラック | 10 | 100 | 6(50) |
| 855-7242 | GP-94M-GR | ¥12,000 | ¥15,000 | クリア | グレー | 10 | 100 | 2(100) |

セーフティゴーグル(幅132×高さ37mm)

発注単位1個

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1個) | メーカー希望 小売価格 (1個) | レンズ色 | フレーム色 | 梱包数 (個) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|----------|----------|--------------|------------------------|------|-------|------------|-----------|--------------|
| 855-7250 | GP-98-BK | ¥14,400 | ¥18,000 | クリア | ブラック | 10 | 100 | 22(550) |
| 855-7251 | GP-98-GR | ¥14,400 | ¥18,000 | クリア | グレー | 10 | 100 | 1(100) |

セーフティゴーグル+度付きレンズセット(幅121×高さ35mm)

仕様 ●傷防止+透過率アップレンズ ●度付きレンズ:日本製

発注単位1個 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1個) | メーカー希望 小売価格 (1個) | レンズ色 | フレーム色 | 梱包数 (個) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|-----------|-------------|--------------|------------------------|------|-------|------------|-----------|--------------|
| ★855-7243 | GP-94M-BK-M | ¥31,200 | ¥39,000 | クリア | ブラック | 10 | 100 | 0(-) |
| ★855-7244 | GP-94M-GR-M | ¥31,200 | ¥39,000 | クリア | グレー | 10 | 100 | 0(-) |

セーフティゴーグル+度付きレンズセット(幅132×高さ37mm)

仕様 ●傷防止+透過率アップレンズ ●度付きレンズ:日本製

発注単位1個 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1個) | メーカー希望 小売価格 (1個) | レンズ色 | フレーム色 | 梱包数 (個) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|-----------|------------|--------------|------------------------|------|-------|------------|-----------|--------------|
| ★855-7252 | GP-98-BK-M | ¥33,600 | ¥42,000 | クリア | ブラック | 10 | 100 | 0(-) |
| ★855-7253 | GP-98-GR-M | ¥33,600 | ¥42,000 | クリア | グレー | 10 | 100 | 0(-) |

交換部品


発注単位1個

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1個) | メーカー希望 小売価格 (1個) | 品名 | 適合機種 | 製造国 | 梱包数 (個) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|----------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|-----|------------|-----------|--------------|
| 855-7248 | NSP-GP94M | ¥1,200 | ¥1,200 | ノーズパッド | GP-94M | 台湾 | 10 | 10 | 2(67) |
| 855-7256 | NSP-GP98 | ¥1,200 | ¥1,200 | ノーズパッド | GP-98 | 台湾 | 10 | 10 | 4(-) |
| 855-7247 | STR-GP94M-GP98 | ¥2,000 | ¥2,000 | ストラップ | GP-94M, GP-98 | 日本 | 10 | 15 | 11(74) |
| 855-7249 | SRPA-GP94M-GP98 | ¥400 | ¥400 | サイドリング(左右ペア) | GP-94M, GP-98 | 台湾 | 10 | 5 | 1(50) |

☎商品のお問い合わせ:0778-52-5901 <http://glassart-op.com/>

トヨーセフティー Mesh Goggle TOYO SAFETY 日本 アミメガネ

同商品群
在庫数 5 アイテム

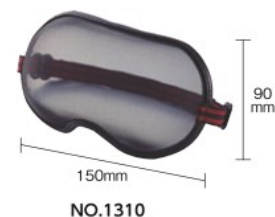

NO.1310

特長 ●刈払い作業に最適です。
材質 ●フレーム:合成レザーパイラステープ巻
●シールド:スチール製24メッシュ
製造国 ●日本

| 防曇加工 | 防傷加工 | UVカット | 顔あたりソフト | レンズ交換 |
|------|------|-------|---------|-------|
| - | - | - | ○ | - |

発注単位1個

機トヨーセフティー [644714]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1個) | メーカー希望 小売価格 (1個) | メッシュ色 | フレーム色 | 梱包数 (個) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|----------|---------|--------------|------------------------|-------|-------|------------|-----------|--------------|
| 853-7138 | NO.1310 | ¥1,486 | ¥1,600 | ブラック | ブラック | 12 | 40 | 180(133) |

☎商品のお問い合わせ:0794-83-0155 <http://www.toyo-safety.co.jp/>

ハネウェル Safety Goggles Duramaxx Honeywell アメ리카 保護ゴーグル“デュラマックス”

同商品群
在庫数 4 アイテム

OK
メガネ
併用



1017750

特長 ●エラストマー製のシールド部はソフトなフィット感で密着します。
仕様 ●EN166規格品
●通気孔付
材質 ●レンズ:ポリカーボネート
●フレーム:ポリプロピレン+エラストマー
製造国 ●アメリカ

| 防曇加工 | 防傷加工 | UVカット | 顔あたりソフト | レンズ交換 |
|------|------|-------|---------|-------|
| ○ | ○ | ○ | ○ | - |

発注単位1個

日本ハネウェル機セーフティ・プロダクツ [825643]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1個) | メーカー希望 小売価格 (1個) | レンズ色 | フレーム色 | 梱包数 (個) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|----------|---------|--------------|------------------------|------|-------|------------|-----------|--------------|
| 116-4338 | 1017750 | ¥3,610 | - | オープン | クリア | グレー+ネイビー | 10 | 95 |

☎商品のお問い合わせ:03-6730-7237 <https://www.honeywellsafety.com/JP/Home.aspx>