


ケース付サクシオンフィルタの代名詞的モデル



製品の特長

- フィルタ内部にエア溜まりを起こさない構造
- エlement交換時、捕捉したダストをタンクへ戻さない構造
- フィルタケースは、軽量なアルミ合金製
- 目詰まりインジケータ¹、リリーフ弁を標準装備
磁性体ごみ・異物の除去にマグネットをオプション設定
- 配管接続方式は、フランジが標準。ねじ込み相フランジ(Rcねじ用)をオプション設定

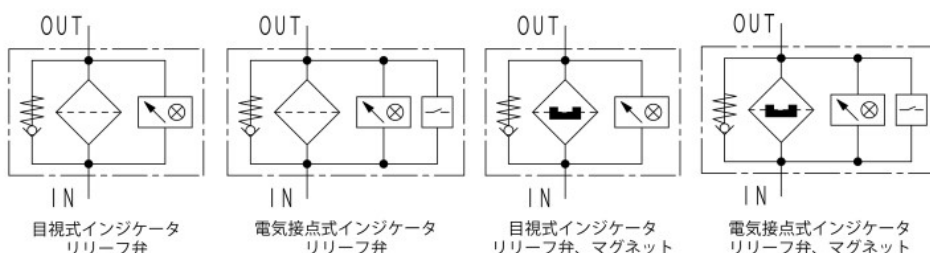

諸元表

最高使用圧力	MPa	0.5
使用温度	標準仕様	℃ -10 ~ 90
	高温仕様 ^{*2}	℃ -10 ~ 130
インジケータ作動圧力	MPa	0.02
クラッキング圧	MPa	0.023
エレメント耐差圧	MPa	0.15
エレメント流れ方向/抜き方向		内→外 / 上抜き

接続口径記号	03A	04A	06A	08A	10A	12A	16A	20B	24B	28A	32A	
標準流量 ☆	ℓ/min	20	36	70	120	240	330	490	670	830	1070	1350
主要材質	本体	AC										
	上部カバー	ADC									AC	
塗装		無塗装										
質量	kg	3.0	5.0	6.0	8.5	11.0	20.0					

☆比重: 0.86、動粘度: 32mm²/s、ろ過精度: 150Wにおいて、圧力損失値が0.005MPaとなる時の流量を目安に設定(それぞれの製品特徴によって調整しておりますので、この値と異なる場合もあります)。

★サイズ: 125A、150A 特殊品の製作可能(受注生産)。

型式

〈型式表示例〉

F - **VN** - **08A** - **100W** - **E M P**
① ② ③

記号	流体種類
無	鉱物油系
F	リン酸エステル系
G	水グリコール系
C	脂肪酸エステル系
W	高含水作動液
S	燃料 (灯油・軽油・A重油)
B	ブレーキ油

記号	接続口径
03A	10A
04A	15A
06A	20A
08A	25A
10A	32A
12A	40A
16A	50A
20B	65A
24B	80A
28A	90A
32A	100A

記号	ろ過精度
金網	
60W	60メッシュ
100W	100メッシュ
150W	150メッシュ
200W	200メッシュ

エレメントに関する詳細は、P15 ~ 16 参照。

記号	装備品
① インジケータ	
I	目視式(標準装備)
E	電気接点式
D	電気接点式 (微小負荷用)
② マグネット	
無	なし
M	あり
③ 相フランジ	
無	溶接型(標準装備)
P	Rc ねじ込み型

*1 インジケータは、目視式が標準装備。電気接点式は、オプションになります。

*2 シール材質がFKM、目視式インジケータ付の場合に限る。(電気接点式インジケータ付の場合は、Max.90℃)。