

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

トラスコ Hand Pallet Truck Scale
“ハンドパレットトラックスケール”(バッテリー式はかり付) 修理可能 重い 配送注意

同商品群
在庫数 27 アイテム
Com 図面



THP-10SC-B (バッテリー式はかり付)

- 特長**
- 電気抵抗線式ロードセルを採用した内蔵タイプのハンドパレットトラックスケールです。
 - 運搬と計量を同時にこなしますので、作業の省力化ができます。
 - チェッカー機能搭載により、積載重量の過不足を表示しブザー音でお知らせします。
 - 毎回の重量値を加算し、総重量の表示をする総重量表示機能付きです。

- 仕様**
- 電源:充電式バッテリー(DC6V 10Ah)
 - 充電時間:約12~14時間
 - 連続使用時間:バックライト無点灯時約100時間
バックライト常時点灯時約50時間

- 受電用電源:AC100V 50/60Hz
- 充電用電源コード付
- 取引証明以外用

製造国 ●日本

注意
●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。



スケール部

バックライト付液晶表示 AC電源100V対応

トラスコ中山株[610103]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	秤量(kg)	目量(kg)	フォーク高さ(mm)		フォーク(mm)			全幅(mm)	全高(mm)	A寸法(mm)	B寸法(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
							最低	最高	長さ	幅	間隔						
★284-2661	THP-10SC-B	¥448,500	¥598,000	1000	1000	1	85	200	1150	180	195	555	1022	760	1010	130	26(100)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Hand Pallet Truck Scale
ハンドパレットトラック(電池式はかり付) 修理可能 重い 配送注意

同商品群
在庫数 27 アイテム
Com 図面



THP-20-511SC-D (電池式はかり付)

- 特長**
- 計量測定が可能なのはかり付、運搬と計量を同時にこなす作業効率の高いハンドトラックです。
 - ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので丈夫でしっかり握れます。


- 仕様**
- 電源:単3乾電池×4本(別売) ●連続使用時間:約40時間(アルカリ電池使用時)
 - 取引証明以外用
 - 液晶表示:文字寸法17mm×10mm

製造国 ●中国

注意
●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。



指示部

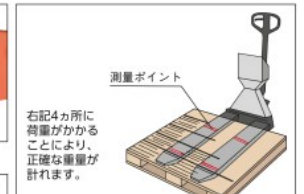

右記4か所に荷重がかかることにより、正確な重量が計れます。

(価格改定日 22.01) トラスコ中山株[768410]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	秤量(kg)	目量(kg)	フォーク高さ(mm)		フォーク(mm)			全幅(mm)	全高(mm)	A寸法(mm)	B寸法(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
							最低	最高	長さ	幅	間隔						
★773-1370	THP-20-511SC-D	¥399,600	¥532,800	2000	2000	1	85	200	1150	180	195	555	1140	850	915	80	69(147)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

TANAKA Hand Pallet Scale
ハンドパレットスケール(ステンレス製防水仕様) 修理可能 重い 配送注意




DPS-1000K-SUS



表示部

- 特長**
- 運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化ができます。
- 仕様**
- 電源:充電式バッテリー(内蔵) ●充電時間:約8~12時間
 - ロードホイール:ウレタン車輪(外周)径65×幅73mm
 - ステアリングホイール:ウレタン車輪(外周)径180×幅60mm
 - 防水仕様 ●充電用電源:AC100V ●連続使用運転時間:約45時間 ●取引証明用
- 製造国 ●日本

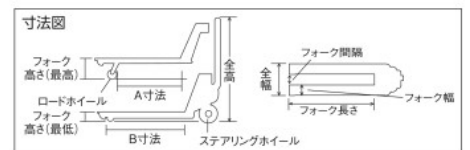

株田中衛機工業所[600194]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	秤量(kg)	目量(kg)	フォーク高さ(mm)		フォーク(mm)			全幅(mm)	全高(mm)	A寸法(mm)	B寸法(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
							最低	最高	長さ	幅	間隔						
★859-0134	DPS-1000K-SUS	¥2,234,375	¥2,750,000	1000	1000	0.5	82	202	1350	190	210	590	1170	1220	1400	170	0(-)
★868-1763	DPS-1500K-SUS	¥2,705,625	¥3,330,000	1500	1500	1	86	186	1350	190	210	590	1170	1220	1400	170	0(-)


ホームページ <http://www.tanaka-scale.co.jp/>

TANAKA Hand Pallet Scale
ハンドパレットスケール(電池式はかり付) 修理可能 重い 配送注意



DPS-1000J

- 特長**
- 運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化ができます。
- 仕様**
- 電源:単2乾電池×6本(別売) ●連続使用時間:約40時間
 - 取引証明用
- 製造国 ●日本

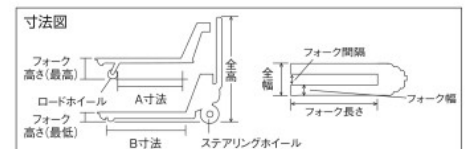

株田中衛機工業所[600194]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	秤量(kg)	目量(kg)	フォーク高さ(mm)		フォーク(mm)			全幅(mm)	全高(mm)	A寸法(mm)	B寸法(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
							最低	最高	長さ	幅	間隔						
★859-0132	DPS-1000J	¥698,750	¥860,000	1000	1000	0.5	86	202	1350	190	210	590	1170	1220	1400	150	1(-)
★859-0133	DPS-1500J	¥812,500	¥1,000,000	1500	1500	1	86	186	1350	190	210	590	1170	1220	1400	170	1(50)

ホームページ <http://www.tanaka-scale.co.jp/>