

トスカバノック



Bano'k Machine 503 Series

タグガン“バノック 503シリーズ”

修理
可能 RoHS同商品群
在庫数 20 アイテム

B503X



用途 ●シートなどの仮止めに。
●衣類・繊維品などの値札付けに。
材質 ●ガラス繊維入ナイロン
付属品 ●針1本
製造国 ●日本

商品紹介動画



使用例

使用例



品番	特長
B503X	デリケートな繊維製品や傷つきやすい商品に最適です。
B503XL	厚みのあるデリケートな製品に最適です。
B503S1	一般用および強度を必要とするものに最適です。
B503L	厚物製品の結束、札取付けなどに最適です。

発注単位1台

備考トスカバノック [713199]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
390-5608	B503X	¥5,625	¥6,000	140×25×125	10	110	307(100)
390-5616	B503XL	¥8,438	¥9,000	140×25×125	10	110	29(79)
390-5594	B503S1	¥5,625	¥6,000	140×25×125	10	110	228(111)
390-5586	B503L	¥7,500	¥8,000	140×25×125	10	110	67(134)

替針 材質 ●スチール

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	針寸法 (mm) 外径×長さ	適用ガン	箱入数 (本)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
390-5691	NEX	¥2,700	¥2,700	1.4×25	B503X	3	10	12	479(80)
390-5705	NEXL	¥5,100	¥5,100	1.5×37	B503XL	3	10	12	23(37)
390-5675	NE1	¥2,400	¥2,400	1.9×30	B503S1	3	10	12	325(146)
390-5683	NEL	¥4,200	¥4,200	2.0×40	B503L	3	10	15	48(77)

タグガン503シリーズ用ピン 材質 ●ナイロン

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	色	ピン長さ (mm)	適用ガン	箱入数 (本)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
390-5713	US15	¥4,875	¥6,000	半透明	15	B503S1	10000	10	500	159(114)
390-5721	US25	¥5,688	¥7,000	半透明	25	B503S1・B503L	10000	10	570	40(71)
390-5730	US35	¥5,688	¥7,000	半透明	35	B503S1・B503L	10000	10	570	79(169)
390-5748	US65	¥6,500	¥8,000	半透明	65	B503S1・B503L	10000	10	700	13(82)
390-5667	HK35	¥6,563	¥7,000	半透明	35	B503S1・B503L	5000	10	950	22(85)
390-5799	UX7	¥4,875	¥6,000	半透明	7	B503X	10000	10	200	174(121)
390-5756	UX15	¥4,875	¥6,000	半透明	15	B503X	10000	10	380	85(117)
390-5764	UX25	¥5,688	¥7,000	半透明	25	B503X・B503XL	10000	10	415	32(67)
390-5772	UX35	¥5,688	¥7,000	半透明	35	B503X・B503XL	10000	10	420	23(144)
390-5781	UX65	¥6,500	¥8,000	半透明	65	B503X・B503XL	10000	10	550	22(220)

☎商品のお問い合わせ:049-259-2999 http://www.toska-banok.com/

トスカバノック



FasBano'K V

タグガン“ファスバノックV”

修理
可能 RoHS同商品群
在庫数 20 アイテム

FBV0001

特長 ●片手で簡単、タグの取付け自由自在で作業の効率化をはかります。
用途 ●商品管理用の表示札の装着に。
●各種製品の値札などのタグ装着に。
材質 ●ABS樹脂
製造国 ●中国

使用例



発注単位1台

備考トスカバノック [713199]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
418-7075	FBV0001	¥16,875	¥18,000	170×40×155	10	150	41(293)

☎商品のお問い合わせ:049-259-2999 http://www.toska-banok.com/

トスカバノック



Loop for FasBano'K V

“ファスバノックV”用ループFLV-10

RoHS


同商品群
在庫数 20 アイテム

FLV0005

特長 ●スピーディーなタグ付けが可能です。
仕様 ●色:ナチュラル
●1連本数:50
材質 ●ポリプロピレン (PP)
製造国 ●中国

使用例

使用例

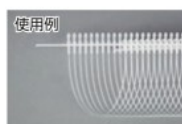

発注単位1箱

備考トスカバノック [713199]

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	ループ長さ (mm)	適用ガン	箱入数 (本)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
418-7091	FLV0005	¥6,563	¥7,000	100	FBV0001	5000	10	330	43(111)

☎商品のお問い合わせ:049-259-2999 http://www.toska-banok.com/