



スチール




# TK

TYRE SIZE : 25~75mm


小型軽荷重 プレート固定式 Tシリーズ **GOLD CASTER.**

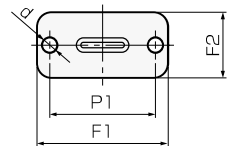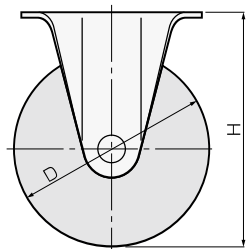

TK-25・32

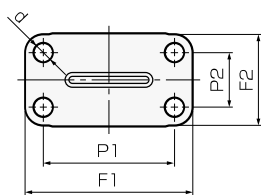


TK-38

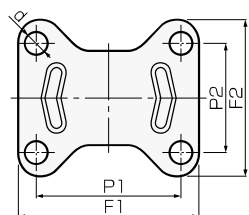

TK-50・65・75



TK-75R

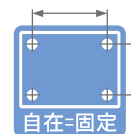

自在式とピッチが同じです。  
(φ50・φ65・φ75)

車輪径50・65・75はTJと同じ取付ピッチです。

単位：mm

車輪径 D	型 式	車 輪	許容荷重	取付高 H	取付ピッチ P1×P2	プレート寸法 F1×F2	取付穴径 d	軸 径
25	TK-25 R	ゴム	8 kg	35	29×0	36×18	4.2	4.5
	TK-25 N	ナイロン	10 kg					
	TK-25 U	ウレタン						
32	TK-32 R	ゴム	12 kg	42	29×0	36×20	4.2	5
	TK-32 N	ナイロン	18 kg					
	TK-32 U	ウレタン						
38	TK-38 R	ゴム	20 kg	50	36×15	46×25	5.3	6
	TK-38 N	ナイロン	28 kg					
	TK-38 U	ウレタン						
50	TK-50 R	ゴム	30 kg	65	46×35	59×49	6.5	6
	TK-50 N	ナイロン	35 kg					
	TK-50 U	ウレタン						
65	TK-65 R	ゴム	40 kg	80	55×42	70×60	8.8	8
	TK-65 N	ナイロン	55 kg					
	TK-65 U	ウレタン						
75	TK-75 R	ゴム	50 kg	90	55×42	70×60	8.8	8
	TK-75 N	ナイロン	65 kg					
	TK-75 U	ウレタン						

●車輪の種類はP145をご覧ください。