


無鉛くん®

給水・給湯用 鉛フリー銅合金製バルブ

J5K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁 (JIS B 2011)

LJ5-BSR

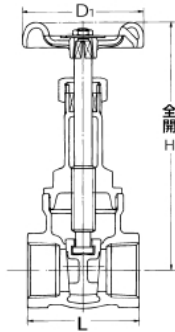


単位: mm

呼び径	L	H	D <sub>1</sub>
15 <sup>A</sup> (1/2 <sup>B</sup> )	50	127	55
20(3/4)	60	146	63
25(1)	65	170	70
32(1 1/4)	75	209	90
40(1 1/2)	85	239	100
50(2)	95	284	110

部品名	材 料
弁 箱	CAC911 (鉛フリー青銅鑄物)
ふ た	CAC911 (鉛フリー青銅鑄物)
弁 体	CAC911 (鉛フリー青銅鑄物)
弁 棒	C6803
パ ッ キ ン	ノンアスベスト
ハンドル車	ADC12 (15 <sup>A</sup> :ZDC2)

J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁 (JIS B 2011)

LJ10-BSR

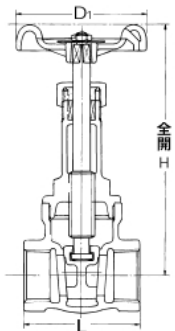

単位: mm

呼び径	L	H	D <sub>1</sub>
15 <sup>A</sup> (1/2 <sup>B</sup> )	55	127	55
20(3/4)	65	152	70
25(1)	70	176	80
32(1 1/4)	80	219	90
40(1 1/2)	90	250	100
50(2)	100	291	110


部品名	材 料
弁 箱	CAC911 (鉛フリー青銅鑄物)
ふ た	CAC911 (鉛フリー青銅鑄物)
弁 体	CAC911 (鉛フリー青銅鑄物)
弁 棒	C6803
パ ッ キ ン	ノンアスベスト
ハンドル車	ADC12 (15 <sup>A</sup> :ZDC2)

J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)

LJ10-BSR-OR



(認証マーク付)

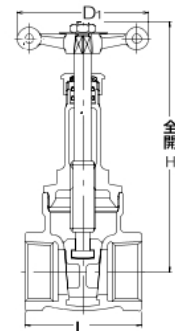

日本協認証登録品

単位: mm

最高許容圧力	80℃以下の静流水 1.4MPa 80℃以下の脈動水 1.0MPa		
呼び径	L	H	D <sub>1</sub>
13 <sup>A</sup> (1/2 <sup>B</sup> )	55	128	60
20(3/4)	65	153	70
25(1)	70	178	80
30(1 1/4)	80	225	90
40(1 1/2)	90	253	90
50(2)	100	302	120


部品名	材 料
弁 箱	CAC911 (鉛フリー青銅鑄物)
ふ た	CAC911 (鉛フリー青銅鑄物)
弁 体	CAC911 (鉛フリー青銅鑄物)
弁 棒	C6803
オ リ ン グ	NBR
ハンドル車	C3771BE

J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム非上昇式)

LJ10N-BS-OR



(認証マーク付)

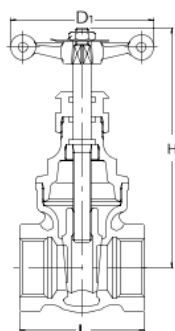

日本協認証登録品

単位: mm

最高許容圧力	80℃以下の静流水 1.4MPa 80℃以下の脈動水 1.0MPa		
呼び径	L	H	D <sub>1</sub>
13 <sup>A</sup> (1/2 <sup>B</sup> )	55	104	60
20(3/4)	65	112	70
25(1)	70	135	80
30(1 1/4)	80	157	90
40(1 1/2)	90	175	100
50(2)	100	201	120

部品名	材 料
弁 箱	CAC911 (鉛フリー青銅鑄物)
ふ た	CAC911 (鉛フリー青銅鑄物)
弁 体	CAC911 (鉛フリー青銅鑄物)
弁 棒	C6803
オ リ ン グ	NBR
ハンドル車	C3771BE