


▶ 最高許容圧力の詳細は、35頁をご覧ください。


クラス 10K ねじ込み形ゲートバルブ (内ねじ)

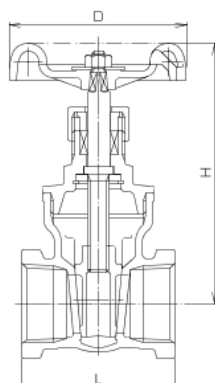

| | | 単位 MPa | | | | | |
|--------|------------------------|--------|-----|-------|-------|-----|--|
| 最高許容圧力 | 120℃以下の静流水 | 1.4 | | | | | |
| | 180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水 | 1.0 | | | | | |
| 呼び径 | 15A | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| | 1/2 B | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
| L | 54 | 58 | 65 | 74 | 78 | 87 | |
| H | 97 | 102 | 112 | 123 | 150 | 167 | |
| D | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | |

| 部品名 | 材料 |
|----------|------------------|
| ボデー | SCS 13A |
| ボンネット | SCS 13A |
| ステム | SUS 304 |
| ジスク | SCS 13A |
| パッキンナット | SCS 13A |
| グラウンド | SUS 304 |
| パッキン | 膨張黒鉛+PTFE 編組パッキン |
| ハンドル | ADC 12 |
| ハンドルナット | SS 400(亜鉛めっき) |
| ネームプレート | A 1100P-H |
| ステムワッシャー | SUS 316 |
| スナップリング | SUS 316 |


クラス 10K フランジ形ゲートバルブ (内ねじ)

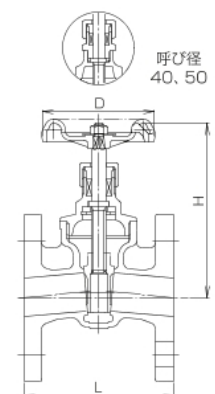

| | | 単位 MPa | | | | | |
|--------|------------------------|--------|-----|-------|-------|-----|--|
| 最高許容圧力 | 120℃以下の静流水 | 1.4 | | | | | |
| | 180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水 | 1.0 | | | | | |
| 呼び径 | 15A | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| | 1/2 B | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
| L | 85 | 95 | 100 | 110 | 125 | 140 | |
| H | 100 | 106 | 116 | 128 | 170 | 188 | |
| D | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | |

| 部品名 | 材料 |
|------------|-------------------|
| ボデー | SCS 13A |
| ボンネット | SCS 13A / SUS 304 |
| ステム | SUS 304 |
| ジスク | SCS 13A |
| パッキンナット | SCS 13A |
| グラウンド | SUS 304 |
| パッキン | 膨張黒鉛+PTFE 編組パッキン |
| ハンドル | ADC 12 |
| ハンドルナット | SS 400(亜鉛めっき) |
| スタフingボックス | SUS 304 |
| ネームプレート | A 1100P-H |
| ステムワッシャー | SUS 316 |
| スナップリング | SUS 316 |


クラス 10K ねじ込み形グローブバルブ

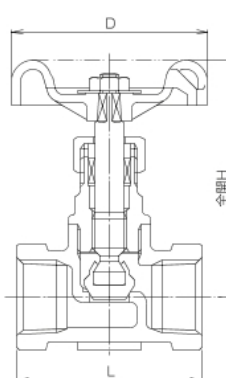

| | | 単位 MPa | | | | | | |
|--------|------------------------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|
| 最高許容圧力 | 120℃以下の静流水 | 1.4 | | | | | | |
| | 180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水 | 1.0 | | | | | | |
| 呼び径 | 8A | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| | 1/4 B | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
| L | 44 | 48 | 52 | 60 | 72 | 80 | 90 | 100 |
| H | 68 | 68 | 68 | 94 | 101 | 124 | 138 | 153 |
| D | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 90 | 90 | 100 |

| 部品名 | 材料 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| ボデー | SCS 13A |
| ボンネット | SCS 13A |
| ステム | SUS 304 |
| ジスク | SUS 304 |
| パッキンナット | SCS 13A |
| グラウンド | SUS 304 |
| パッキン | PTFE (呼び径: 8~15A) 膨張黒鉛+PTFE 編組パッキン (呼び径: 20~50A) |
| ハンドル | ZDC 2 (呼び径: 8~15A) ADC 12 (呼び径: 20~50A) |
| ハンドルナット | SS 400(亜鉛めっき) |
| ネームプレート | A 1100P-H |
| パッキンワッシャー | SUS 316 |

クラス 10K ねじ込み形テフロン®ジスク入りグローブバルブ (ソフトシート)

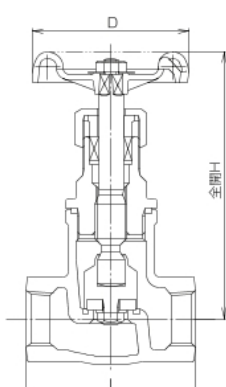

| | | 単位 MPa | | | | | |
|--------|------------------------|--------|-----|-----|-------|-------|-----|
| 最高許容圧力 | 120℃以下の静流水 | 1.4 | | | | | |
| | 180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水 | 1.0 | | | | | |
| 呼び径 | 10A | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| | 3/8 B | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
| L | 55 | 65 | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 |
| H | 110 | 113 | 114 | 144 | 151 | 172 | 190 |
| D | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 110 | 125 |

| 部品名 | 材料 |
|-----------|--------------------------|
| ボデー | SCS 13A |
| ボンネット | SCS 13A |
| ステム | SUS 304 |
| ソフトシート | PTFE |
| パッキンナット | SCS 13A |
| グラウンド | SUS 304 |
| パッキン | 膨張黒鉛+PTFE 編組パッキン |
| ハンドル | ADC 12 |
| ハンドルナット | SS 400(亜鉛めっき) |
| ジスクホルダー | SUS 304 |
| ジスクナット | SUS 316 |
| ネームプレート | A 1100P-H |
| ガスケット | PTFE |
| パッキンワッシャー | SUS 316 |
| シートワッシャー | SUS 316 (呼び径: 20~50A) |

* 流体ガスは、毒性ガス、可燃性ガスを除く