


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Grating

LSハイテングレーチング(U字溝用)

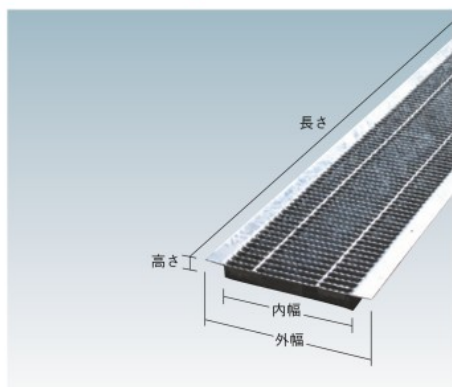

KUH 19-24

特長 ●グレーチングの主部材にハイテングを使用することで、高品質・低価格・軽量すべて実現しました。
仕様 ●細目タイプ
材質 ●スチール(LSハイテング) ●表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
製造国 ●日本



国土交通省 登録番号
新技術情報 提供システム CB-090018-A

発注単位1枚 | メーカー直送 | 運賃¥1,000


発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー 小売価格 (1枚)	溝幅 (mm)	内幅×外幅×長さ×高さ (mm)	エンドアングル (mm)	適用荷重側溝	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★108-3351	KUH 19-15	¥5,500	¥5,500	150	140×196×995×19	L1.8×30×30	歩道用	6.7	28(234)
★108-3353	KUH 19-18	¥6,300	¥6,300	180	170×226×995×19	L1.8×30×30	歩道用	7.7	49(149)
★108-3352	KUH 19-20	¥6,800	¥6,800	200	190×246×995×19	L1.8×30×30	歩道用	8.4	4(67)
★108-3354	KUH 19-24	¥7,900	¥7,900	240	230×286×995×19	L1.8×30×30	歩道用	9.7	105(229)
★108-3355	KUH 19-30	¥9,400	¥9,400	300	290×346×995×19	L1.8×30×30	歩道用	11.8	58(342)

※商品のお問い合わせ:058-327-2222 <http://www.takara-kizai.com/>



Grating

LSハイテングレーチング(U字溝用)

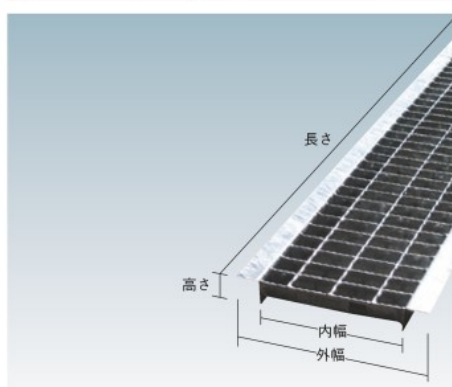

KUP 19-20

特長 ●グレーチングの主部材にハイテングを使用することで、高品質・低価格・軽量すべて実現しました。
仕様 ●あら目タイプ
材質 ●スチール(LSハイテング) ●表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
製造国 ●日本



国土交通省 登録番号
新技術情報 提供システム CB-090026-A

発注単位1枚 | メーカー直送 | 運賃¥1,000


発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー 小売価格 (1枚)	溝幅 (mm)	内幅×外幅×長さ×高さ (mm)	エンドアングル (mm)	適用荷重側溝	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★108-3357	KUP 19-15	¥4,600	¥4,600	150	140×196×993×19	L1.8×30×30	歩道用	4.1	21(81)
★108-3359	KUP 19-18	¥5,000	¥5,000	180	170×226×993×19	L1.8×30×30	歩道用	4.7	64(80)
★108-3358	KUP 19-20	¥5,200	¥5,200	200	190×246×993×19	L1.8×30×30	歩道用	4.9	35(86)
★108-3356	KUP 19-24	¥5,700	¥5,700	240	230×286×993×19	L1.8×30×30	歩道用	5.7	174(112)
★108-3349	KUP 19-30	¥6,300	¥6,300	300	290×346×993×19	L1.8×30×30	歩道用	6.7	208(100)

※商品のお問い合わせ:058-327-2222 <http://www.takara-kizai.com/>



Tsubutsu Grating

グレーチング“ツブツブタイプ”(U字溝用)

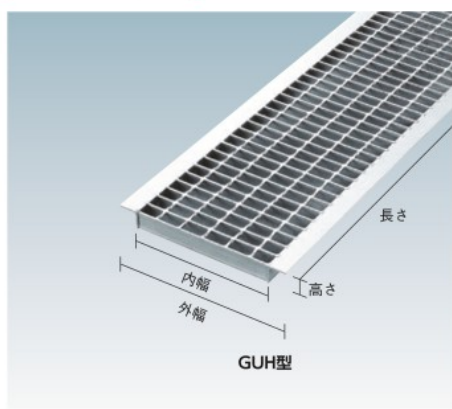

GUH型

特長 ●メインバーの表面に細かいすべり止め加工を施しました。プレーンタイプに比べると滑り抵抗係数が一段と向上しています。
 ●両側のアングルにより、U字溝にのせるだけの簡単セットです。
仕様 ●並目タイプ
材質 ●スチール ●表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
製造国 ●日本

別作
可能

発注単位1枚 | メーカー直送 | 運賃¥2,000 | 北海道・沖縄・離島は除く

株式会社製鋼所 [775311]


発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー 小売価格 (1枚)	溝幅 (mm)	内幅×外幅×長さ×高さ (mm)	エンドアングル (mm)	適用荷重側溝	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★754-8141	GUH15H25.T-2	¥6,338	¥7,800	150	140×210×995×25	L40×40×5	T-2	9.6	10(100)
★754-8150	GUH15H25.T-6	¥6,338	¥7,800	150	140×210×995×25	L40×40×5	T-6	9.6	2(20)
★754-8133	GUH15H25.T-14	¥6,338	¥7,800	150	140×210×995×25	L40×40×5	T-14	9.6	1(3)
★754-8176	GUH18H25.T-2	¥6,906	¥8,500	180	170×240×995×25	L40×40×5	T-2	10.5	0(-)
★754-8184	GUH18H25.T-6	¥6,906	¥8,500	180	170×240×995×25	L40×40×5	T-6	10.5	7(-)
★754-8168	GUH18H25.T-14	¥6,906	¥8,500	180	170×240×995×25	L40×40×5	T-14	10.5	5(36)
★754-8192	GUH20H25.T-2	¥7,150	¥8,800	200	190×260×995×25	L40×40×5	T-2	11.0	9(225)
★754-8206	GUH20H25.T-6	¥7,150	¥8,800	200	190×260×995×25	L40×40×5	T-6	11.0	4(400)
★754-8214	GUH20H32.T-14	¥7,394	¥9,100	200	190×260×995×32	L40×40×5	T-14	12.4	8(134)

※商品のお問い合わせ:0120-882-667 <http://www.yodoko.co.jp/>



Tsubutsu Grating

グレーチング“ツブツブタイプ”(U字溝用)

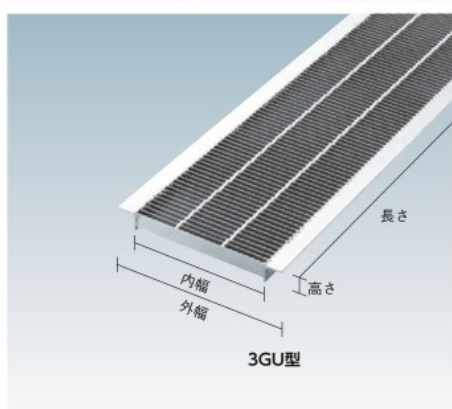

3GU型

特長 ●メインバーの表面に細かいすべり止め加工を施しているため、プレーンタイプに比べると滑り抵抗係数が一段と向上しています。
 ●メインバーのピッチが細かいため、通行時の安全性・快適性に優れています。
仕様 ●細目タイプ
材質 ●スチール ●表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
製造国 ●日本

別作
可能

発注単位1枚 | メーカー直送 | 運賃¥2,000 | 北海道・沖縄・離島は除く

株式会社製鋼所 [775311]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー 小売価格 (1枚)	溝幅 (mm)	内幅×外幅×長さ×高さ (mm)	エンドアングル (mm)	適用荷重側溝	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★754-7951	3GU15H19.T-2	¥4,900	¥5,600	150	141×195×995×19	L30×30×3	T-2	8.1	21(234)
★754-7960	3GU15H19.T-6	¥4,900	¥5,600	150	141×195×995×19	L30×30×3	T-6	8.1	10(250)
★754-7978	3GU15H25.T-14	¥8,400	¥9,600	150	140×210×995×25	L40×40×5	T-14	12.5	3(18)
★754-7986	3GU18H19.T-2	¥5,600	¥6,400	180	171×225×995×19	L30×30×3	T-2	9.1	6(60)
★754-7994	3GU18H19.T-6	¥5,600	¥6,400	180	171×225×995×19	L30×30×3	T-6	9.1	6(43)
★754-8001	3GU18H25.T-14	¥8,838	¥10,100	180	170×240×995×25	L40×40×5	T-14	13.9	17(340)
★754-8010	3GU20H19.T-2	¥5,950	¥6,800	200	191×245×995×19	L30×30×3	T-2	9.9	10(53)
★754-8036	3GU20H25.T-6	¥9,275	¥10,600	200	190×260×995×25	L40×40×5	T-6	14.9	5(500)
★754-8028	3GU20H25.T-14	¥9,275	¥10,600	200	190×260×995×25	L40×40×5	T-14	14.9	20(667)

※商品のお問い合わせ:0120-882-667 <http://www.yodoko.co.jp/>