

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。


コーナパッド(当てもの)は7-1435~1437ページに掲載



Belt Sling Chemical

耐化学薬品用“PPブルースリング”(JIS2等級・両端アイ形)

RoHS

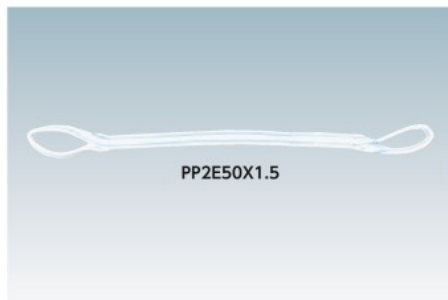

PP2E50X1.5

- 特長**
- 強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。
 - 各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。
- 用途**
- 屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。
- 仕様**
- JIS B 8818規格品
 - 使用温度:80℃以下
- 材質**
- ポリプロピレン(PP)
- 製造国**
- 日本

注意

- 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナパッドなどの当て物を使用してください。
- 当て物を使用している場合でも荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
- 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。

ベルト幅25mm

発注単位1本

例テザック[606884]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	ベルト寸法(mm) 幅×厚さ	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
793-1379	PP2E25X1	¥1,688	¥3,000	0.63	1	25×10	1	0.16	20(84)
793-1387	PP2E25X1.5	¥2,025	¥3,600	0.63	1.5	25×10	1	0.22	14(22)
793-1395	PP2E25X2	¥2,363	¥4,200	0.63	2	25×10	1	0.29	17(66)
793-1409	PP2E25X2.5	¥2,700	¥4,800	0.63	2.5	25×10	1	0.36	2(15)
793-1417	PP2E25X3	¥3,038	¥5,400	0.63	3	25×10	1	0.43	5(11)
793-1425	PP2E25X3.5	¥3,375	¥6,000	0.63	3.5	25×10	1	0.50	4(100)
793-1433	PP2E25X4	¥3,713	¥6,600	0.63	4	25×10	1	0.57	14(350)
793-1441	PP2E25X4.5	¥4,050	¥7,200	0.63	4.5	25×10	1	0.64	0(-)
793-1450	PP2E25X5	¥4,388	¥7,800	0.63	5	25×10	1	0.71	2(100)

ベルト幅50mm

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	ベルト寸法(mm) 幅×厚さ	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
793-1468	PP2E50X1	¥3,375	¥6,000	1.25	1	50×10	1	0.29	20(200)
793-1476	PP2E50X1.5	¥4,050	¥7,200	1.25	1.5	50×10	1	0.41	4(13)
793-1484	PP2E50X2	¥4,725	¥8,400	1.25	2	50×10	1	0.54	14(700)
793-1492	PP2E50X2.5	¥5,400	¥9,600	1.25	2.5	50×10	1	0.67	11(41)
793-1506	PP2E50X3	¥6,075	¥10,800	1.25	3	50×10	1	0.79	2(20)
793-1514	PP2E50X3.5	¥6,750	¥12,000	1.25	3.5	50×10	1	0.92	2(100)
793-1522	PP2E50X4	¥7,425	¥13,200	1.25	4	50×10	1	1.04	11(110)
793-1531	PP2E50X4.5	¥8,100	¥14,400	1.25	4.5	50×10	1	1.17	0(-)
793-1549	PP2E50X5	¥8,775	¥15,600	1.25	5	50×10	1	1.30	11(138)

☎商品のお問い合わせ:06-6765-2016 <http://www.tesac.co.jp/>



SIGMA LOCKSLING

ベルトスリング“ロックスリング シグマ”A-1(JIS4等級・両端アイ形)

RoHS

- 特長**
- (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
 - (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
 - 柔らかく仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
 - 繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行います。


- 用途**
- 一般玉掛用。
- 仕様**
- JIS B 8818 4等級 ●最大使用荷重が、3等級比で25%アップ
- 材質**
- ポリエステル
- 製造国**
- 日本



使用例



A-1タイプ

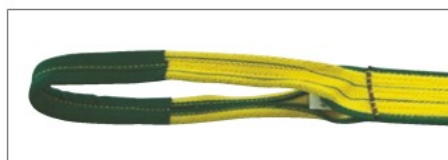

アイ部

注意

- 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
- 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナパッドなどの当て物を使用してください。
- 当て物を使用している場合でも荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。

発注単位1本

青色 メーカー直送 運賃別送

明大機[981700]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	ベルト寸法(mm) 幅×厚さ	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
363-3136	A-1 25X1.0	¥1,875	¥3,000	1.0	1.0	25×7.5	1	0.29	953(92)
363-3144	A-1 25X1.5	¥2,250	¥3,600	1.0	1.5	25×7.5	1	0.38	435(90)
363-3152	A-1 25X2.0	¥2,625	¥4,200	1.0	2.0	25×7.5	1	0.46	665(102)
363-3161	A-1 25X3.0	¥3,375	¥5,400	1.0	3.0	25×7.5	1	0.62	373(116)
363-3179	A-1 25X4.0	¥4,125	¥6,600	1.0	4.0	25×7.5	1	0.79	250(115)
363-3187	A-1 35X1.0	¥2,625	¥4,200	1.6	1.0	35×8.5	1	0.45	231(132)
363-3195	A-1 35X1.5	¥3,156	¥5,050	1.6	1.5	35×8.5	1	0.56	133(68)
363-3209	A-1 35X2.0	¥3,688	¥5,900	1.6	2.0	35×8.5	1	0.68	365(116)
363-3217	A-1 35X3.0	¥4,750	¥7,600	1.6	3.0	35×8.5	1	0.92	257(89)
363-3225	A-1 35X4.0	¥5,813	¥9,300	1.6	4.0	35×8.5	1	1.15	247(157)
363-3233	A-1 50X1.0	¥3,750	¥6,000	2.0	1.0	50×8.5	1	0.56	146(77)
363-3241	A-1 50X2.0	¥5,250	¥8,400	2.0	2.0	50×8.5	1	0.89	495(89)
363-3250	A-1 50X3.0	¥6,750	¥10,800	2.0	3.0	50×8.5	1	1.20	379(86)
363-3268	A-1 50X4.0	¥8,250	¥13,200	2.0	4.0	50×8.5	1	1.53	504(104)
363-3276	A-1 50X5.0	¥9,750	¥15,600	2.0	5.0	50×8.5	1	1.84	206(110)
363-3284	A-1 75X3.0	¥10,125	¥16,200	3.2	3.0	75×8.5	1	1.90	105(99)
363-3292	A-1 75X4.0	¥12,375	¥19,800	3.2	4.0	75×8.5	1	2.38	83(80)
363-3306	A-1 75X5.0	¥14,625	¥23,400	3.2	5.0	75×8.5	1	3.13	90(110)
363-3314	A-1 75X6.0	¥16,875	¥27,000	3.2	6.0	75×8.5	1	3.68	50(70)
467-5461	A-1 100X4.0	¥16,500	¥26,400	4.0	4.0	100×8.5	1	3.25	49(140)
467-5479	A-1 100X5.0	¥19,500	¥31,200	4.0	5.0	100×8.5	1	3.91	19(62)
467-5487	A-1 100X6.0	¥22,500	¥36,000	4.0	6.0	100×8.5	1	4.58	27(80)
★467-5495	A-1 100X8.0	¥28,500	¥45,600	4.0	8.0	100×8.5	1	6.17	36(328)
★467-5452	A-1 100X10.0	¥34,500	¥55,200	4.0	10.0	100×8.5	1	7.48	7(100)
★467-5517	A-1 150X5.0	¥29,250	¥46,800	6.3	5.0	150×8.5	1	6.88	26(237)
★467-5525	A-1 150X6.0	¥33,750	¥54,000	6.3	6.0	150×8.5	1	7.88	14(74)
★467-5531	A-1 150X7.0	¥38,250	¥61,200	6.3	7.0	150×8.5	1	8.90	25(999)
★467-5543	A-1 150X8.0	¥42,750	¥68,400	6.3	8.0	150×8.5	1	9.93	22(220)
★467-5509	A-1 150X10.0	¥51,750	¥82,800	6.3	10.0	150×8.5	1	11.95	21(124)

☎商品のお問い合わせ:086-485-1355 <http://www.meidai.co.jp/>

吊りクランプ

チェーン
スリング

フック

アイボルト

シャックル

リング
キャッチ

滑車

ワイロープ
スリング

ベルト
スリング

ラウンド
スリング

モッコ

荷締機

トラック
レール

角の鋭い荷は当てものなしで吊らないでください。
重大な事故につながる恐れがあります。