



多孔質のスポンジが
汚れと水をしっかり吸収。
きれいに仕上がります。
水絞りはレバー操作でワンタッチ、
手を濡らさずに絞れます。



絞り機能付きの水拭き用スポンジワイパー。手をぬらさずに床やタイル壁面、ガラスの水拭きが楽に行えます。

コンドルシルバーワイパーU

品番	税抜価格(1本)	サイズ(mm)	重量(g)
C277-000U-MB	¥3,800	幅約180 全長約1425	約770

JANコード	梱包数
338740	10本

●材質 ハンドル:スチールパイプ(φ約22mm) (一部木製芯あり)、
スポンジ:セルロース、プレート:スチール
●実用新案登録済
※スペアは下記専用スペアをご使用ください。


スペア交換

スペア
(コンドルシルバーワイパーU専用)

品番	税抜価格(1個)
C277-000U-SP	¥2,000

JANコード	梱包数
338757	20個

●サイズ 幅180×奥行145×高さ45mm

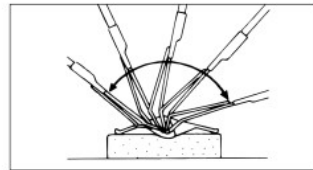

ハンドルの角度が変えられ、
ラクな姿勢で作業ができます。



しっかり絞れるダブルローラー。
※ご使用前にスポンジ部分を水に浸し、十分に水を吸わせて
やわらかくしてください。
※乾燥した場合は約30分水に浸してください。



伸縮柄



水絞りはレバーを手前に引くだけでOK
水絞りレバーを軽く手前に引くだけで強力で水絞りができ、
もとの吸水力が復活します。

絞り機能付きの吸水用スポンジワイパー。
ハンドルをステンレス化、耐久性を向上。

コンドルPVAスポンジワイパーGR-WET

品番	税抜価格(1本)	サイズ(mm)	重量(g)
WI580-000N-MB	¥3,900	幅270×奥行70×長さ940~1320	約1146

JANコード	梱包数
126200	10本

●材質 グリップ:PP、ハンドル:ステンレス(φ約26/22mm)、本体:PP、
レバー・アーム・スポンジ金具・ネジ:スチール、スポンジ:PVA

塩ビ不使用 スペア交換

※スペアは下記専用スペアをご使用ください。

スペア
(コンドルPVAスポンジワイパーGR-WET専用)

品番	税抜価格(1個)
WI580-000N-SP	¥800

JANコード	梱包数
126217	20個

●サイズ 幅270×奥行65×高さ70mm



スペア取替方法

衛生管理
除電

SWシリーズ

JPシリーズ

掃く

取る

ヘッド交換
シリーズ

ダスター

水拭

吸水

カラ拭

ワックス

クロス雑巾

絞る

磨く

トイレ用

水切り

高所・払い

窓用

ケミカル

ルームメイク

清掃

収納

備品

メンテナンス

拭く(モップ)

運ぶ