

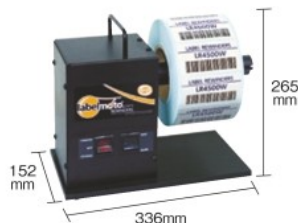
エクト

Label Rewinder

Ect



日本

ラベルリワインダー同商品群
在庫数 2 アイテムLR4500
(ラベル別売)LR4500W
(ワイドタイプ・ラベル別売)

 
仕様 ●連続巻き取り方式(表巻き/裏巻き)
●対応巻き取りバー直径:32/76mm (3インチコア装着時)
●速度:SLOW(180rpm) / FAST(230rpm)切替
●電源:AC100V

材質 ●本体:アルミ

付属品 ●ACアダプタ ●ガイドプレート ●3インチコア
●L型六角レンチ

製造国 ●アメリカ

特長 ●114mm幅以下のラベル紙専用の自動の巻き取り機です。
仕様 ●対応最大ラベル幅:114mm
●本体寸法(幅×奥行×高さ):272×152×265mm

ラベルプリンターから
排出されたラベルを
巻き取ります。巻き取りバーに
3インチコアを装着

発注単位1台		メーカー直送 運賃別送		適合ラベルサイズ (mm)			梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	幅6~114	内径:φ32/φ76	1	3.6	2(-)	
★835-8249	LR4500	¥97,023	¥98,000						

【ワイドタイプ】特長 ●178mm幅以下のラベル紙専用の自動の巻き取り機です。
仕様 ●対応最大ラベル幅:178mm
●本体寸法(幅×奥行×高さ):336×152×265mm

発注単位1台		メーカー直送 運賃別送		適合ラベルサイズ (mm)			梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	幅6~178	内径:φ32/φ76	1	3.9	0(-)	
★835-8248	LR4500W	¥102,058	¥103,000						

☎商品のお問い合わせ:043-214-4882 <https://www.ectinc.co.jp/>

テクノマーク



U2 Inkjet Printer

TECHNOMARK

日本

インクジェットプリンター“U2スマート”

RoHS

同商品群
在庫数 5 アイテム.Com
画面
SDS

AU201

AU205-003
(アラームキット(オプション))AU205-004
(エンコーダキット(オプション))AU205-005
(外部センサー(オプション))AU203-001-17
(42ccインクSP4・黒)AU203-001-3
(42ccインクSP1・黒)AU203-001-6
(42ccカラーインク・青)AU203-001-8
(42ccカラーインク・赤)

特長 ●ヘッドサイズ12.7mmの範囲で1行から4行まで文字サイズの選択が可能です。
●英大文字、数字、記号、ロゴ、日時、賞味期限等の自動の日付更新、シフトコード更新、バーコードなど印字可能です。

用途 ●ダンボールやクラフト紙など浸透性のあるものへの印字に。

仕様 ●制御可能ヘッド数:1ヘッド(12.7mm)
●文字高さ:2.7mm、3.6mm、5.5mm、8mm、10mm、12.7mm
●印字可能行数:1桁、2桁、3桁、4桁 ●印字可能文字:アルファベット大文字、数字、記号 ●印字方向:横向き、下向き ●電源:AC100~240V、50/60Hz、1.6A

付属品 ●リモコン、リモコンケース ●電源コード、3極2極変換プラグ、ACアダプタ ●アース線 ●SDカード、SDカードリーダー ●プリントヘッドガイド ●ネジ×7、M4ワッシャ×7、ナット×4、六角レンチ×3 ●プリントヘッド取付バー固定用ブラケット、垂直方向バー固定用ブラケット ●380・300・230mmステンレスパー×各1 ●アンチショックメカニズム、ライン固定用ブラケット
●HPヘッドノズル部掃除専用ウェットワイブ(60枚入)、メンテナンスキット1式、ワイパーパッド1式

製造国 ●台湾

【本体】

発注単位1台		メーカー直送 運賃別送		幅×奥行×高さ (mm)			梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	幅60×114	高さ76	1	4.1	8(200)	
819-4045	AU201	¥151,000	¥151,000						

【アラームキット(オプション)】特長 ●外部機器への警報出力時、エンコーダ、センサー同時接続時に使用します。

発注単位1個		メーカー直送 運賃別送		梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	1	3.2	0(-)
819-4046	AU205-003	¥59,000	¥59,000			

【エンコーダキット(オプション)】特長 ●搬送速度が安定していない場所で精度の高いバーコード等の印字を行なう場合に使用します。

発注単位1個		メーカー直送 運賃別送		梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	1	1.1	3(300)
819-4047	AU205-004	¥40,000	¥40,000			

【外部センサー(オプション)】特長 ●内蔵センサーではスタート信号が取れない場合に使用します。

発注単位1個		メーカー直送 運賃別送		梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	1	0.4	1(-)
819-4048	AU205-005	¥14,000	¥14,000			

【42ccインクSP4】特長 ●浸透性のあるダンボール、クラフト袋等の紙製品、木材、布などの印字に適したインクです。

発注単位1本		メーカー直送 運賃別送		色	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	黒	1	135	-
256-2091	AU203-001-17	¥9,360	¥9,360				

【42ccカラーインク】

発注単位1本		メーカー直送 運賃別送		色	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	青	1	133	0(-)
★819-4052	AU203-001-6	¥14,000	¥14,000	赤	1	136	0(-)
★819-4053	AU203-001-8	¥14,000	¥14,000				

☎商品のお問い合わせ:043-463-0960 <http://www.technomark.co.jp/>

【42ccインクSP1】特長 ●ニスコーティング抜きのコートボール紙の印字に適したインクです。

発注単位1本		メーカー直送 運賃別送		色	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	黒	1	137	4(400)
★819-4051	AU203-001-3	¥11,800	¥11,800				