


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本拠地です。

CONDOR Evac Turf
日本 “エバック若草ユニットE”

同商品群 在庫数 9 アイテム

防炎適合品
防炎性能登録番号
EO840152

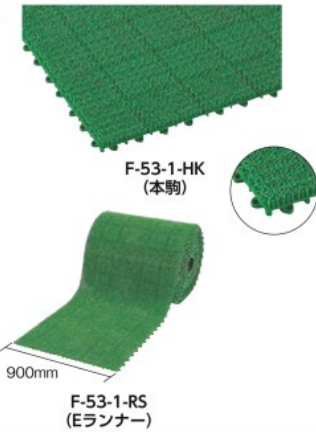

特長 ●若草の柔らかな感触とグリーンを再現しました。
●いろいろな場所で使える汎用タイプです。
用途 ●建築工事現場の通路、屋上やベランダなど。
材質 ●エチレン酢酸ビニール(EVA)
製造国 ●日本



山崎産業㈱ [936704]

本駒
発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	幅×長さ×厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
480-4996	F-53-1-HK	¥641	¥690	グリーン	300×300×20	50	270	1002(35)

Eランナー
発注単位1巻


発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
480-5003	F-53-1-RS	¥57,664	¥62,100	グリーン	900×9	20	1	24.3	57(83)

☎商品のお問い合わせ:0120-941-239 <http://www.yamazaki-sangyo.co.jp/>

TERAMOTO Unit Turf
日本 “ユニットターフα”

同商品群 在庫数 7 アイテム

防炎適合品
防炎性能登録番号
EO980098

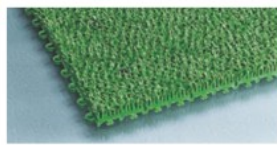

MR-001-378-1

特長 ●ジョイント式で簡単にお好みのサイズに組むことができます。 ●直射日光下でも変形を起こしにくい耐熱性を持ち、変色や腐敗の心配がほとんどありません。 ●静電気を防止する放電チョップ付です。
用途 ●屋上、遊戯施設、プールサイド、ベランダ、出入り口など。
材質 ●特殊配合EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)、特殊放電加工
製造国 ●日本

本駒
発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	幅×長さ×厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
409-6649	MR-001-378-1	¥910	¥980	グリーン	300×300×28	40	415	2107(69)

緑駒
発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	タイプ	幅×長さ×厚さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
409-6614	MR-001-290-9	¥167	¥180	グリーン	角ふち	75×75×17	40	30	32(140)
409-6622	MR-001-293-9	¥324	¥350	グリーン	中ふちオス	75×300×17	80	115	147(78)
409-6631	MR-001-294-9	¥324	¥350	グリーン	中ふちメス	75×300×17	80	120	154(209)

☎商品のお問い合わせ:06-6541-3333 <http://www.teramoto.co.jp/>

TERAMOTO Unit Turf C
日本 “ユニットターフC型”

同商品群 在庫数 7 アイテム

防炎適合品
防炎性能登録番号
EO050146



MR-002-778-1 (本駒)

特長 ●簡単につなげて、水はけが良くお掃除も簡単です。
●クッション性があるので、ケガの防止にも役立ちます。
用途 ●屋上・玄関・通路などに敷く人工芝。
材質 ●特殊配合EVA樹脂
製造国 ●日本



㈱TERAMOTO [639806]

本駒
発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	幅×長さ×厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
368-5233	MR-002-778-1	¥464	¥500	グリーン	300×300×22	30	270	3228(77)

緑駒
発注単位1個


発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	タイプ	幅×長さ×厚さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
368-5217	MR-002-691-9	¥139	¥150	グリーン	角ふち	75×75×15	40	25	56(53)
368-5225	MR-002-693-9	¥269	¥290	グリーン	中ふち	75×300×15	80	100	260(41)

☎商品のお問い合わせ:06-6541-3333 <http://www.teramoto.co.jp/>


ワタナベ Artificial Turf
日本 “人工芝“シバックス”

同商品群 在庫数 15 アイテム

DT-302 (グレー)
DT-303 (セピア)

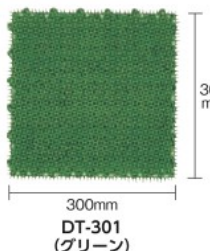

 特長 ●手軽にジョイント施工ができ、水はけも良くクッション性に富んでいます。
●静電気防止剤、老化防止剤を配合しています。
用途 ●屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝。
材質 ●エチレン酢酸ビニール(EVA)
製造国 ●日本




ワタナベ工業㈱ [981998]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	幅×長さ×厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
397-1406	DT-301	¥450		オープン グリーン	300×300×25	30	300	4207(149)
397-1414	DT-302	¥450		オープン グレー	300×300×25	30	300	5705(272)
397-1422	DT-303	¥450		オープン セピア	300×300×25	30	300	1106(121)

☎商品のお問い合わせ:0866-94-0221 <http://www.watanabe-ind.co.jp/>

ワタナベ Artificial Turf
日本 “人工芝“ブラッシングターフ”

同商品群 在庫数 15 アイテム

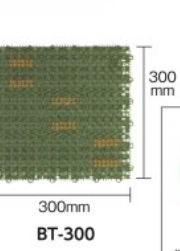

特長 ●芝生の中に丈夫な極太ブラシを内蔵した泥、雪落としマットです。
●目づまりが少なく靴底の汚れを確実に落とします。
●厳寒地に強く柔軟性に優れています。
用途 ●玄関、通路などに敷くジョイントタイプの人工芝。
材質 ●エチレン酢酸ビニール(EVA)
製造国 ●日本



靴底の頑固な泥や雪をきれいに落とします



ワタナベ工業㈱ [981998]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	幅×長さ×厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
397-1252	BT-300	¥625		オープン グリーン	300×300×19	30	260	1532(104)

☎商品のお問い合わせ:0866-94-0221 <http://www.watanabe-ind.co.jp/>