


100G-N Series

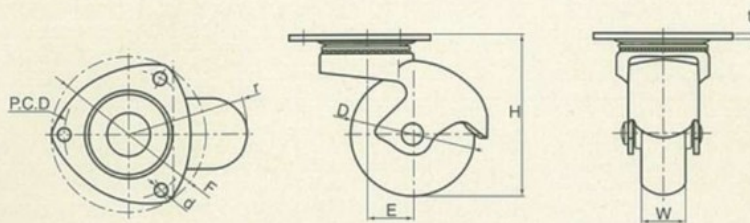


ライトブルー [L] マルーン [M]

記号 製品 No.	車輪径 D mm	車輪巾 W mm	旋回半径 r mm	偏心距離 E mm	車輪取付高 H mm	座金外周寸法 F mm	取付穴ピッチ P.C.D mm	取付穴径 d mm	取付座厚 t mm	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.102G-N [カラー]	40	16	46	19	60	65	53	5.5	2.3	80
No.104G-N [カラー]	50	16	53	21	70	65	53	5.5	2.3	100
No.105G-N [カラー]	65	23	64	24	85	83	68	7	2.6	120
No.106G-N [カラー]	75	23	70	25	95	83	68	7	2.6	150

※ご注文の際は必ず車輪 [カラー] をご指定ください。ブラック [B]、ライトブルー [L]、マルーン [M]。

100G-Ns Series

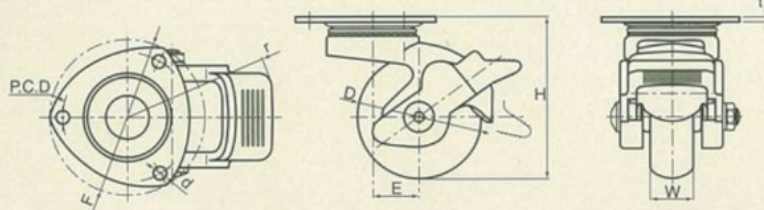


ライトブルー [L] マルーン [M]

●旋回半径は、ストッパー ON・OFF 何れかの最大値になります。

記号 製品 No.	車輪径 D mm	車輪巾 W mm	旋回半径 r mm	偏心距離 E mm	車輪取付高 H mm	座金外周寸法 F mm	取付穴ピッチ P.C.D mm	取付穴径 d mm	取付座厚 t mm	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.102G-NS [カラー]	40	16	59	19	60	65	53	5.5	2.3	80
No.104G-NS [カラー]	50	16	66	21	70	65	53	5.5	2.3	100
No.105G-NS [カラー]	65	23	79	24	85	83	68	7	2.6	120
No.106G-NS [カラー]	75	23	84	25	95	83	68	7	2.6	150

※ご注文の際は必ず車輪 [カラー] をご指定ください。ブラック [B]、ライトブルー [L]、マルーン [M]。

600G-N Series

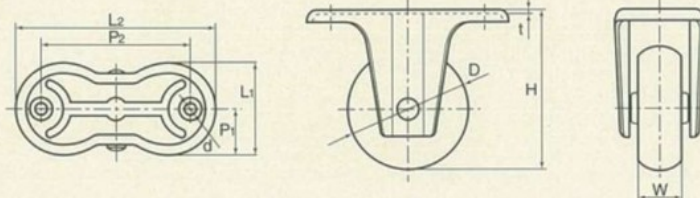

ライトブルー [L] マルーン [M]

記号 製品 No.	車輪径 D mm	車輪巾 W mm	車輪取付高 H mm	取付板巾 L1 mm	取付板長 L2 mm	取付穴ピッチ P mm	取付穴径 d mm	取付座厚 t mm	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.602G-N [カラー]	40	16	60	39	84	62	5.5	2	80
No.604G-N [カラー]	50	16	70	39	87	65	5.5	2	100
No.605G-N [カラー]	65	23	85	48	106	80	6.5	2.3	120
No.606G-N [カラー]	75	23	95	48	116	90	6.5	2.3	150

※ご注文の際は必ず車輪 [カラー] をご指定ください。ブラック [B]、ライトブルー [L]、マルーン [M]。