

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

研究用真空ポンプは10-1289ページに掲載



Direct Drive Oil-Sealed Rotary Vacuum Pump

直結型油回転真空ポンプ(マグネットカップリングタイプ)

別作可能 修理可能

同商品群
在庫数 157アイテム



GHD-031A



GHD-101A

- 特長**
- 小さいサイズながらも、大きな排気速度です。
 - 装置組込みに適したコンパクトサイズです。
 - マグネットカップリング構造により、軸シールからの油漏れが無く、長寿命化を実現しました。
 - 吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放します。
 - 電源コード差込口インレットによる、電源コードの多様化へ対応しました。
 - 強制給油機構の搭載により、排気速度が安定します。
 - 大気圧からの作動が可能で、
- 用途**
- 理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。
 - 真空排気装置、電子顕微鏡のバック。
 - 半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置。
 - リークディテクタ。
- 仕様**
- サーマルプロテクタ付
 - 使用油:R-2
 - 2段排気方式
 - CEマーキング自己宣言品
 - TUV, cTUVus認証取得品
 - 一台から異電圧に別作対応
- 製造国** ●日本

発注単位1台

梱包数:1台
※アルバック[179980]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	排気速度(L/min) 50/60Hz	到達圧力 (Pa)	吸気口径 (mm)	電源 (V)	全幅×全長×全高 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★444-3268	GHD-031A	¥138,000	¥138,000	30/ 36	0.67	KF-16	単相100-120	120×288.5×163	9.3	12(93)
★444-3276	GHD-031B	¥138,000	¥138,000	30/ 36	0.67	KF-16	単相200-240	120×288.5×163	9.3	0(-)
★121-4467	GHD-101A	¥174,000	¥174,000	100/120	0.67	KF-25	単相100V	150×413.5×234.5	22.0	5(167)

☎商品のお問い合わせ:045-533-0203 <https://www.ulvac.co.jp>



Oil Rotary Vacuum Pump

油回転真空ポンプ

修理可能 重い

同商品群
在庫数 157アイテム



VD30C

- 特長**
- ULVACオリジナルの高効率(IE3)マルチ電圧モーターを採用しています。
 - 低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです。
 - 大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています。
 - メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです。
- 用途**
- 蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置。
 - 分析機器、リークテスト装置。
 - 真空乾燥、ガス置換など各種真空装置。
- 仕様**
- 使用油:R-7
 - 全開外扇三相マルチ電圧モーター50Hz: 200~240/380~415V対応、60Hz: 200~240/380~460V対応
 - サーマルプロテクタなし
 - 排気口:VG40相当
 - 2段式ベーン型
- 材質**
- シリンダ:鋳鉄
 - ポンプケース:アルミ鋳物
- 製造国** ●日本

注意

- VDポンプにはオイルミストトラップは付属されておりません。
- オイルミストトラップのご購入を推奨します。
- 出荷時は200Vクラスの△結線となっております。
- 本製品を日本国外へ輸出する場合は手続きが必要となるためご一報下さい。

発注単位1台 青色 メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く

※アルバック[179980]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	排気速度(L/min) 50/60Hz	到達圧力 (Pa)	吸気口径 (mm)	電源 (V)	全幅×全長×全高 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
781-3643	VD30C	¥330,000	¥330,000	500/ 600	0.67	VG40相当	三相マルチ	210×660×324	1	58	10(77)
781-3651	VD40C	¥400,000	¥400,000	670/ 800	0.67	VG40相当	三相マルチ	210×680×324	1	60	21(88)
★781-3660	VD60C	¥530,000	¥530,000	1000/1200	0.67	VG50相当	三相マルチ	280×761×371	1	90	14(467)
★781-3678	VD90C	¥620,000	¥620,000	1500/1800	0.67	VG50相当	三相マルチ	280×831×371	1	113	0(-)

☎商品のお問い合わせ:045-533-0203 <https://www.ulvac.co.jp>



Direct Drive Oil-Sealed Rotary Vacuum Pump

直結型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ)

別作可能 修理可能

同商品群
在庫数 157アイテム



GCD-136X

- 特長**
- 接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。
 - 化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。
- 用途**
- 濃縮機などの化学機器。
 - 半導体製造装置。
 - 製薬機械。
 - 薬品処理後の乾燥。
- 仕様**
- サーマルプロテクタ付
 - 使用油:SO-M
 - 2段排気方式
 - 一台から異電圧に別作対応
- 製造国** ●日本

発注単位1台

※アルバック[179980]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	排気速度(L/min) 50/60Hz	到達圧力 (Pa)	吸気口径 (mm)	電源 (V)	全幅×全長×全高 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★363-1443	GCD-051X	¥230,000	¥230,000	50/ 60	0.67	KF-25	単相100	165.5×419×222.7	1	14.1	5(50)
★363-1451	GCD-136X	¥280,000	¥280,000	135/162	0.67	KF-25	単相100	170.0×493×241.1	1	25.4	10(167)
★363-1460	GCD-201X	¥351,000	¥351,000	200/240	0.67	KF-25	三相200	170.0×509.5×241.1	1	26.6	3(150)


☎商品のお問い合わせ:045-533-0203 <https://www.ulvac.co.jp>



Oil Mist Trap

オイルミストトラップ

同商品群
在庫数 157アイテム

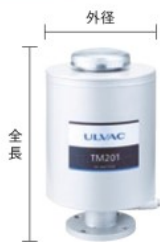

TM201



TM401

- 特長**
- フィルタエレメントのみ交換可能です。
 - 低負荷用:連続吸入圧:10kPa以下、高負荷用:連続吸入圧:100kPa以下でご使用ください。
 - オイルミストトラップは油回転真空ポンプの油煙を取り除きます。
- 用途**
- 油回転真空ポンプの油煙の取り除き。
- 材質**
- 本体:スチール
 - フィルタ:ガラスウール
- 製造国** ●中国

発注単位1台

※アルバック[179980]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	適合機種	外径×全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
497-8102	TM201	¥38,000	¥38,000	VD30C、VD40C低負荷用	165.2×280	1	8.5	30(215)
497-8111	TM401	¥45,000	¥45,000	VD30C/VD40C高負荷用、VD60C/VD90C低負荷用	165.2×350	1	10.0	43(92)

☎商品のお問い合わせ:045-533-0203 <https://www.ulvac.co.jp>