 


方向矢印は後まわし! 必要枚数の拾い出しをラクにする、矢印なし縦管用シート。

### ユニシートの特長

- 厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
- 酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
- ハサミ等で簡単にカットでき、配管の曲面へキレイに施工できます。

#### ■断面図



### 関連品

#### 矢印カッティング文字



404-99 ステップアップ


仕上サイズ: 36×36×約0.1mm厚(5枚)  
材 質: マーキングフィルム

詳しくは P.28 ▶

Point!!  
色帯と流体名のみ

Point!!  
方向表示は  
カッティング矢印で


#### ■寸法図(mm)

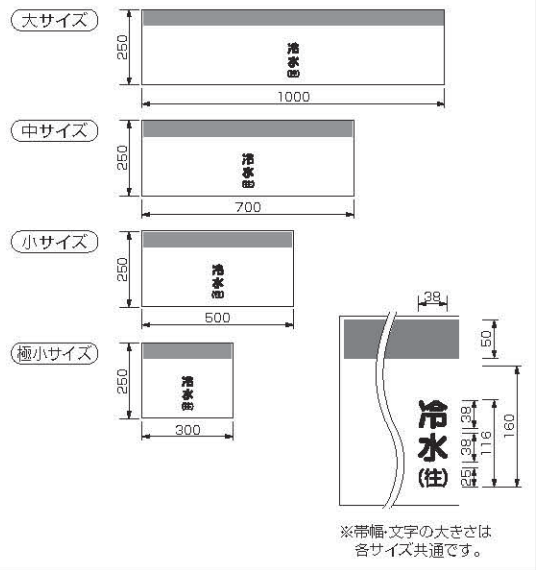

※帯幅、文字の大きさは各サイズ共通です。

## 配管識別シート

縦管用矢印なし

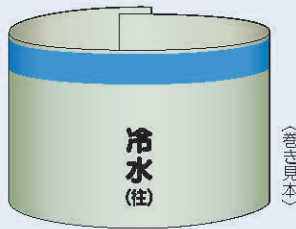

404-01 大 カラー/青 405-01 中 マンセル植 5PB 5/9 406-01 小	404-02 大 カラー/青 405-02 中 マンセル植 5PB 5/9 406-02 小	404-03 大 カラー/黄緑 405-03 中 マンセル植 10GY 6.5/11 406-03 小	404-04 大 カラー/黄緑 405-04 中 マンセル植 10GY 6.5/11 406-04 小

404-11 大 カラー/黄赤 405-11 中 マンセル植 青 5PB 5/9 406-11 小 藍 375YR 6.5/14	404-12 大 カラー/黄赤 405-12 中 マンセル植 青 5PB 5/9 406-12 小 藍 375YR 6.5/14	404-05 大 カラー/黄赤 405-05 中 マンセル植 3.75YR 6.5/14 406-05 小	404-06 大 カラー/黄赤 405-06 中 マンセル植 3.75YR 6.5/14 406-06 小	404-07 大 カラー/紺 405-07 中 マンセル植 3.75PB 3/11 406-07 小	404-08 大 カラー/紺 405-08 中 マンセル植 3.75PB 3/11 406-08 小

404-09 大 カラー/紺 405-09 中 マンセル植 10R 3.5/7 406-09 小	404-10 中 カラー/緑 マンセル植 2.58G 4/10 406-10 小	405-35 中 カラー/水色 マンセル植 5B 5/9 406-35 小 406-55 極小	405-21 中 カラー/赤 マンセル植 10RP 5/14 406-21 小 406-41 極小	405-36 中 カラー/赤 マンセル植 10RP 5/14 406-36 小 406-56 極小	405-37 中 カラー/赤 マンセル植 10RP 5/14 406-37 小 406-57 極小

405-22 中 カラー/赤 マンセル植 10RP 5/14 406-22 小 406-42 極小	405-23 大 カラー/水色 マンセル植 5B 5/9 406-23 小 406-43 極小	405-29 中 カラー/水色 マンセル植 5B 5/9 406-29 小 406-49 極小	405-24 中 カラー/紫 マンセル植 5P 5/10 406-24 小 406-44 極小	404-38 大 カラー/紫 マンセル植 5P 5/10 406-38 小	404-25 大 カラー/赤 マンセル植 10YR 6/3 405-25 中 406-25 小

共通 サイズ: 大) 250×1000×0.25mm厚 中) 250×700×0.25mm厚 小) 250×500×0.25mm厚 極小) 250×300×0.25mm厚  
材 質: ユニシート