

 
配管表示

帯色のみシンプルなシートで、特殊な流体名や系統名にも柔軟に対応できます。


ユニシートの特長

- 厚さ0.25mmの自消性塩化ビニル樹脂素材。
- 酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
- ハサミ等で簡単にカットでき、配管の曲面へキレイに施工できます。

■ 断面図




Point!!
文字入れ等も承ります

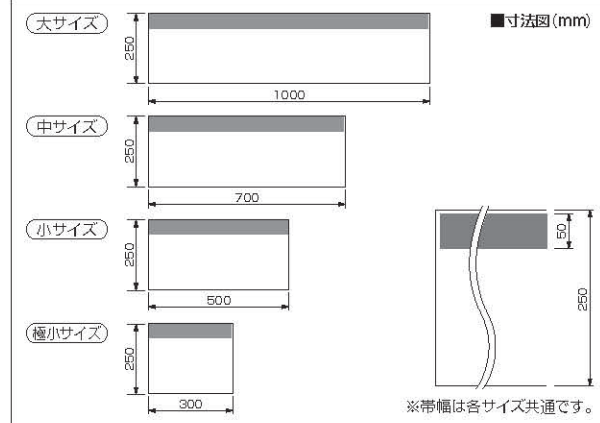

配管識別シート

帯色のみ

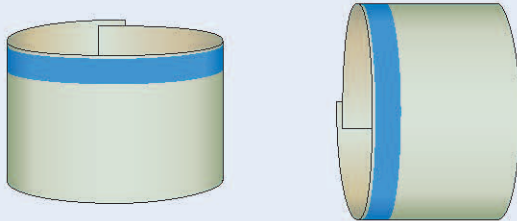

414-01	大	カラー/青	マンセル値
415-01	中	マンセル値	5P 5/9
416-01	小		
416-011	極小		
414-02	大	カラー/黄緑	マンセル値
415-02	中	マンセル値	10GY 6.5/11
416-02	小		
416-021	極小		

414-03	大	カラー/黄赤	マンセル値
415-03	中	マンセル値	3.75YR 6.5/14
416-03	小		
416-031	極小		
414-04	大	カラー/紺	マンセル値
415-04	中	マンセル値	3.75PB 3/11
416-04	小		
416-041	極小		
414-05	大	カラー/暗い赤	マンセル値
415-05	中	マンセル値	10R 3.5/7
416-05	小		
416-051	極小		
414-06	大	カラー/緑	マンセル値
415-06	中	マンセル値	2.5BG 4/10
416-06	小		
416-061	極小		
414-07	大	カラー/赤紫	マンセル値
415-07	中	マンセル値	10RP 5/14
416-07	小		
416-071	極小		
414-08	大	カラー/水色	マンセル値
415-08	中	マンセル値	5B 5/9
416-08	小		
416-081	極小		
414-09	大	カラー/紫	マンセル値
415-09	中	マンセル値	5P 5/10
416-09	小		
416-091	極小		
414-10	大	カラー/暗い黄	マンセル値
415-10	中	マンセル値	10YR 6/3
416-10	小		
416-101	極小		
414-11	大	カラー/黄緑	マンセル値
415-11	中	マンセル値	2.5BG 6.5/9
416-11	小		
416-111	極小		
414-12	大	カラー/黒	マンセル値
415-12	中	マンセル値	N1
416-12	小		
416-121	極小		
414-13	大	カラー/茶	マンセル値
415-13	中	マンセル値	7.5YR 5/7
416-13	小		
416-131	極小		
414-14	大	カラー/赤	マンセル値
415-14	中	マンセル値	5R 4.5/14
416-14	小		
416-141	極小		
414-15	大	カラー/暗い緑	マンセル値
415-15	中	マンセル値	10G 7/8
416-15	小		
416-151	極小		
414-16	大	カラー/黄	マンセル値
415-16	中	マンセル値	2.5Y 7.5/12
416-16	小		
416-161	極小		
414-17	大	カラー/暗い青	マンセル値
415-17	中	マンセル値	5B 6.5/8
416-17	小		
416-171	極小		
414-18	大	カラー/暗い赤	マンセル値
415-18	中	マンセル値	2.5B 8/5
416-18	小		
416-181	極小		
414-19	大	カラー/暗い紫	マンセル値
415-19	中	マンセル値	2.5RP 6.5/10
416-19	小		
416-191	極小		
414-20	大	カラー/赤紫	マンセル値
415-20	中	マンセル値	2.5RP 4/12
416-20	小		
416-201	極小		
414-21	大	カラー/灰紫	マンセル値
415-21	中	マンセル値	2.5P 5/5
416-21	小		
416-211	極小		
414-22	大	カラー/暗い黄	マンセル値
415-22	中	マンセル値	2.5Y 7.5/6
416-22	小		
416-221	極小		
414-23	大	カラー/暗い黄赤	マンセル値
415-23	中	マンセル値	3.75YR 8/6
416-23	小		
416-231	極小		
414-24	大	カラー/暗い黄	マンセル値
415-24	中	マンセル値	7.5Y 8.5/11
416-24	小		
416-241	極小		
414-25	大	カラー/シルバー	
415-25	中		
416-25	小		
416-251	極小		
414-26	大	カラー/白	マンセル値
415-26	中	マンセル値	N9.5
416-26	小		
416-261	極小		

共通 サイズ: 大 250×1000×0.25mm厚 中 250×700×0.25mm厚 小 250×500×0.25mm厚 極小 250×300×0.25mm厚
材質: ユニシート