

# クッション

1 配管識別表示

2 バルブ表示用品

3 撮影用品

4 安全標識


5 安全用品

クッション


特注品

## ■ ソフトガードクッションシート ※発泡ゴムの製法上、色とサイズに誤差が生じる場合があります。

○セパレーター ○粘着性

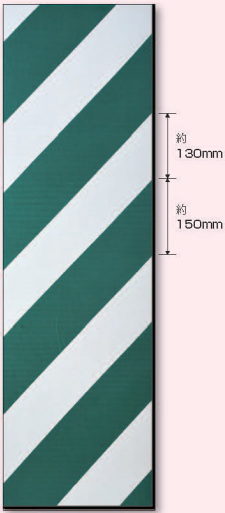

866-108 (緑/白)

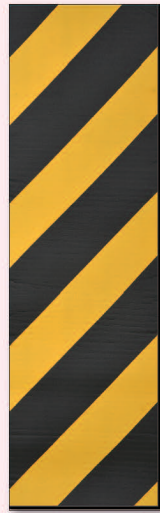

866-109 (黄/黒)

共通

サイズ:1000×300(10mm厚) 材質:NBR(発泡ゴム)(裏面/糊加工)



はさみで自由にカット!



Point!  
厚手のクッションで  
保護力アップ!

## ■ コーナークッション

○セパレーター ○粘着性



471-01A

サイズ:1000×100mm(5mm厚)



471-03A


サイズ:1000×200mm(5mm厚)

共通

材質:ポリエチレン発泡体(表面/ポリエチレン 裏面/糊加工)



Point!  
危険表示と  
衝撃防止の2役!

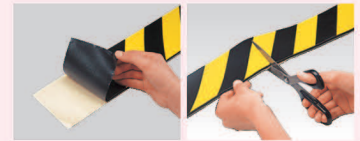

裏面は糊加工

ハサミで自由にカットOK!

## ■ トラクッション(反射タイプ)

○セパレーター ○粘着性 再帰反射



304-15X

サイズ:1000×100mm(5mm厚)



304-17X

サイズ:1000×200mm(5mm厚)

共通

材質:ポリウレタン発泡体(表面/PVC 裏面/糊加工)



Point!  
ライト等の  
光を反射



裏面は糊加工

ハサミで自由にカットOK!