

プリズムクッション(高輝度反射タイプ)

再帰反射




304-311 (黒)
(黄部/プリズム反射)



304-321 (青)
(白部/プリズム反射)

 


304-331 (緑)
(白部/プリズム反射)

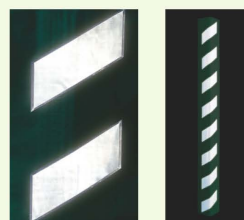

夜間反射時

4分割可能!



分割してご利用の場合は、
二本線の中心をハサミ等で
カットしてください。



使用例

幅広320mm

共通 サイズ：2000×320×5.3mm厚
材 質：PVC (裏面クッション材PE発泡体) (裏面糊加工)

フェンスクッション

再帰反射


NEW



304-41 (黒)
(黄部/反射)



304-42 (緑)
(白部/反射)

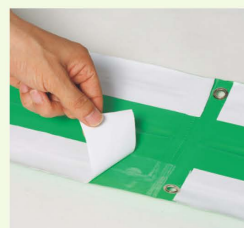フェンス等に
簡単養生

使用例

共通 サイズ：1600×200×6mm厚
材 質：PVC (クッション材PE発泡体) (裏面糊加工)
(ハトメ穴12)