


エコユニボード

角R加工・穴アケ加工がされています。

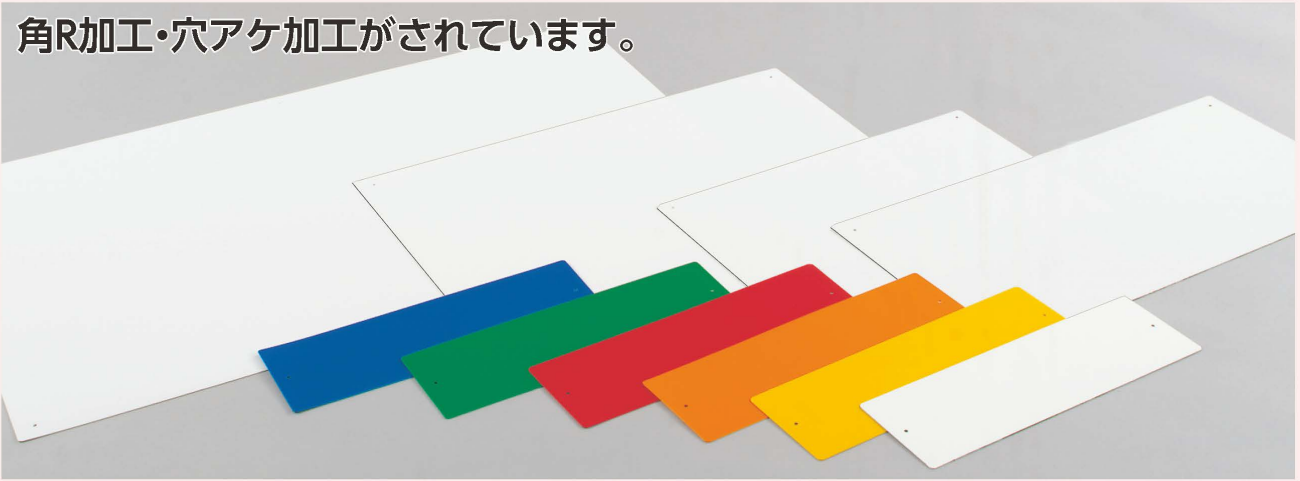

〈片面艶消タイプ〉白板のみ1mm厚・1.2mm厚があります。下記以外のサイズもご希望によりカット致します。
下記以外に1mm厚のみ黄・橙・赤・青・緑板もあります。白板2mm厚のみ両面艶なしもあります。お問い合わせください。

商品番号	仕様	販売単位
886-15	(白) 600×900×1.0mm (穴6)	1枚
886-16	(白) 450×600×1.0mm (穴4スミ)	1枚
886-17	(白) 300×600×1.0mm (穴4スミ)	1枚
886-18	(白) 300×450×1.0mm (穴4スミ)	1枚

商品番号	仕様	販売単位
360-01	(白) 360×120×1.0mm (上下穴2)	1枚
360-02	(黄) 360×120×1.0mm (上下穴2)	1枚
360-03	(緑) 360×120×1.0mm (上下穴2)	1枚
360-04	(赤) 360×120×1.0mm (上下穴2)	1枚
360-05	(橙) 360×120×1.0mm (上下穴2)	1枚
360-06	(青) 360×120×1.0mm (上下穴2)	1枚

ゴムマグネット

●角R加工・穴アケ加工を承ります。ご注文の際にはご指示をお願い致します。



全て0.8mm厚です。ハサミ・カッターで簡単に切ることができます。

商品番号	仕様	販売単位
892-011	(白) 1000×1000×0.8mm	1枚
892-021	(白) 500×1000×0.8mm	1枚
892-10	(白) 500×500×0.8mm	1枚
892-11	(黄) 500×500×0.8mm	1枚
892-12	(緑) 500×500×0.8mm	1枚
892-13	(赤) 500×500×0.8mm	1枚
892-14	(青) 500×500×0.8mm	1枚
892-15	(橙) 500×500×0.8mm	1枚
892-20	(白) 250×250×0.8mm	2枚1組
892-21	(黄) 250×250×0.8mm	2枚1組
892-23	(赤) 250×250×0.8mm	2枚1組
892-24	(青) 250×250×0.8mm	2枚1組

アルミ複合板 (ポリエチレン板をアルミでサンドした材料です)

●穴アケ加工を承ります。ご注文の際にはご指示をお願い致します。



下記以外の色・板厚もあります。お問い合わせください。
下記以外のサイズもご希望によりカット致します。

商品番号	仕様	販売単位
892-31	(白) 300×450×3.0mm角R	1枚
892-32	(白) 450×600×3.0mm角R	1枚

断面図

