

区画スタンド

テンサライン



1.8m

870-70RD (レッド) 3 ☆

870-70BL (ブルー) 3 ☆

共通

本体サイズ：360φ×905mmH  
 本体材質：ステンレス  
 ベルト材質：ポリエステル  
 ベルトサイズ：48×1800mm  
 重量：6.7kg  
 本体 **¥28,000** (税抜)

収納に便利な  
スタッキングベース!



不慮のベルト外れを防ぐ  
ストッパー付の安全設計



ベースの裏は床を傷めない  
フェルト貼り



多彩なレイアウトが可能  
な3方向ジョイント

安全標識

スタンド看板

テンサバリアー

豊富なカラーバリエーションの中からお選びください。



2m

870-7001の例

■ 本体シルバー

ベルト色								
商品番号	870-7001	870-7002	870-7003	870-7004	870-7005	870-7006	870-7007	870-7008
ベルト色								
商品番号	870-7009	870-7010	870-7011	870-7012	870-7013	870-7014	870-7015	

870-7001~7015 3 ☆ (品番の下2ケタがベルト色番号です)

共通

本体サイズ：343φ×960mmH(ポール/50φ) 本体材質：スチール(クロームメッキ)  
 ベルトサイズ：48×2000mm 本体重量：10.8kg 本体 **¥73,500** (税抜)



2m

870-7111の例

■ 本体ブラック

ベルト色								
商品番号	870-7101	870-7102	870-7103	870-7104	870-7105	870-7106	870-7107	870-7108
ベルト色								
商品番号	870-7109	870-7110	870-7111	870-7112	870-7113	870-7114	870-7115	


870-7101~7115 3 ☆ (品番の下2ケタがベルト色番号です)

共通


本体サイズ：343φ×960mmH(ポール/50φ) 本体材質：スチール(ブラック塗装)  
 ベルトサイズ：48×2000mm 本体重量：10.8kg 本体 **¥68,000** (税抜)

特長

- 倒れにくい抜群の安定感があります。
- ロック式ベルトエンドを固定することで、不慮のベルト外れを防げます。
- 万一、ベルトエンドが外れても、安全にゆっくり巻き戻ります。

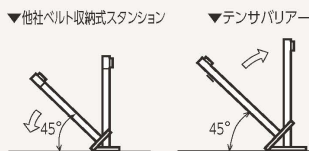

寸法図(mm)

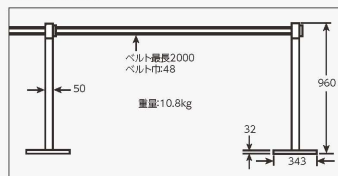

マルチな仕切りに  
便利な3方向受け。

ISO・推進用品



使用例



使用例

配管識別・  
バルブ表示板

取付具

特注品・素材

関連品

交換用カセット

※既にご利用頂いているテンサバリアーの  
メンテナンス用としてのご購入頂けます。



2m

870-9501~9515 3

材質：本体/ABS樹脂  
 ベルト/ポリエステル  
 (品番の下2ケタがベルト色番号です)  
 ベルト色サンプルの中からお選びください。  
 本体 **¥32,000** (税抜)