

高輝度蓄光テープ

セレーター 粘着性 屋内貼用 高輝度蓄光

初期輝度が高く、時間の経過に伴う輝度の減退もゆるやかです。

● 高輝度蓄光テープ



共通 サイズ：1m巻(0.4mm厚) 材質：蓄光フィルム

カラー	20mm幅
蓄光 ①	824-501

本体 ¥1,400 (税抜)

カラー	25mm幅
蓄光 ②	824-502

本体 ¥1,500 (税抜)

カラー	50mm幅
蓄光 ③	824-503

本体 ¥3,000 (税抜)



安全標識

スタンド看板

コーン・
区画用品交通標識・
用品

路面表示

テープ

安全クッション

施設案内表示

避難誘導・
消防用品防災・訓練・
防犯

身につける用品

たれ幕・
横幕・旗

掲示板・ボード

事務所・
物流用品

安全機器

手作り表示


ISO・推進用品

配管識別・
バルブ表示板

取付具

特注品・素材

● 高輝度蓄光アルミテープ

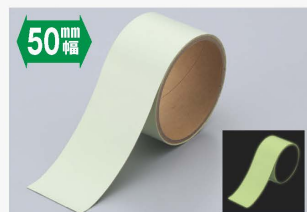

抜群の耐熱性

カラー	50mm幅
蓄光	824-43

サイズ：1m巻(0.4mm厚)
材質：蓄光アルミシート
本体 ¥3,200 (税抜)

特長

- 基材にアルミを使用し、熱に強く、粗面にも高い粘着性を発揮します。

蓄光とは…

蓄光とは蛍光ともいい、紫外線や可視光線などの光を蓄えて、その励起光が消失した後も発光を続けるものです。その他の蓄光製品はP.315をご参照ください。

蓄光部分のりん光輝度 単位:mcd/m²

	10分後	20分後	60分後
高輝度	210以上	100以上	30以上
中輝度	50以上	24以上	7以上

D65光源で200ルクスを20分励起後の輝度表です。
(JISZ9107 安全標識)

高輝度蓄光 中輝度蓄光



中輝度蓄光テープ

セレーター 粘着性 屋内貼用 中輝度蓄光



カラー	20mm幅
蓄光 ①	374-64

本体 ¥8,500 (税抜)

カラー	50mm幅
蓄光 ②	824-51

本体 ¥17,000 (税抜)

共通

サイズ：10m巻(0.15mm厚)
材質：蓄光フィルム

身につける用品

蓄光テープ

セレーター 粘着性 屋内貼用 蓄光タイプ



賢沢に使える20m巻!

カラー	50mm幅
蓄光	863-22

サイズ：20m巻(0.2mm厚)
材質：蓄光フィルム
本体 ¥18,000 (税抜)たれ幕・
横幕・旗

掲示板・ボード

事務所・
物流用品

安全機器

● 室内用避難誘導テープ

停電時
避難方向がわかる!

カラー	50mm幅
蓄光	862-86

サイズ：5m巻(0.25mm厚)
材質：蓄光フィルム
本体 ¥5,500 (税抜)

手作り表示

ISO・推進用品

配管識別・
バルブ表示板

取付具

特注品・素材