

DGコーナーガード



866-11

サイズ：50×50×1000mm
 材質：軟質塩ビ(両面テープ付)
 重量：1.2kg
 本体 **¥9,000** (税抜)


特長

- 高輝度反射シートを採用しドライバーからわかりやすくしました。
- 貼付け式で取付けが簡単です。


取付方法

- 1 テープの表面の紙を上図のようにはがしてください。
- 2 押し当てたあと、手で押さえるだけで完了です。

※取付ける際はプライマーによる下地処理をお勧めします。

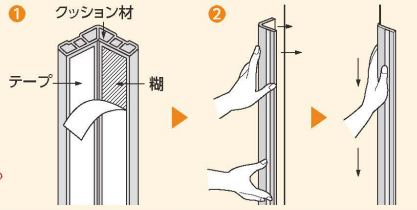

寸法図(mm)

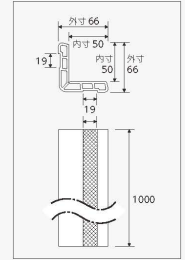

D型プロテクター



① **835-331** ☆

サイズ：61×300×47mm
 重量：約0.4kg
 (付属品)タッピングビス2本
 本体 **¥1,500** (税抜)

② **835-332** ☆

サイズ：61×450×47mm
 重量：約0.6kg
 (付属品)タッピングビス3本
 本体 **¥2,200** (税抜)

③ **835-333** ☆


サイズ：61×1000×47mm
 重量：約1.3kg
 (付属品)タッピングビス4本
 本体 **¥4,600** (税抜)

共通 材質：エラストマー樹脂


特長

- 取付面とカバーが一体開閉式になっているのでビスの取付けも容易で、取付面も目立ちません。
- 取付用の当て板が不要で、施工も簡単です。
- 衝撃吸収抜群のD型中空構造です。


取付方法

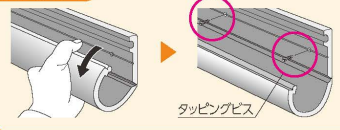


寸法図(mm)

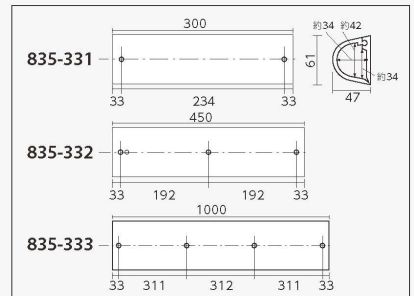

万能クッションコーナー ※発泡ゴムの製法上、色とサイズに誤差が生じる場合があります。

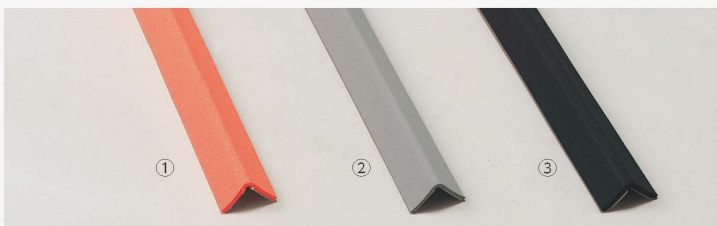

寸法図(mm)

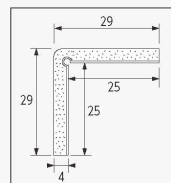

① **866-15** (オレンジ)

② **866-16** (グレー)

③ **866-17** (黒)

共通

サイズ：外寸/29×29×500mm
 材質：芯材/半硬質塩ビ樹脂 クッション材/合成ゴム発泡体(両面テープ付)
 本体 **¥3,200** (税抜) **2本1組**

安全標識

スタンド看板

コーン・区画用品

交通標識・用品

路面表示

テープ

安全クッション

施設案内表示

避難誘導・消防用品

防災・訓練・防犯

身につける用品

たれ幕・横幕・旗

掲示板・ボード

事務所・物流用品

安全機器

手作り表示

ISO・推進用品

配管識別・バルブ表示板

取付具

特注品・素材