

ドア表示ステッカー



843-66



843-67



 
消灯時

共通 蓄光タイプ

サイズ：50×50mm 材質：蓄光ステッカー
本体 ¥580 (税抜) 2枚1組



843-68



843-69

共通 蓄光タイプ

サイズ：50×80mm 材質：蓄光ステッカー
本体 ¥830 (税抜) 2枚1組



838-38



838-39

共通

サイズ：50×50mm 材質：PPステッカー
本体 ¥720 (税抜) 12枚入り



843-71 (内開き) NEW

共通

サイズ：150×100mm 材質：PVCステッカー
本体 ¥1,300 (税抜) 5枚1組



843-72 (外開き)



843-73

共通

サイズ：200×150mm 材質：PVCステッカー
本体 ¥2,400 (税抜) 5枚1組



843-74 NEW



使用例

機械室名ステッカー



825-90



825-91



825-92



825-93



825-94




825-95




使用例

共通
サイズ：100×300mm
材質：PVCステッカー
本体 ¥250 (税抜)

ドア開閉表示ステッカー ドアの開閉方向表示・非常時の誘導に

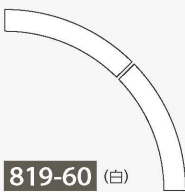

819-60 (白)

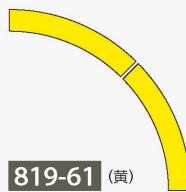

819-61 (黄)


共通

サイズ：50mm幅
材質：PVCステッカー (表面保護フィルム/ペット)
本体 ¥1,500 (税抜) 2枚1組




819-62 蓄光タイプ


サイズ：50mm幅
材質：蓄光ステッカー (表面保護フィルム/ペット)
本体 ¥3,200 (税抜) 2枚1組

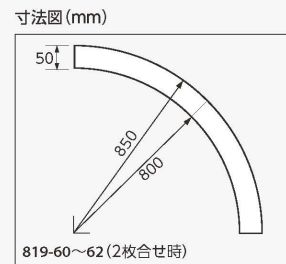

819-60~62 (2枚合せ時)
※2枚継ぎ合わせると90°の範囲が床に表示できます。

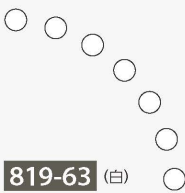


819-63 (白)

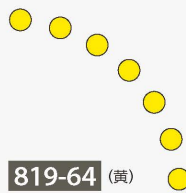

819-64 (黄)

共通

サイズ：50mmφ
材質：PVCステッカー (表面保護フィルム/ペット)
本体 ¥450 (税抜) 7枚1組

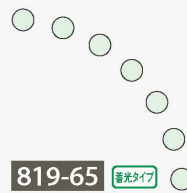

819-65 蓄光タイプ

サイズ：50mmφ
材質：蓄光ステッカー (表面保護フィルム/ペット)
本体 ¥950 (税抜) 7枚1組

蓄光タイプ このアイコンが表示されている製品は消灯後15分程発光します。
※JIS Z 9107基準製品とは異なります。



使用例
※丸ステッカー7枚をお好みの間隔で貼ってください。

安全標識

スタンド看板

コーン・
区画用品

交通標識・
用品

路面表示

テープ

安全クッション

施設案内表示

避難誘導・
消防用品

防災・訓練・
防犯

身につける用品

たれ幕・
横幕・旗

掲示板・ボード

事務所・
物流用品

安全機器

手作り表示

ISO・推進用品

配管識別・
バルブ表示板

取付具

特注品・素材