




アルミステッカーの特長

- 50ミクロン厚のアルミシートです。
- 酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
- 配管表面温度約-30℃～+100℃まで使用OK。優れた耐熱性を持っています。  
※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
- 屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。

寸法図(mm)

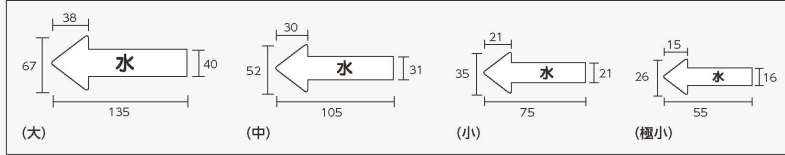

流体名と方向を一度に表示

共通

大	サイズ: 67×135mm(0.12mm厚)	材質: アルミ	本体 <b>¥1,800</b> (税抜)	10枚1組
中	サイズ: 52×105mm(0.12mm厚)	材質: アルミ	本体 <b>¥1,500</b> (税抜)	10枚1組
小	サイズ: 35×75mm(0.12mm厚)	材質: アルミ	本体 <b>¥1,000</b> (税抜)	10枚1組
極小	サイズ: 26×55mm(0.12mm厚)	材質: アルミ	本体 <b>¥900</b> (税抜)	10枚1組

● 矢印型(流体名入り)

マンセル値: 2.5PB 5/8	マンセル値: 2.5PB 5/8	マンセル値: 2.5PB 5/8	マンセル値: 2.5PB 5/8	マンセル値: 2.5PB 5/8	マンセル値: 2.5PB 5/8
大 AS-30L	AS-30-2L	AS-30-3L	AS-30-4L	AS-30-5L	AS-30-6L
中 AS-30M	AS-30-2M	AS-30-3M	AS-30-4M	AS-30-5M	AS-30-6M
小 AS-30S	AS-30-2S	AS-30-3S	AS-30-4S	AS-30-5S	AS-30-6S
極小 AS-30SS	AS-30-2SS	AS-30-3SS	AS-30-4SS	AS-30-5SS	AS-30-6SS

マンセル値: 7.5R 3/6	マンセル値: 7.5R 3/6	マンセル値: 7.5R 3/6	マンセル値: N9.5	マンセル値: N9.5	マンセル値: N9.5
大 AS-31L	AS-31-2L	AS-31-3L	AS-32L	AS-32-2L	AS-32-3L
中 AS-31M	AS-31-2M	AS-31-3M	AS-32M	AS-32-2M	AS-32-3M
小 AS-31S	AS-31-2S	AS-31-3S	AS-32S	AS-32-2S	AS-32-3S
極小 AS-31SS	AS-31-2SS	AS-31-3SS	AS-32SS	AS-32-2SS	AS-32-3SS

マンセル値: 2.5Y 8/6	マンセル値: 2.5Y 8/6	マンセル値: 2.5Y 8/6	マンセル値: 2.5P 5/5	マンセル値: 2.5P 5/5	マンセル値: 2.5P 5/5
大 AS-33L	AS-33-2L	AS-33-3L	AS-34L	AS-34-2L	AS-34-3L
中 AS-33M	AS-33-2M	AS-33-3M	AS-34M	AS-34-2M	AS-34-3M
小 AS-33S	AS-33-2S	AS-33-3S	AS-34S	AS-34-2S	AS-34-3S
極小 AS-33SS	AS-33-2SS	AS-33-3SS	AS-34SS	AS-34-2SS	AS-34-3SS

マンセル値: 7.5YR 5/6	マンセル値: 7.5YR 5/6	マンセル値: 7.5YR 5/6	マンセル値: 2.5YR 7/6	マンセル値: 2.5YR 7/6	マンセル値: 2.5YR 7/6
大 AS-35L	AS-35-2L	AS-35-3L	AS-36L	AS-36-2L	AS-36-3L
中 AS-35M	AS-35-2M	AS-35-3M	AS-36M	AS-36-2M	AS-36-3M
小 AS-35S	AS-35-2S	AS-35-3S	AS-36S	AS-36-2S	AS-36-3S
極小 AS-35SS	AS-35-2SS	AS-35-3SS	AS-36SS	AS-36-2SS	AS-36-3SS

バルブ表示板  
安全標識  
スタンド看板  
コーン・区画用品  
交通標識・用品  
路面表示  
テープ  
安全クッション  
施設案内表示  
避難誘導・消防用品  
防災・訓練・防犯  
身につける用品  
たれ幕・横幕・旗  
掲示板・ボード  
事務所・物流用品  
安全機器  
手作り表示  
ISO・推進用品  
配管識別・バルブ表示板  
取付具  
特注品・素材